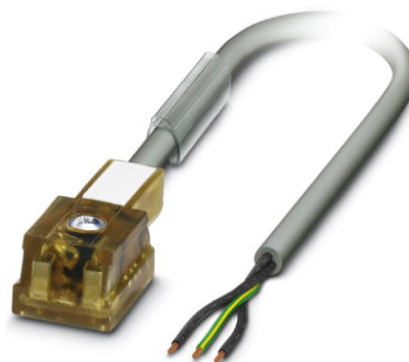



SAC-3P- 5,0-PUR/BI-1L-S F

Rendelési szám: 1669961

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1669961>

Kábel érzékelő és működtető elemekhez, 3-pólusú, PUR/PVC, szürke RAL 7001, szabad vezetékvég, a következőre: Szelepdugasz BI (11 mm), a következővel: 1 LED, kapcsolva a következővel: Z-dióda, Kábelhossz: 5 m

Kereskedelmi adat

EAN	 4 017918 134860
Csomag	5
Vámtarifa	85444290
Katalógusoldal információ	Oldal 108 (PC-2002)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2005.08.01



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános adatok

Méretezési áram 40 °C-nál	3 A
Méretezési feszültség	24 V
Pólusszám	3
Átmeneti ellenállás	≤ 15 mΩ

Szigetelési ellenállás	≥ 100 MΩ
Kábelhossz	5 m
A szabad kábelvég csupaszolási hossza	50 mm
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-20 °C ... 80 °C (Szelepdugasz)

Általános jellemzők

Túlfeszültség kategória	II
Szennyeződési fok	3
Védettség	IP65
	IP67
	IP68
A szelepdugasz érintkezőjének anyaga	CuSn
A szelepdugasz érintkezőfelületének anyaga	Ag
Szelepdugasz érintkezőbetét anyaga	PBT
Szelepdugasz tokozat anyaga	PBT
Tömítés anyaga	TPU (Lapos tömítés szelepdugaszhoz)
Állapotjelzés	1 LED
Védőkapcsolás/-alkatrész	Z-dióda

Vezeték paraméterek

Kábel típus	PUR/PVC szürke
Kábel típus (rövid jele)	100
Kábel rövid jelölése	LiYY11Y-JZ
Érkeresztmetszet	0,75 mm ²
AWG jelvezeték	18
Jelvezeték vezetékfelépítése	24x 0,20 mm
Érátmérő a szigeteléssel együtt	kb. 1,8 mm
Szigetelés vastagsága	kb. 0,34 mm (Érszigetelés)
	kb. 0,35 mm (Külső köpeny)
	kb. 0,3 mm (Belső köpeny)
Érszínek	fekete 1, fekete 2, zöld-sárga
Teljes sodratkozás	3 csavart ér
Teljes sodratkozás sodrathosszúsága	83 mm
Külső köpeny, szín	szürke RAL 7001
Kábel külső átmérője	5,20 mm
Legkisebb hajlítási sugár, mozdíthatóan fektetett	62 mm

Külső köpeny, anyaga	PUR
Belső köpeny anyaga	PVC
Érszigetelés anyaga	PVC
Vezeték anyaga	csupasz Cu érvezeték
Szigetelési ellenállás	$\geq 1 \text{ M}\Omega \cdot \text{km}$
Vezeték néveleges feszültsége	240 V
Vezeték vizsgálófeszültsége	2000 V
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-30 °C ... 80 °C (kábel, fix kiépítéshez)
	-5 °C ... 70 °C (kábel, változtatható kiépítéshez)

Tanúsítványok



Tanúsítások

cULus Listed

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
Jelölés		
1051993	B-STIFT	jelölő toll, felirat nélküli jelölőcsíkok kézi feliratozásához, törlés- és vízálló felirat, vonalvastagság 0,5 mm
1013944	PABA RD/15	Betolható címke, Csík, vörös, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: Plotter, Szerelési mód: Felfűzhető, Kábelkeresztmetszet: 0,6-50 mm, Szövegmező mérete: 15 x 4 mm
1013151	PABA WH/15	Betolható címke, Csík, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: Plotter, Szerelési mód: Felfűzhető, Kábelkeresztmetszet: 0,6-50 mm, Szövegmező mérete: 15 x 4 mm
1013698	PABA YE/15	Betolható címke, Csík, sárga, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: Plotter, Szerelési mód: Felfűzhető, Kábelkeresztmetszet: 0,6-50 mm, Szövegmező mérete: 15 x 4 mm
1013850	PATG 2/23	Érjelölő tartó, átlátszó, felirat nélkül, Szerelési mód: Feltolható, Kábelkeresztmetszet: 2-4 mm, Szövegmező mérete: 4 x 23 mm


1013863	PATG 3/23	Érjelő tartó, átlátszó, felirat nélkül, Szerelési mód: Feltolható, Kábelkeresztmetszet: 4-7 mm, Szövegmező mérete: 4 x 23 mm
0808011	PATG 4/23	Érjelő tartó, átlátszó, felirat nélkül, Szerelési mód: Feltolható, Kábelkeresztmetszet: 6-10 mm, Szövegmező mérete: 4 x 23 mm

szerszámok


1212207	CUTFOX-S VDE	Oldalvágó réz- és alumíniumvezetékekhez, VDE tesztelt
1212150	WIREFOX 10	Csupaszoló szerszám, 0,02 - 10 mm ² keresztmetszetű vezetékhez és erekhez, önbeállító, legfeljebb 18 mm csupaszolási hossz, vágási képesség legfeljebb 10 mm ² hajlékony / 1,5 mm ² tömör, cserélhető csupaszoló kés
1212623	WIREFOX SAC	Csupaszolófogó, halogénmentes szenzor/aktor vezetékhez (SAC vezeték), PUR és PVC szigeteléssel, 4,4 mm és 7 mm közötti átmérőhöz, tetszőleges csupaszolási hossz

Rajzok

Méretezrajz

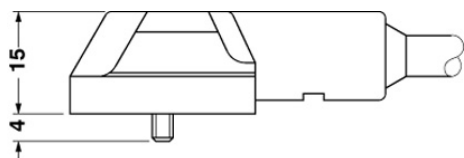


Szelepdugasz, BI kialakítás, lapos

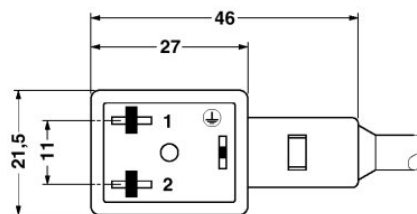


Szelepdugasz, BI kialakítás, lapos

Kapcsolási rajz

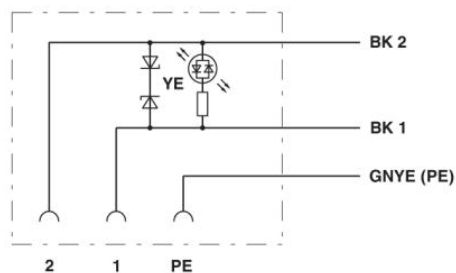

A szelepdugasz érintkező kiosztása

Sematikus rajz

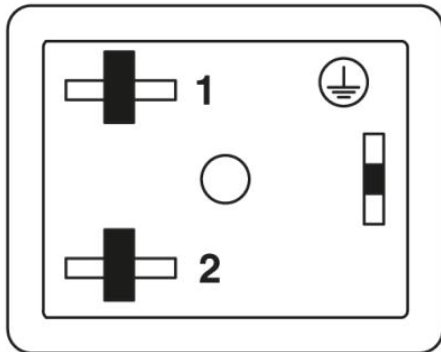

Szelepdugasz pólusábra, BI kialakítás

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;