

HC-B 10-SMQ-74/O2M25


Référence: 1604757



<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=1604757>

Embase en saillie HEAVYCONNEC B10, avec étrier transversal, hauteur 74 mm, avec manchon 2 x M25

Caractéristiques commerciales

EAN	 4 017918 882518
Unité d'emballage	10 pcs.
Tarif douanier	85389099
Poids brut par pièce	kg
Donnée de page de catalogue	Page 485 (PC-2009)

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr> Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Données techniques

Autres caractéristiques

Remarque	pour isolants pour contacts HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24
Type	B10
Hauteur	74 mm
Largeur	57 mm
Longueur	93 mm
Type de boîtier	Embase en saillie
Mode de verrouillage	avec étrier transversal
Nombre de sorties de câble	2
Sortie du câble	latérale
Raccordement vissé	sans

Type de presse-étoupe	2x M25
Type de protection du boîtier	IP65
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 125 °C
Matériau du boîtier	Aluminium coulé sous pression
Matériau de surface du boîtier	Revêtement par poudre, gris
Matériau du joint	NBR
Verrouillage de matériau	Acier inoxydable, poignée : PA
Matériau de surface de prise verrouillage	PA

Approbations



Homologations GOST

Homologations demandées :


Homologations EX :

Accessoires

Article	Désignation	Description
Généralités		
1690639	HC-K-KV-M25(11-17)	Presse-étoupe plastique jusqu'à 5 bars, longueur de filet : 8 mm, diamètre de câble : 11 - 17 mm, ouvert. 29, presse-étoupe : M25
1690574	HC-M-KV-M25(11-16)	Presse-étoupe métallique jusqu'à 5 bars, longueur de filet : 7 mm, diamètre de câble : 11 - 16 mm, ouvert. 27, presse-étoupe : M25
1646007	HC-M-KV-M25(14-21)	Presse-étoupe métallique jusqu'à 5 bars, longueur de filet : 7 mm, diamètre du câble : 14 - 21 mm, ouvert. 34, presse-étoupe : M25
1584020	HC-M-KV-M25(1ASI)	Raccordement vissé métallique pour un câble interface capteur-actionneur, type de filetage M25
1580228	HC-M-KV-M25(1X10/1X11)	Presse-étoupe spécial M25, laiton nickelé, joint avec un diamètre de 10 mm et 11 mm

Schémas

Dessin coté

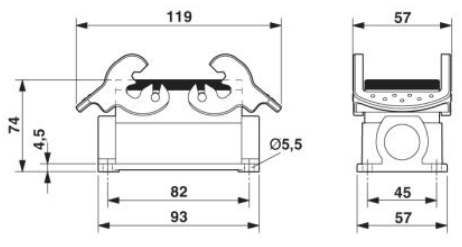

Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques