


HC-B 10-SMQ-74/O2M25

Codice articolo: 1604757

<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1604757>

Custodia a zoccolo HEAVYCON B10, con bloccaggio trasversale, altezza 74 mm, con perno 2x M25

Dati commerciali	
EAN	 4 017918 882518
VPE	10 pcs.
Tariffa doganale	85389099
Peso lordo pezzi	348,53 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 485 (PC-2009)

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS
dal: 18.01.2006



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Dati generali	
Nota:	per inserti portacontatti HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24
Esecuzione	B10
Altezza	74 mm
Larghezza	57 mm
Lunghezza	93 mm
Tipo di custodia	Custodia a zoccolo

Tipo di bloccaggio	con blocc. trasversale
Numero uscite cavi	2
Uscita cavo	laterali
Collegamento a vite	senza
Tipo di collegamento a vite	2x M25
Grado di protezione custodia	IP65
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 125 °C
Materiale custodia	Pressofuso di alluminio
Materiale superficie custodia	rivestimento con polveri, grigio
Materiale guarnizione	NBR
Bloccaggio materiale	Acciaio inox, manico: PA
Materiale delle impugnature di bloccaggio	PA

Omologazioni



Omologazioni GOST

Omologazioni richieste:


Omologazioni Ex:

Accessori

Articolo	Denominazione	Descrizione
Generale		
1690639	HC-K-KV-M25(11-17)	Connessioni a vite in plastica fino a 5 bar, lunghezza filettatura: 8 mm, diametro cavo : 11 - 17 mm, SW 29, connessione a vite: M25
1690574	HC-M-KV-M25(11-16)	Connessioni a vite in metallo fino a 5 bar, lunghezza filettatura: 7 mm, diametro cavo : 11 - 16 mm, SW 27, connessione a vite: M25
1646007	HC-M-KV-M25(14-21)	Attacchi a vite in metallo fino a 5 bar, lunghezza filettatura: 7 mm, diametro cavo : 14 - 21 mm, SW 34, attacco a vite: M25
1584020	HC-M-KV-M25(1ASI)	Connessioni a vite in metallo per un cavo piatto AS-Interface, tipo filettatura M25
1580228	HC-M-KV-M25(1X10/1X11)	Connessione a vite speciale M25, ottone nichelato, guarnizione con foro da 10 mm e 11 mm

Disegni

Disegno quotato

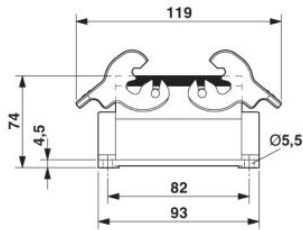

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.