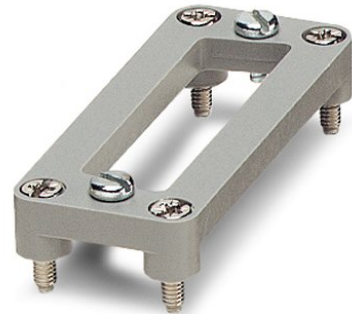


HC-D 15-ADP/1 DSUB 25

Artikelnummer: 1775266

<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1775266>

D-SUB-adapterplaat, voor de montage van een D-SUB-stiftconnector,
aantal polen: 25, behuizingserie HC-D 15...

Commerciële gegevens

EAN	 4 017918 037994
sales group	D032
VPE	2 Pcs.
Douanetarief	85389099
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 575 (CAT-4-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de> Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Algemene gegevens

lengte	57 mm
hoogte	23 mm
printgatdiameter	3,2 mm
materiaal	PA
brandbaarheidsklasse volgens UL 94	HB
kleur	grijs
aantal polen	25

bouwworm	D15
boorgatafstand horizontaal	49,5 mm
boorgatafstand verticaal	16 mm

Toelatingen



toelatingen



GOST

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

Tekeningen

Maatschets

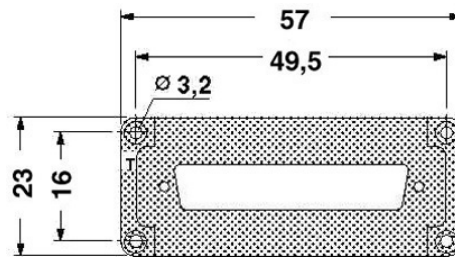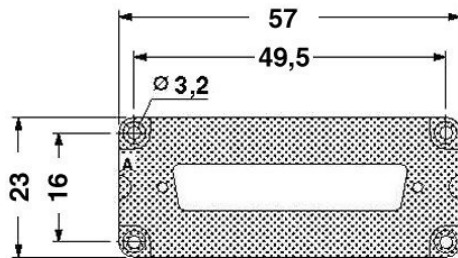

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden