


HC-D 15-TFL-66/M1PG16S

Obj.č.: 1772337

<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1772337>

Pouzdro konektoru, pro podélný zámek, výška 66 mm, se šroubením,
1 x Pg16, kabelový vývod po straně

Údaje

EAN	 4 017918 037000
Balení	1 ks
Celní tarif	85389099
Váha brutto v kusech	0,17814 kg
Informace v katalogu	Strana 422 (CAT-4-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
31.01.2006



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecná data

Poznámka	pro kontaktní vložky HC-D15, A10
Typ konstrukce	D15
Výška	66 mm
Šířka	36 mm
Délka	63 mm

Druh pouzdra	Izolační pouzdro vidlice
druh zajištění	pro podélnou západku
Počet kabelových vývodů	1
kabelový vývod	boční
Šroubení	s
Druh šroubení	1x Pg16
Klíčový otvor čepičkové matice	22 mm
Vnější průměr vedení	7,5 mm ... 15 mm
Krytí pouzdra	IP65
Teplota prostředí (provoz)	-40 °C ... 125 °C
Materiál pouzdra	Hliníkový tlakový odlitek
Materiál povrchu pouzdra	práškově povrstvený, šedý
Materiál těsnění	NBR
Materiál šroubového uzávěru	Mosaz, niklovaná
Materiál kabelové těsnění	NBR

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace


GOST

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Výkres/schéma

Výkres v měřítku

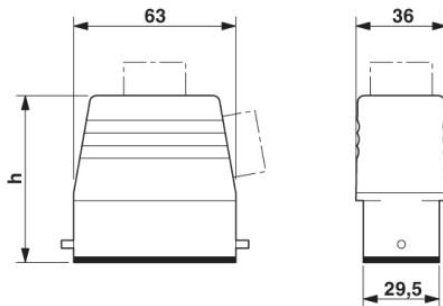

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.