

## Pokojevý termostat s týdenním programem

Obj. č.: 61 05 78



### Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup pokojového termostatu s týdenním programem.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!


### Účel použití

Pokojevý termostat se instaluje na stěnu. Výrobek má praktické a uživatelem lehce ovladatelné připojení vstupu přes dotykový displej. Topné/chladicí zařízení (ohmická zátěž koncového zařízení max. 6 A, induktivní zátěž koncového zařízení max. 2 A) se může připojit ke svorkovému zapojení na zadní straně přístroje a v závislosti od toho se reguluje teplota (přepínání ON a OFF). Pokojevý termostat s týdenním programem má možnost nastavení požadované funkce (topení nebo chlazení) a displej, který vám poskytne rychlý přehled všech potřebných informací

### Instalace a připojení

Následující postup vám zabezpečí správné sestavení.

- Uvolněte šroubek na boční straně skřínky.
- Opatrně sejměte uzávěr skřínky.
- Do přihrádky na baterie vložte 2 baterie typu AA 1,5 V. Dodržte správnou polaritu.
- Uvnitř uzávěru skřínky, který jste odstranili najdete další uzávěr. Odšroubujte šroubek ze skřínky a připevněte k odkrytému relé kontaktu (NC/COM/NO) topné/chladicí zařízení. Návod na přepínání kontaktu relé vidíte na níže uvedeném nákrese.

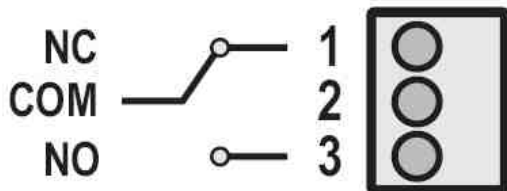

- Jakmile dokončíte připojení a znovu upevníte šroubky, které jste předtím odšroubovali, opět přiložte uzávěr skřínky.
- Uzávěr skřínky upevněte vhodnými montážními nástroji na hladkou vodorovnou stěnu bez vibrací.
- Termostat vložte na uzávěr skřínky a upevněte ho šroubky, které jste předtím odšroubovali.

### Nastavení času a data

čas a datum nastavte následovně:

- Stiskněte symbol ☉. Začne blikat indikátor pro nastavení roku.
- Stiskněte symboly + a -, dokud nenastavíte požadovaný rok.
- Stiskněte symbol ☉. Začne blikat indikátor pro nastavení měsíce.
- Stiskněte symboly + a -, dokud nenastavíte požadovaný měsíc.
- Stiskněte symbol ☉. Začne blikat indikátor pro nastavení dne.
- Stiskněte symboly + a -, dokud nenastavíte požadovaný den.
- Stiskněte symbol ☉. Začne blikat indikátor pro nastavení aktuální hodiny.
- Stiskněte symboly + a -, dokud nenastavíte požadovanou hodinu.
- Stiskněte symbol ☉. Začne blikat indikátor pro nastavení aktuální minuty.
- Stiskněte symboly + a -, dokud nenastavíte požadovanou minutu.
- Nastavení uložíte stlačením symbolu OK.

Pokud po následujících více než 15 sekund nestisknete žádné tlačítko, programování se automaticky ukončí.

### Nastavení funkcí topení a chlazení

Při nastavování režimu topení nebo chlazení postupujte následovně:

- Stiskněte symbol ☉.
  - Pro nastavení funkce topení stiskněte symbol ☼. Na displeji se objeví nápis „HEAT“.
  - Pro nastavení funkce chlazení stiskněte symbol ☾, Na displeji se objeví nápis „COOL“.
- Jakmile termostat zapnete k připojenému topnému zařízení, zobrazí se v režimu topení symbol ☼.
- Jakmile termostat zapnete k připojenému chladicímu zařízení, v režimu chlazení se objeví symbol ☾.

### Nastavení programu

Výrobek má 3 rozdílné programové nastavení:

#### Denní program

Nabízí vám možnost nastavit odlišné programy pro jednotlivé dny v týdnu. Při programování postupujte následovně:

- Stiskněte a na 3 sekundy podržte symbol ☼.
- Pro výběr požadovaného dne v týdnu stlačte symboly + a -.  
(Dny v týdnu se budou zobrazovat ve formě číslic od 1 do 7 na horním okraji displeje).
- Stiskněte symbol ☉. Na displeji začne blikat čas od 00:00 do 24 hod.
- Pro výběr požadovaného času v průběhu dne stlačte symboly + a -  
(Čas se může vybírat ve 30 minutových intervalech.)
- Pro nastavení teploty ve vybraném čase v průběhu dne stiskněte symbol ☼.
- Pro nastavení teploty ve vybraném čase v noci stiskněte symbol ☾.
- Pro nastavení komfortní teploty ve vybraném čase stiskněte symbol €. **Podívejte se také do kapitoly Nastavení regulace teploty**
- Stisknutím symbolu OK nastavení uložíte.

Pokud po následujících více než 15 sekund nestlačíte žádné tlačítko, programování se automaticky ukončí.


#### Program 5/2

Umožňuje nastavit stejný program pro dny od pondělí do pátku nebo pro sobotu a neděli.

- Stiskněte a 3 sekundy podržte symbol ☼.
- Stisknutím symbolů + a - si vyberte požadovaný blok dní (pondělí až pátek; 1–5 nebo sobota a neděle; 6–7).
- Pokračujte v programování podle popisu v části 7.1 Denní program od bodu c).


### 7.3 Týdenní program

Stejný program se používá pro všechny dny v týdnu (pondělí až pátek).

- Stiskněte a 3 sekundy podržte symbol .
- Stisknutím symbolů + a – si vyberete požadovaný 7-denní blok (pondělí až neděle ; 1–7).
- Pokračujte v programování podle popisu v kapitole Denní program od bodu c).

## Manuální nastavení funkcí

Při manuálním nastavování teploty se na displeji zobrazí symbol .

Pokud se provádí i nastavení času, objeví se i symbol .

Všechna manuální nastavení ukončíte stisknutím symbolu OK.

Termostat se vrátí do svého normálního operačního režimu.

### Manuální nastavení teploty

- V průběhu provozu přístroje můžete nastavit požadovanou teplotu stlačením symbolů + a –.


Zobrazí se symbol , který naznačuje, že provádíte manuální nastavení.




- Nastavení potvrďte stisknutím symbolu OK.

### Označení času při manuálním nastavení teploty




Termostat se může naprogramovat tak, aby se vybraná teplota udržela jednu nebo víc hodin, jeden nebo víc dní nebo neustále.

- V průběhu činnosti termostatu můžete nastavit požadovanou teplotu stisknutím symbolů + a –.

Na displeji se objeví symbol , který naznačuje, že provádíte manuální nastavení.

- Pro vstup do režimu programování, kde si můžete vybrat požadovaný počet hodin (1 až max. 24 hodin) stiskněte 1x symbol . Stlačováním symbolů + a – si vyberete požadovaný počet hodin. Nastavení potvrďte stisknutím symbolu OK, nebo pokračujte k dalšímu bodu.
- Pro vstup do režimu programování, ve kterém si můžete vybrat požadovaný počet dní (od 1 do max. 99 dní) stiskněte 1x symbol . Požadovaný počet dní si vyberete stisknutím symbolů + a –. Nastavení potvrďte stisknutím symbolu OK nebo pokračujte k dalšímu bodu.
- Pokud chcete termostat nastavit tak, aby trvale udržoval nastavenou teplotu stiskněte symbol . Nastavení potvrďte stisknutím symbolu OK.



### Nastavení kontrolních teplot



K dispozici máme 3 možnosti regulace teploty: kontrolní denní teplota , kontrolní noční teplota , kontrolní komfortní teplota .

Pro správný výběr regulace teploty postupujte následovně:

Stiskněte 1x symbol . Začne blikat symbol .


- Stiskněte symboly + a – dokud se nenastaví požadovaná kontrolní denní teplota.


- Opět stiskněte symbol . Začne blikat symbol .
- Pro nastavení požadované komfortní kontrolní teploty stiskněte symboly + a –.

- Opět stiskněte symbol . Na displeji začne blikat symbol .
- Stiskněte symboly + a –, dokud se nenastaví požadovaná kontrolní noční teplota.
- Nastavení potvrďte stisknutím tlačítka OK.






Pokud po následujících více než 15 sekund nestisknete žádné tlačítko, programování se automaticky ukončí.

## Výběr režimu

Po stisknutí symbolu  si můžete vybírat mezi požadovanými režimy programování.



Režim  je funkce ochrany proti mrazu a může se používat pouze při topení (kapitola Nastavení funkce topení a chlazení). Při této funkci se termostat pokusí udržet teplotu v místnosti na 7 °C.

## Nastavení ALARM

- Stiskněte a 3 sekundy podržte symbol . Na displeji sa zobrazí AL.
- Znovu krátce stiskněte symbol . Zobrazí se symbol .
- Požadovaný denní blok si vyberete stisknutím symbolů + a – (1–5, 6–7, 1–7).
- Stiskněte symbol . Na displeji začne blikat indikátor nastavení požadované hodiny.
- Symboly + a – si vyberte požadovanou hodinu.
- Stiskněte symbol . Na displeji začne blikat indikátor nastavení minut.
- Stisknutím symbolů + a – si vyberte požadovaný počet minut.

Pokud po následujících více než 15 sekund nestisknete žádné tlačítko, programování se automaticky ukončí.

Pokračujte podle následujícího návodu, aby jste ukončili režim ALARM.

- Stiskněte a 3 sekundy podržte symbol .
- Stiskněte symbol .
- Stiskněte symbol OK.

## Uzamknutí kláves

Pro odemknutí kláves stiskněte a na 3 sekundy přidržte symbol OK.

Tento krok opakujte i při jejich uzamknutí (deaktivování).

## Zobrazení stavu baterií

Tento termostat vám naznačí, že je třeba nabít baterie. Na displeji se zobrazí následující symbol .

## Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do pokojového termostatu. Případné opravy svěďte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáchejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

Pokojový termostat nevyžaduje kromě výměny baterií žádnou údržbu. K čištění pouzdra použijte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej a pouzdro termostatu.

## Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!



K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!

**Šetřete životní prostředí!**

## Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

**Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!**

## Technické údaje

Napájení	2 x AA 1,5 V/DC (baterie)
Relé kontakty	max. 230 V/AC, 6(2)A, 1500W
Rozsah měřené teploty	3° až 37° C (rozlišení 0,5° C)
Rozsah nastavitelné teploty	5° až 35° C (rozlišení 0,5° C)
Ochrana	IP30
Rozměry	80 x 130 x 38 mm
Hmotnost	180 g
Rozsah provozní teploty	5° až 35° C

## Záruka

Na pokojový termostat poskytujeme **záruku 24 měsíců**.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

DO/11/2014