

Türgong mit Photosensor

Best.-Nr. 62 00 94

Version 09/01



Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieser Tür Gong dient zur Tür- oder Raumüberwachung im Haus, Laden, Büro oder Hotelzimmer, etc. Die Spannungsversorgung erfolgt durch 4 Mignonzellen á 1,5 Volt DC oder ein Steckernetzgerät (6 Volt / 300 mA DC).

Der Kontakt mit Feuchtigkeit ist unbedingt zu vermeiden! Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben führt zur Beschädigung dieses Produktes!

Sicherheitshinweise

Bei Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch! Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung!

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen (CE) ist das eigenmächtige Umbauen und/oder Verändern des Tür-gongs nicht gestattet!

Türgong und Mignonzellen gehören nicht in Kinderhände!

Mignonzellen sind Sondermüll und gehören nicht in den Hausmüll! Die leeren Mignonzellen können u.a. fachgerecht im Elektrofachhandel in den dafür vorgesehenen Sammelbehältern entsorgt werden! Achten Sie darauf, daß die Mignonzellen nicht kurzgeschlossen, ins Feuer geworfen und aufgeladen werden! In diesen Fällen besteht Explosionsgefahr!

Wenn der Tür Gong längere Zeit nicht verwendet wird, müssen die Mignonzellen aus dem Batteriefach entfernt werden, da diese auslaufen können!

Inbetriebnahme

Nachdem Sie einen geeigneten Aufstellort bestimmt haben, stellen Sie den Tür Gong entweder z.B. auf ein Regal oder hängen Sie ihn an die Wand, z.B. an einen bereits vorhandenen Bilderhaken!

Wenn Sie erst ein Loch in die Wand bohren müssen, achten Sie bitte auf evtl. vorhandene Strom- oder andere Leitungen, die sich in der Wand befinden können! Verwenden Sie aber dazu nur geeignetes Werkzeug, Schrauben und Dübel!

Zum Batteriewechsel, bzw. Batterieeinlegen stellen Sie den Schiebeschalter in die Position "OFF" (Aus)!

Beachten Sie hierzu auch die Sicherheitshinweise!

Sobald der Tür Gong leiser wird, ohne ersichtlichen Grund einschaltet, oder andere ungewohnte Aktivitäten zeigt, müssen die Mignonzellen gewechselt werden! Schieben Sie dazu das Batteriefach in Pfeilrichtung auf!

Ersetzen Sie die Mignonzellen immer komplett und nur durch neue gleichen Typs! Beachten Sie hierzu die

Polarität "+" und "-" (Kennzeichnung im Batteriefach)! Anschließend das Batteriefach wieder verschließen!

Bei Dauerbetrieb empfehlen wir statt Batterien ein externes Steckernetzgerät (z.B. Conrad-Best.-Nr. 512834) zur Spannungsversorgung zu verwenden!


Zum Einschalten stellen Sie den Schiebeschalter entweder auf die Position "VOL. LOW" = mittlere Lautstärke oder auf "Vol. HIGH" = größere Lautstärke! Die rote LED leuchtet.

Warten Sie die Aufwärmphase von ca. 10 Sekunden ab!

Der Tür Gong ertönt sobald, der Sensor eine Bewegung innerhalb der Reichweite (0° von vorne ca. 5 m) registriert. Anschließend schaltet der Tür Gong automatisch ab und ist danach sofort wieder betriebsbereit.

Der Sensor registriert allerdings keine Bewegungen bei absoluter Dunkelheit. Zur einwandfreien Funktion ist mindestens eine Beleuchtungsstärke von 0,3 Lux erforderlich! Vermeiden Sie darüber hinaus direkte Sonneneinstrahlung oder starke Beleuchtung!

Zum Ausschalten stellen Sie den Schiebeschalter wieder in die Position "OFF" (Aus)!

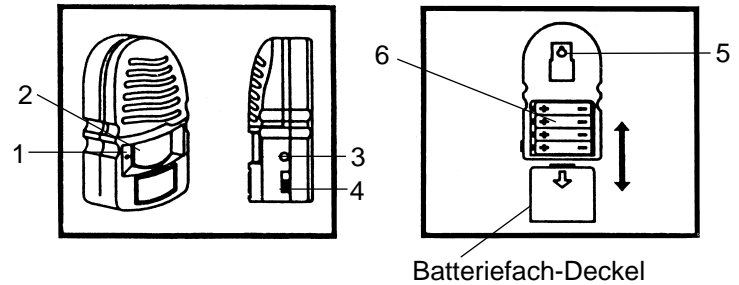

- 1 (LED) Betriebsanzeige
- 2 Sensor
- 3 DC-Buchse für externe Spannungsversorgung
ø 5,5/2,1 mm
- 4 Schiebeschalter
- 5 Wandbefestigung
- 6 Batteriefach

Technische Daten

| | |
|------------------------------|---|
| Betriebsspannung: | 6 Volt DC (4 x Mignon á 1,5 Volt) |
| Externe Spannungsversorgung: | Steckernetzgerät 230 Volt AC / 6 V DC / 300 mA (Innen-Minuspol) |
| Stromaufnahme: | Low: 97 mA; High 155 mA Stand By: 1,3 mA |
| Beleuchtungsstärke: | mind. 0,3 Lux |
| Ausgang: | Lautsprecher 0,5 Watt |
| Gongdauer: | ca. 3 Sekunden |
| Schalldruck: | In 1 m Entfernung Low: 72 dBA; High: 74 dBA |
| Reichweite: | 0° von vorne ca. 5 m |