

Bezdrátový gong Friedland Libra +



Obj. č.: 62 09 83

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup bezdrátového gongu Friedland Libra +

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Obsah

Rozsah dodávky.....	3
Bezpečnost	3
Před použitím.....	3
Instalace baterií	3
Ovládání hlasitosti.....	3
Přepínání funkcí	4
Vysouvací krytka	4
Použití symbolů	4
Programování	4
Změna tónu.....	5
Funkce Recall (paměť poslední akce).....	5
Zvukové signály centrálního zvonku.....	5
Umístění	5
Závady a jejich odstranění.....	5
Technické údaje.....	6
Záruka.....	7
Likvidace a recyklace	7

Rozsah dodávky

Rozbalte Váš bezdrátový gong a ověřte všechny součásti dodávky:

- Bezdrátový gong
- Držák
- 2x upevňovací šrouby
- 2x hmoždinka

Dále budete potřebovat:

- 4 mm křížový šroubovák
- 6 mm vrták do zdi
- 4x alkalické baterie LR14 „malé mono“

Před použitím


Před použitím výrobku je nutné provést následující kroky:

- Instalujte baterie do zvonku
- Ověřte nastavení času ve zvonku
- Ověřte nastavení hlasitosti

V případě že stisknete tlačítko zvonku, gong se rozezní a rozsvítí se první symbol na displeji. Při dalším opakovaném stisknutí, nebo pokud chcete přiřadit jiný symbol k tlačítku, postupujte podle následujícího textu.

Instalace baterií

Pro vysunutí krytu baterií stiskněte kryt v místě A, posuňte kryt zpět asi o 5 mm, pak lze kryt zvednout. Vložte 4x alkalické baterie LR14 „malé mono“ (nejsou součástí dodávky). Věnujte pozornost správné polaritě baterií, jak je vyznačeno na spodní straně prostoru pro vložení baterií.

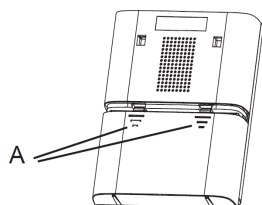


Bezpečnost

Před provedením instalace postupujte v souladu s následujícími bezpečnostními upozorněními:

- Vždy postupujte podle doporučení výrobce, pokud používáte elektrické nářadí, používejte vhodné ochranné pomůcky (např. ochranné brýle).
- Před vrtáním otvorů do zdí ověřte, jestli se v místě vrtání nevyskytuje elektrické vedení nebo vodovodní trubky, doporučujeme použít vyhledávač těchto sítí, pokud si nejste jistí jejich umístěním.

Ovládání hlasitosti

Ovládání hlasitosti je umístěno pod posuvnou krytkou na čelní straně zvonku. Na začátek nastavte ovládání hlasitosti do střední pozice. Potom až otestujete fungování systému, nastavte požadovanou úroveň hlasitosti.

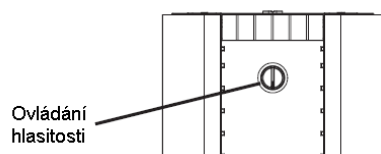

Přepínání funkcí

Vypnutí zvuku


Pro vypnutí zvuku, nastavte přepínač (B) do pozice 1.

Vypnutí světelné signalizace

Pro vypnutí modré světelné signalizace, nastavte přepínač (B) do pozice 3.

Běžné nastavení

Pro běžné nastavení (zapnutá zvuková i světelná signalizace) nastavte přepínač (B) do pozice 2.

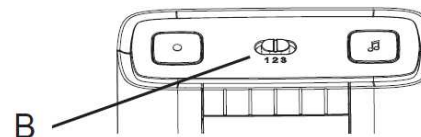

Použití symbolů

Kromě zvukové signalizace má Váš gong také vizuální signalizaci podle toho, které zařízení aktivovalo gong. Na gongu se rozsvítí příslušný symbol, podle toho jestli byl spuštěn dveřním zvonkem nebo jiným kompatibilním zařízením.

Displej gongu zahrnuje tyto symboly:





Vchodové dveře Zadní dveře Symbol varování Větvelec telefon Pager / klíčenka

Symbol „Vchodové dveře“ a „Zadní dveře“ jsou obvykle používány se spojením s dveřními zvonky. Ostatní symboly jsou určeny pro další kompatibilní zařízení, jako jsou detektory pohybu a detektor zvonku telefonu. Samotné symboly jsou součástí balení. Symboly jsou natištěné na samolepicí pásce po třech. Je možné je vyměnit tak, že otevřete vysouvací krytku zvonku a jemně odlopnete pásek.

Pásy mohou být rozstříhány a jednotlivé symboly mohou být umístěny ve zvonku

Vysouvací krytka zvonku

Uvolněte zarážku (C) a otevřete výsuvnou krytku

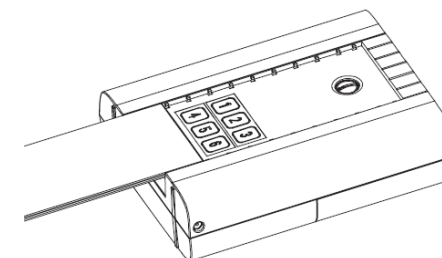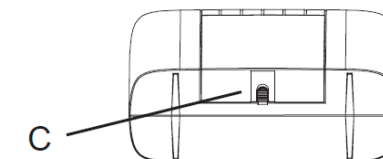

Programování

Nové nastavení

Pro připojení signálu dveřního zvonku a centrálního zvonku:

- Stiskněte a podržte tlačítko . Začnou se postupně rozsvěcovat jednotlivé symboly. Jakmile se rozsvítí požadovaný symbol, uvolněte tlačítko.
- Jakmile svítí požadovaný symbol, stiskněte tlačítko na zařízení (např. dveřní gong). Centrální gong začne zvonit a symbol začne blikat.

Zrušení nastavení

Pokud chcete zrušit dosavadní nastavení:

- Stiskněte a podržte tlačítko . Začnou se postupně rozsvěcovat jednotlivé symboly. Jakmile se rozsvítí požadovaný symbol, uvolněte tlačítko.
- Stiskněte a podržte obě tlačítka a , dokud se nezve krátký zvukový signál.



Pro změnu příslušných symbolů a funkcí použijte postupy programování.

Funkce Recall (paměť poslední akce)

Krátkým stiskem tlačítka se krátce rozsvítí ten symbol, který byl naposledy použitý.

Zvukové signály gongu


Pro přehrání zvuků gongu bez nutnosti spouštět nějakou funkci, stiskněte tlačítko . Opakovaným stiskem dojde ke změně tónu.

Změna tónu

Stiskněte tlačítko. Jakmile se rozsvítí příslušný symbol, stiskněte tlačítko . Pokud tlačítko stisknete znovu, dojde ke změně tónu. Opakujte akci, dokud nenastavíte požadovaný tón.

Umístění gongu

Gong lze volně postavit nebo připevnit na zeď pomocí držáku zvonku. Pokud upřednostníte upevnění na zeď, přišroubujte držák na zeď. Samotný gong se následně zavěšuje shora do držáku.

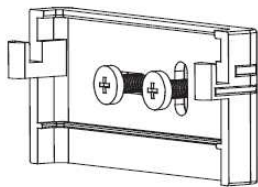

Závady a jejich odstranění

Při programování se rozezná jedno krátké pípnutí...

- Tlačítko, které nastavujete, je už načtené do paměti centrálního zvonku.
- Pokud chcete změnit nastavení (připojení určitého tlačítka a symbolu), použijte obrácený postup jako při programování, pak znovu naprogramujte funkci tlačítka.

Po standardním zvukovém signálu gongu se ozvou 2 krátká pípnutí....

- Tento signál upozorňuje na vybitou baterii ve dveřním zvonku, který aktivuje centrální gong. Vyměňte baterii za novou, použijte typ knoflíkové baterie CR2032

V okamžiku stisknutí dveřního zvonku se nerozsvítí žluté uklidňující světlo, nebo se rozsvítí pouze na krátký okamžik...

- Při normálním použití se žluté světlo rozsvítí na asi 1 sekundu. Pokud je vybitá baterie, světlo se rozsvítí pouze krátce. Nainstalujte novou baterii, typ CR2032.

Centrální gong nefunguje...

- Ověřte, jestli je vložený správný typ baterií, typ LR14 „malé mono“. Používejte pouze alkalické baterie.
- Ověřte, že jsou baterie správně vloženy do výrobku.

- Centrální gong může být mimo dosah signálu dveřního zvonku. Pokuste se přemístit centrální gong na jiné místo.
- V centrálním zvonku není správně nastaven příjem signálu z dveřního zvonku. Postupujte podle návodu na programování.

Centrální gong nevydává žádné zvukové signály...

- Ověřte polohu přepínače centrálního zvonku.
- Ověřte, jestli není hlasitost zvonku nastavena na minimum.

Signální světlo neblíká...

- Ověřte polohu přepínače centrálního zvonku.

Dosah přístroje je příliš krátký...

- Kovové konstrukce včetně uPVC dveřních ráků, mohou snížit dosah signálu výrobku. Nedoporučujeme instalovat centrální gong nebo dveřní zvonky v blízkosti kovových konstrukcí.
- Další přístroje mohou způsobovat rušení rádiového signálu, který využívá Váš centrální gong.
- Stěny a stropy také snižují dosah signálu.
- Vybité baterie snižují dosah signálu. Vyměňte je každých 12 – 18 měsíců. Ve chladném prostředí (pod 5°C) m ůže být potřebné vyměnit baterie častěji.

Blíká žluté světlo...

- V případě vybité baterie centrálního zvonku bliká žluté světlo každých 5 sekund. Vložte nové baterie do centrálního zvonku, použijte typ LR14 „C“. *Používejte pouze alkalické baterie.*

Centrální gong / dveřní gong nefunguje správně v kombinaci se starším vybavením typu Libra...

- Vybavení řady Libra + není kompatibilní se staršími verzemi systému Libra.
- Používejte pouze příslušenství označené jako „Libra +“.

Technické údaje

Specifikace	Centrální gong
Provozní teplota	0°C – 40°C
Rozsah (nestíněný)	200 m
Rádiová frekvence	868 MHz
Hlasitost zvukové signalizace (standardní)	90 dB (A) ve vzdálenosti 1 metr
Síla rádiového signálu	-
Typ použitých baterií	LR14
Předpokládaná životnost baterií	12 měsíců
Maximální vstupní napětí (T1-T5)	-
IP ochrana	IP3x
Napájecí adaptér	D95, D935E

Záruka

Na bezdrátový gong poskytujeme **záruku 24 měsíců**.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

Likvidace a recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovém případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!



K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!

Šetřete životní prostředí!

Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

JER/1/2012