





**ANALOGNA RADIJSKO VODENA STENSKA URA S PRIKAZOM NOTRANJE
IN ZUNANJE TEMPERATURE**

Št. izdelka: 640222

KAZALO

1	UPRAVLJALNI ELEMENTI	3
2	LASTNOSTI.....	4
3	ZAČETEK OBRATOVANJA	4
4	SPREJEM NOTRANJE / ZUNANJE TEMPERATURE.....	4
5	PRIKAZ ZUNANJE TEMPERATURE NA URI.....	5
6	NAPOTKI.....	5

1 UPRAVLJALNI ELEMENTI

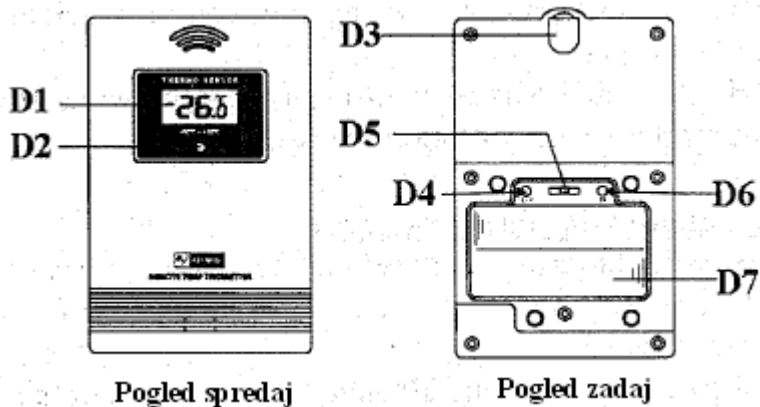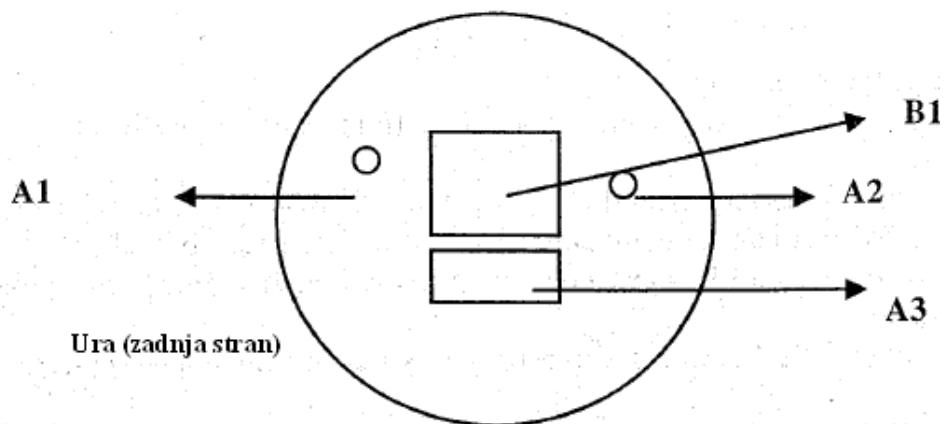

- A1:** preklop med °C / °F
- A2:** izbira kanala za zunanji senzor
- A3:** predal za baterije (LCD prikaz notranje / zunanje temperature)
- B1:** predal za baterije (radijsko vodena ura)
- D1:** prikaz zunanje temperature
- D2:** prikaz prenosa LED
- D3:** za pritrditev na steno
- D4:** tipka »°C / °F« (prikaz na zunanjem senzorju)
- D5:** nastavitev kanala (1, 2 ali 3)
- D6:** tipka »TX« - ročen prenos signala
- D7:** predal za baterije (zunanji senzor)

2 LASTNOSTI

- Radijsko voden prikaz časa (DCF77).
- Prikaz notranje temperature (°C / °F).
- Posredovan prikaz zunanje temperature (°C / °F) z 433 MHz zunanjega senzorja.
- Zunanjo temperaturo lahko sprejmejo do trije zunanji senzorji (maksimalno 30 metrov dosega).
- Merilno območje temperature:
 - Notranja temperatura: 0°C ~ +50°C
 - Zunanja temperatura: -20°C ~ +50°C

3 ZAČETEK OBRATOVANJA

V predal za baterije vstavite dve 1,5V AA bateriji (B1). Pazite na pravilno polarnost.

Kazalci ure se premaknejo na pozicijo »4«, »8« ali »12«. Po tem začne ura s sprejemom DCF77 časovnega signala. Po sprejetem signalu (po maksimalno dveh minutah) se kazalci avtomatsko premaknejo na sprejet čas.

Ure med poskusom sprejema ne postavite na drug kraj.

V primeru, da časovni signal ni bil pravilno sprejet, potem bo po približno 2 urah izveden nov poskus sprejema. V tem primeru izberite boljše mesto za uro, v bližini okna in daleč stran od virov motenj, kot so TV, računalnik ali mikrovalovna pečica.

Pred tem odstranite bateriji za 1 minuto in jih nato ponovno vstavite. Zagotovite, da boste uporabili novo in visoko kakovostno baterijo.

4 SPREJEM NOTRANJE / ZUNANJE TEMPERATURE

Odvijte vijake z pokrova predala za baterije zunanjega senzorja in odprite predal za baterije (D7). Vstavite dve 1,5V AA bateriji glede na pravilno polarnost in zaprite predal za baterije.

LCD zaslon zunanjega senzorja prikazuje aktualno temperaturo. S pomočjo tipke D4 nastavite prikaz na °C oziroma na °F.

Pri obratovanju več senzorjev izberite s pomočjo drsnika D5 na katerem kanalu (1, 2 ali 3) naj senzor sprejema.

Npr.: pri izbranem kanalu 1 bo posredovana temperatura tega senzorja prikazana na kanalu 1 ure.

Odprite predal za baterije (A3) na zadnji strani ure in vstavite dve 1,5V AA bateriji glede na pravilno polarnost.


LCD zaslon ure prikazuje aktualno notranjo temperaturo in ura prične z iskanjem zunanjih senzorjev.

Za ročno posredovanje temperature pritisnite tipko TX na zunanjem senzorju.

5 PRIKAZ ZUNANJE TEMPERATURE NA URI

S pritiskom na tipko A2 lahko izberete kanal zunanjeje senzorja.

Kanali so prikazani v naslednjem vrstnem redu:

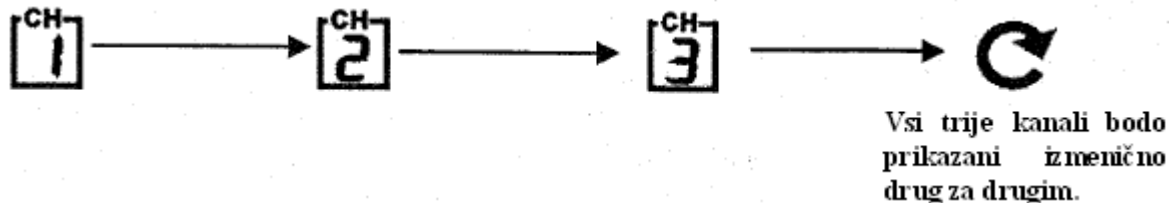

Za brisanje sprejema nezasedenega kanala držite za 3 sekunde pritisnjeno tipko A2. Pri začetku obratovanja novega senzorja, bo le-ta avtomatsko registriran.

Če prikaz kanala prikazuje »- -«, potem zunanja temperatura ni bila sprejeta. Za ponoven poskus sprejema držite za 3 sekunde pritisnjeno tipko A2. Po tem pritisnite tipko TX (D6) na zunanjem senzorju, da bo signal v glavno enoto prenesen ročno.

Za preklon prikaza notranje in zunanje temperature med °C in °F pritisnite tipko A1 na uri.

6 NAPOTKI

- Pred začetkom obratovanja ure pazno preberite navodilo za uporabo.
- Ure ne obratujte v bližini virov motenj, kot so TV, računalnik ali mikrovalovna pečica.
- Baterije zamenjajte takoj ko bo čas narobe prikazan ali ko bo prikaz šibkejši. Baterije zamenjajte vsakih 6 mesecev.

Garancijska Izjava:

Garancija za vse izdelke razen žarnic, baterij in programske opreme je 1 leto. Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo vam bomo v roku 45 dni vrnil popravljene ali ga zamenjali z novim. Okvare zaradi nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj s kopijo računa. Garancija ne velja za mehanske poškodbe razen tistih, ki so nastale pri transportu. Servis za izdelke izven garancije zagotavljamo za obdobje 7 let, če ni z zakonom drugače določeno. Servis je na naslovu: Conrad electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje.

To navodilo za uporabo je publikacija podjetja Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje in odgovarja tehničnemu stanju v času tiska. Spremembe tehničnega stanja so omejene.

Last podjetja Conrad Electronic d.o.o. k.d. Verzija 1/05