



# Abzweigverbinder KVA 6 gelb

## 3250041 / 645965

### Eigenschaften:

Max. elektrische Nennwerte:

600 Volts

Max. Betriebstemperatur:

105 °C.

Material:


Messing / PA6.6

Isolierung:

Nylon

RoHS konform

Artikel-Nr.:	AWG	Querschnitt mm <sup>2</sup>	W	L	Description
3250021 / 645963 Rot	22~16	0.5~1.5	9,5	38	
3250031 / 645964 Blau	16~14	1.5~2.5	9,5	38	Counterpart for VS-320341
3250041 / 645965 Gelb	12~10	4~6	9,5	38	

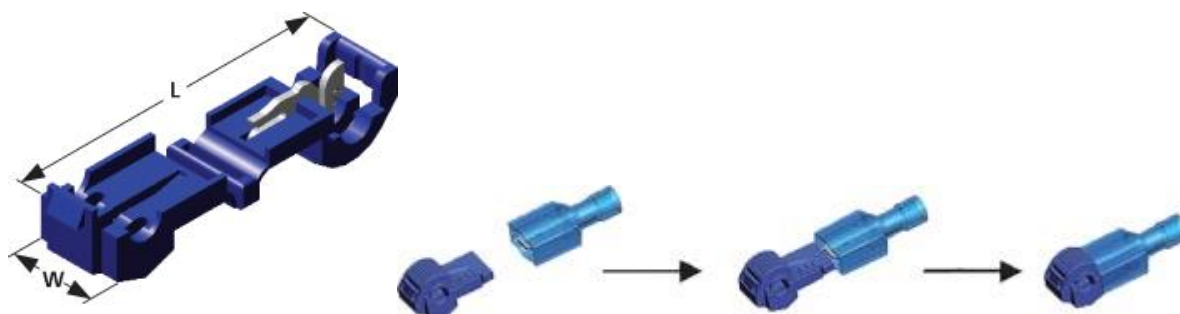

Für alle Artikel gilt: **Zwischenverkauf vorbehalten**

Udo Wilhelm Phone: +49 (0)6021/45600-19\*Fax: +49 (0)6021/45600-45\*E-Mail: [Udo.Wilhelm@vs-electronic.com](mailto:Udo.Wilhelm@vs-electronic.com)  
 Amtsgericht Aschaffenburg: HRB 10571\*Geschäftsführer: Dipl. Kfm. Ulf Kaiser

**Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten.**