

Ezzel a rádiófrekvenciás távirányítóval vezeték nélkül lehet egy megfelelő vevőt (pl. rádiójel-vezérelt dugaszaljat, rádiójel-vezérelt dugaszolható kapcsolót, stb.) be-, ill. kikapcsolni. Ezenkívül ez a távvezérlő rendelkezik még egy fényszabályzó funkcióval is (pl. egy rádiójel-vezérelt dugaszolható fényszabályzó, rádiójel-vezérelt süllyesztett fényszabályzó, stb. vezérlésére).

Ez a rádiójeles távvezérlő kizárólag száraz belső helyiségekben alkalmazható. A rádiójeles távvezérlőt egy 12 V-os elem ("23A" típus) látja el feszültséggel. Feltétlenül tartsa be a jelen használati útmutató biztonsági és kezelési előírásait. Nemcsak a készülék védelmét szolgálják, hanem elsősorban saját egészsége védelmét. Olvassa el ezért a teljes használati útmutatót, mielőtt használatba venné a készüléket.

A termék megfelel a nemzeti és az európai törvényi előírásoknak. Az összes előforduló cégnev és termékmegnevezés a mindenkori tulajdonos márkanéve. Minden jog fenntartva.

Szállítás tartalma

- 1 db kézi rádiójeladó
- 12 V-os speciális elem a rádiójeladó számára (típus: 23A)
- Használati útmutató

Biztonsági előírások



Olyan károknál, melyek a használati útmutatóban foglaltak be nem tartása következtében keletkeztek, a szavatosság/garancia érvényét veszti. Következésképpen károkért felelősséget nem vállalunk!



A szakszerűtlen kezeléssel, vagy a biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásából eredő tárgyi- vagy személyi

károkat nem vállalunk felelősséget. Ilyen esetekben a szavatosságvállalás/garancia megszűnik.

- Biztonsági- és engedélyezési okokból (CE) tilos a készüléket önkényesen átépíteni és/vagy módosítani.
- Ne használja a készüléket kórházban, vagy más gyógyászati intézményben. Annak ellenére, hogy a készülék viszonylag gyenge rádiójelet bocsát ki, ezeken a helyeken az élettartartó készülékek működési zavart idézhet elő. Ugyanez vonatkozik esetleg más területekre is.
- A rádiójel vezérlésű adót egy 12 V-os elem ("23A" típus) látja el feszültséggel.
- A termék nem játékszer, gyerekek kezébe nem való.
- Ez a rádiójeles távvezérlő kizárólag száraz belső helyiségekben alkalmazható.
- Ne hagyja a csomagolóanyagot szanaszét heverni, a gyerekek esetleg játékszernek tekinthetik, ami veszélyes.
- Bánjon óvatosan a készülékkel, lökés, ütés, vagy már kis magasságból való leejtés következtében is megsérülhet.


Tudnivalók az elemekhez

- Elemek nem valóik gyerekek kezébe.
- Az elemek berakásakor figyeljen a helyes polarításra (pozitív/+ és negatív/-).
- Ne hagyja szabadon heverni az elemeket, mert fennáll a veszélye annak, hogy gyerekek vagy háziállatok lenyelhetik. Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz.
- Kifolyt vagy sérült elemek a bőrrel érintkezve marást okozhatnak, ezért használjon ilyen esetekben megfelelő védőkesztyűt.
- Ne zárja rövidre, ne szedje szét és ne dobja tűzbe az elemeket.

Robbanásveszély!

- A hagyományos elemeket nem szabad feltölteni. Robbanásveszély! (töltés) Csak újratölthető akkukat töltsön fel, és használjon megfelelő töltőkészüléket.
- Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket (pl. tárolásnál), vegye ki az elemeket, akkukat. Túlőregedésnél fennáll a veszély, hogy az elemek/akkuk kifolynak, ami károsítja a terméket, ezen kívül elvesz a garancia/jótállás!
- A környezetkímélő eltávolításról olvassa el az "Ártalmatlanítás" c. fejezetet.

Kezelőszervek

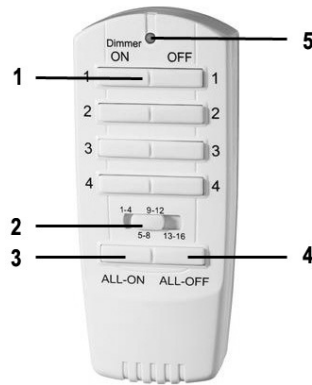

1) **Billentőüzet** az 1 - 4. kapcsoló csatornához (baloldali hasáb: „ON” = be, jobboldali hasáb „OFF” = ki)

2) **Kapcsolási csoport választókapcsoló**

Összesen 16 rádióvevő, (pl. rádiójel vezérlésű dugaszoló aljzat) tanítható be. A 16 rádióvevő 4 kapcsolási alcsoportba van osztva, ezek: 1-4, 5-8, 9-12, valamint a 13-16 kapcsolási csoport.

3) **„ALL-ON” gomb**

Ennek a gombnak a nyomása aktiválja az éppen kiválasztott kapcsolási csoport 4 vevőjét.

4) **„ALL-OFF” gomb**

Ennek a gombnak a nyomása deaktiválja az éppen kiválasztott kapcsolási csoport 4 vevőjét.

Elemek behelyezése, elemcsere

A rádiójel vezérlésű dugaszoló aljzat hátoldalán nyissa fel az elemtartót és rakjon be helyes polaritással egy 12 V-os ("23A" típusú) elemet (lásd az elemtartóban lévő feliratot, vagy a fenti ábrát). Zárjuk vissza az elemtartó rekeszt.

Elemcsere akkor van szükség, ha a kézi rádiójel vezérlésű adó hatósugara észrevehetően csökken, vagy az ellenőrző LED (5) billentyűműveleteknél többé nem gyullad ki.

Egy vevő betanítása a rádiójeles távvezérlőre

• Állítsa be a távirányítón a "kapcsolócsoporthoz választókapcsoló"-val (2), azt a kapcsolási csoportot, amelyre a rádiójel-vezérelt vevőt be kívánja tanítani.



Mindegyik kapcsolási csoportra 4 vevő tanítható be.

• Állítsa a vevőt betanulási üzemmódba. Vegye ehhez figyelembe a vevő használati útmutatóját.

• Nyomja meg annak a kapcsolócsoporthoz az ON (be) gombját (1), amelyre be akarja tanítani a vevőt. A tanulási művelet ezzel sikeresen befejeződött.

Egy már betanított vevő törlése a távirányítóról.

• Nyomja meg egyidejűleg annak a kapcsolócsatormának az ON és OFF (ki) gombját, amelyre a vevő be volt tanítva. Erre az „ON/OFF/INDICATOR” (6) LED-je villogni kezd.

• Nyomja meg most egyidejűleg az „ALL-ON” (3) valamint az „ALL-OFF” (4) billentyűket. Az „ON/OFF/INDICATOR” (6) LED-je kialszik. Az összes vevőt sikeresen törölte a távvezérlőről.



Egyetlen vevő törléséhez az „ALL-ON” (3) és az „ALL-OFF” (4) gomb helyett annak a kapcsolócsatormának a megfelelő OFF gombját kell nyomni, amelyre a vevő be lett tanítva.

A távvezérlő fényszabályzó funkciója

• Kapcsolja be a fényszabályzót a megfelelő kapcsolócsatorna ON (be) gombját egyszer röviden megnyomva.

• Nyomja meg egyszer a megfelelő kapcsolócsatorna ON gombját. A dimmer funkció elindul.

• Nyomjuk meg újból a megfelelő kapcsoló csatorna ON gombját. A dimmer funkció leáll.

Üzembe helyezés, működési próba

Állítsa be a távirányítón a "kapcsolási csoport választókapcsolójával" (2) a megfelelő kapcsolási csoportot.

Vegye rendeltetészerű használatba a vevőt (vegye ehhez figyelembe a vevő használati útmutatóját).

Ha működteti a kézi rádiójeladón a kapcsolócsatorna hozzátartozó „ON”, ill. „OFF”-gombját, a vevő kikapcsolódik.

Karbantartás és ápolás

A készüléket nem kell karbantartania, ezért soha ne nyissa ki vagy szedje szét.

A készüléket csak egy száraz, tiszta és puha ruhával tisztítsa. Semmiképpen ne használjunk agresszív tisztítószert vagy oldószereket, mert azok megtámadhatják a készülékházat, vagy káros hatással lehetnek a működésre.

Üzemi hőmérséklet: 0°... +35°C

Méretetek (h x szé x ma): kb. 105 x 43 x 22 mm

Kezelés



- A rádiójeles távvezérlőt óvni kell víztől vagy nedvességtől.
- Kerülje el az alkalmazás helyén vagy a szállításkor a következő kedvezőtlen környezeti viszonyokat:
 - a víz és a nedvesség a távvezérlő tönkremeneteléhez vezet.
 - közvetlen napsugárzás
 - szélsőséges hideg vagy hőség
 - por vagy éghető gázok, gőzök, vagy oldószerek
 - erős rezgések

- Erős mágneses mezők, pl. gépek vagy hangszórók közelsége
- Ügyeljünk arra, hogy az egész termék szigetelése ne legyen sérült vagy ne legyen tönkre téve. Sohase szedjük szét a terméket. Az elemcserén kívül nincsenek a készülékben Ön által karbantartandó alkatrészek.
- Minden használat előtt ellenőrizze, hogy nem sérült-e a termék!
Ha sérüléseket találunk, ne használjuk tovább a terméket! Akkor feltételezhető, hogy a veszélytelen működés már nem lehetséges,
 - a készüléken látható sérülések vannak
 - a készülék nem működik
 - hosszabb ideig volt kedvezőtlen körülmények között tárolva,
 - nem megfelelő körülmények között szállították.

Hatótávolság

A rádiójeladó és a megfelelő vevők közötti rádiójelátvitel hatótávolsága optimális körülmények között 25 m.

E hatótávolság adat alatt az adó és a vevő között zavaró befolyások nélküli "szabad rálátásos hatótávolságot" kell érteni.



A valós körülmények között az adó és a vevő között falak, földemek stb. vannak, amik a hatótávolságot mind csökkentik.

Mivel a rádiójel vezérlésű átvitelt különböző dolgok befolyásolják, sajnos nem lehet határozott hatótávot garantálni.

Normál esetben a működtetés egy családi házban általában problémamentes.

A hatótávolságot jelentősen csökkenthetik az alábbi tényezők:

- Falak, vasbeton földemek
- Bevont, gőzölt szigetelő ablaküvegek
- Fém- és elektromosan vezető tárgyak közelsége pl. fűtőtestek)
- Emberi test közelsége
- Szélessávú zavarok a lakókörnyezetben. (telefonok, mobiltelefonok, vezeték nélküli fejhallgatók/hangszórók, rádióátvitelű időjárásállomások, csecsemőfigyelő rendszerek, stb.)
- Kábelek, elektromotorok, trafók, hálózati adapterek, számítógépek közelsége
- Rosszul árnyékolat vagy nyitottan működtetett számítógépek vagy más elektromos készülékek

Ártalmatlanítás

a) Általános tudnivalók

Távolítsa el az elhasznált terméket az érvényben lévő törvényi előírások szerint.

b) Elemek és akkuk

Végfelhasználóként törvényileg van kötelezve (elemkezelés) az összes elhasznált akku és elem leadására; tilos ezeket a háztartási hulladék közé dobni.



A károsanyag tartalmú elemek/akkuk az itt feltüntetett szimbólumokkal vannak megjelölve, amelyek a háztartási szemét útján történő eltávolítás tilalmára utalnak. A főbb nehézfémekre vonatkozó jelölések a következők: **Cd** = kadmium, **Hg** = higany, **Pb** = ólom.

Az elhasznált elemeket, akkukat, gombaelemeket díjmentesen leadhatja a lakóhelyén lévő gyűjtőhelyeken, cégünk boltjaiban, és az elemeket, akkukat, gombaelemeket forgalmazó boltokban.

Ezzel eleget tesz törvényi kötelezettségeinek, és hozzájárul környezetének védelméhez.

Konformitási nyilatkozat

A Conrad Electronic cég, (Klaus Conrad-Strasse 1, D- 92240 Hirschau) kijelenti, hogy a jelen termék megfelel az 1999/5/EU Irányelv alapvető követelményeinek és egyéb lényeges előírásainak.



E termék megfelelőségi nyilatkozata megtalálható www.conrad.comalatt.

Műszaki adatok

Adó frekvencia 433 MHz

Áramellátás: 1x 12V-os elem, „23A” típus

Hatótávolság: 70 m-ig (szabad téren, ld.a "Hatótávolság" fejezetet.)

LED: egy gomb megnyomására röviden kigyullad

Kapcsolási csoport: 4

Betanítható vevők, ill.

a kapcsoló csatornák száma: 16