

Instrukcja obsługi



Nr prod. 650478 / 650489 / 650501

Przeznaczenie

Produkt przeznaczony jest do obserwacji odległych obiektów. Optyczne powiększenie pozwala na obserwację zwierząt, budynków, drzew itp. Lornetka została zaprojektowana do używania na zewnątrz, jednak należy ją chronić przed bezpośrednim działaniem wilgoci np. deszczem.

Używanie w sposób inny niż opisany w niniejszej instrukcji może doprowadzić do uszkodzenia produktu jak i obejmuje dodatkowe ryzyko.

Żadna z części produktu nie musi być modyfikowana czy zmieniana!

Instrukcja bezpieczeństwa



Znak wykrzyknika w trójkącie oznacza ważne informacje dotyczące produktu. Proszę zapoznać się z całością niniejszej instrukcji przed rozpoczęciem eksploatacji, zawiera ona niezbędne informacje do prawidłowego używania produktu.

- Gwarancja ulega unieważnieniu, jeśli uszkodzenie nastąpi w skutek nie przestrzegania zasad zawartych w niniejszej instrukcji! Nie ponosimy wówczas odpowiedzialności za powstałe szkody.


- Nie ponosimy również żadnej odpowiedzialności za szkody materialne jak i zdrowotne powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania urządzenia, lub nie przestrzegania zasad bezpieczeństwa zawartych w niniejszej instrukcji.

**UWAGA!**

Nigdy nie patrz na słońce lub na silne źródła światła przez lornetkę, nie zbliżaj się też do nich. Grozi to utratą wzroku!


Nieprawidłowe użytkowanie lornetki może doprowadzić do pożaru. Nigdy nie pozostawiaj lornetki na słońcu.

- Urządzenie nie może być narażone na działanie ekstremalnych temperatur, silnych wibracji lub wysokiej wilgotności.
- Urządzenie nie jest zabawką i nie może znaleźć się w rękach dzieci.
- Podczas używania lornetki upewnij się, że nie jesteś narażony na żadne wstrząsy, lub podobne, w przeciwnym razie może to doprowadzić do uszkodzenia wzroku.
- Staraj się nie dotykać soczewek palcami.
- Nie pozwól lornetce swobodnie huścić się wokół szyi. Lornetka może uderzyć Ciebie lub inne osoby powodując różne obrażenia. Lornetka może również ulec uszkodzeniu uderzając o inne przedmioty.
- Mając lornetkę na szyi, upewnij się, że nie zahaczyłeś o nic. Ryzyko uszkodzeń.
- Osłony gumowe okularów mogą powodować podrażnienie po dłuższym kontakcie ze skórą. W takim przypadku należy skontaktować się z lekarzem.
- Nie pozostawiaj opakowania produktu i jego elementów, ponieważ mogą się one stać niebezpiecznymi zabawkami dla dzieci. Opakowanie zawiera małą białą torbę z granulami. Nie otwieraj tego worka, służy on do utrzymania produktu w suchym transporcie.

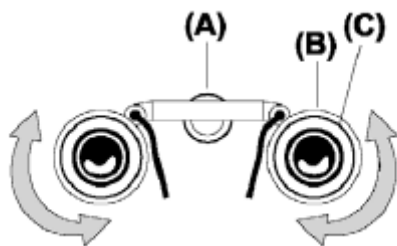Cechy produktu

Ustawianie odległości okularów do odstępu między oczami

Odstęp pomiędzy oczami każdej osoby jest różny. Dostosuj więc odległość okularów do swoich potrzeb. Zmień pozycję obu okularów niezależnie poruszając nimi. Gdy w końcu ustawisz je prawidłowo obserwowane obiekty powinny pojawić się jako kółko:

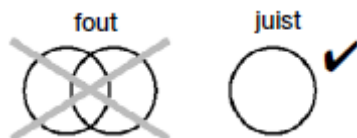

Ustawianie ostrości

Patrz przez lornetkę. Skup się na oddalonym obiekcie. Zamknij swoje prawe oko. Teraz kręć środkowym kółkiem (A), aż do momentu uzyskania ostrego obrazu na wybranym obiekcie w lewym okularze. Otwórz swoje prawe oko i zamknij lewe. Kręć regulatorem (B) na prawym okularze, aż do momentu uzyskania ostrego obrazu na wybranym obiekcie. Lornetka jest już ustawiona do Twoich oczu. Przy kolejnych ustawieniach w przyszłości używaj tylko środkowego kółka (A).

Ostony gumowe dla osób noszących okulary

Dla ludzi noszących okulary, lornetka posiada ściągane gumowe ostony. To pozwoli być Twoim oczom bliżej soczewek, co zoptymalizuje pole widzenia.

Czyszczenie, obsługa, przechowywanie i usuwanie

Lornetki są bezobsługowe, nie należy zatem ich otwierać. Możesz tylko czyścić obudowę i soczewki miękką szmatką (ściereczka do czyszczenia okularów nadaje się do soczewek) lub pędzlem do usuwania kurzu. Czyść soczewki delikatnie, w przeciwnym razie możesz je porysować. Jeżeli czyścisz lornetkę używając środka czyszczącego, upewnij się, że nie kapie on bezpośrednio na soczewki. Zawsze środek czyszczący umieszczaj najpierw na szmatce. Należy używać tylko środków czyszczących nadających się do lornetek i nigdy nie używać żadnych agresywnych środków czyszczących ani roztworów chemicznych, gdyż mogą one zniszczyć obudowę lub soczewki. Gdy nie używasz lornetki, przechowuj ją w opakowaniu. Uchroni ją to przed zewnętrznymi czynnikami takimi jak kurz, uderzenia itp. podczas przechowywania i transportu.



Gdy urządzenie stanie się bezużyteczne, należy pozbyć się go zgodnie z aktualnymi regulacjami.

Dane Techniczne

	650478	650489	650501
Powiększenie	16x	8x	10x
Średnica obiektywu	32 mm	21 mm	25 mm
Pole widzenia na 1000 m	63 m	126 m	101 m
Powłoka ochronna na soczewkach	Tak	Tak	Tak
Zakres temperatur	-10°C to +45°C		
Wilgotność	<90% (bez kondensacji)		