


## Yukon irányított mikrofon

**Rendelési szám: 671518**

### Ismertetés

A Yukon új DSAS (Directional Sound Amplification System) irányított hangerősítő rendszere a legkorszerűbb technikát alkalmazó professzionális hangerősítő rendszer távoli vagy gyenge hangok jobb hallgatására vagy felvételére. A Yukon DSAS készülék bármely ¼"-menetű optikai készülékre rögzíthető. Mivel a DSAS különböző optikai rendszerekkel társítva alkalmazható, a felhasználó az alkalmazási céljának legjobban megfelelő optikai rendszert hangerősítő rendszerrel kiegészítve választhatja.

### A készülék alkalmazása

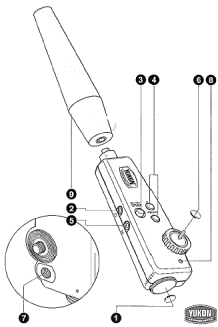

1. Húzzuk ki a Yukon DSAS készüléket a táskájából.
2. Rakjuk be az elemet a teleptartóba (1) a belsejében lévő jelölések szerint.
3. Dugjuk fel az irányított antennát (9).
4. Dugjuk rá a fejbeszélőt a kimeneti hüvelyre (2).
5. Rakjuk be a fülünkbe a fejbeszélő hallgatóját, és kapcsoljuk be a készüléket az ON gombbal (3).

6. Állítsuk be optimális értékre a hangerőt az equalizer (4) segítségével.
7. Irányítsuk a DSAS mikrofont a hangforrásra.
8. Ha fel akarjuk venni a hangot, akkor csatlakoztassuk a hangrögzítő készüléket az (5) hüvelyre, és indítsuk el a felvételt. Kövessük a hangrögzítő készülék kezelési utasításában leírtakat.
9. Ha a Yukon DSAS hangerősítő készüléket egy másik optikai készülékhez akarjuk csatlakoztatni, nyomjuk be a (6) csavar gombját, amíg a ¼"-os menet ki nem oldódik. Rögzítsük most a másik készüléket az optikai (képfelvevő) készülék állványmenetére.
10. Rögzítsük a DSAS hangerősítő készüléket a (7) menet segítségével egy állványra.
11. A Yukon DSAS hangerősítő készülék kikapcsolásához nyomjuk meg az ON/OFF gombot (3).

### Műszaki adatok

A mikrofon hangerősítése; dB	0 ÷ 66
Frekvenciatartomány; Hz	500 ÷ 10.000
A mikrofon érzékenysége szabadtérben, 1000 Hz-en; mV/Pa	20+5
Méretek; mm	310 x 30 x 45
Súly; kg	0,13
Tápfeszültség (2 db AA); V	3
Üzemeltetési idő; óra	300