

## Otočný stojan na hodinky



Obj. č.: 67 20 88



### Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup otočného stojanu na hodinky.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechtejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

### Účel použití

Tento otočný stojan na hodinky představuje část nábytku a klenot zároveň. Kromě toho, že je opatřený černým klavírovým lakem a vyložený sametem, lze u něho nastavit počet otáček a směr otáčení. Navíc disponuje zásuvkou.


Zdrojem napájení je síťový adaptér, který je součástí dodávky (4 V/DC). Jak otočný stojan na hodinky, tak i síťový adaptér, jsou určeny výhradně pro provoz v suchých vnitřních prostorech.

### Rozsah dodávky

- Otočný stojan na hodinky
- Síťový adaptér
- Návod k obsluze

### Popis a ovládací prvky

- 1) Vypínač „EIN/AUS“
- 2) Napájecí zdířka (4 V/DC)
- 3) Přepínač mezi režimy
- 4) Držák na hodinky
- 5) Skleněná dvířka s uzávěráním na magnet

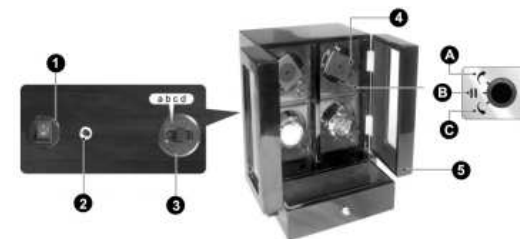

- A) Směr otáčení: ve směru hodinových ručiček  
 B) Zastavit/Neotáčet  
 C) Směr otáčení: proti směru hodinových ručiček

### Uvedení do provozu

- Ujistěte se, že je vypínač „EIN/AUS“ (1) přepnutý v pozici „AUS“ (vypnuto) a že je tedy výrobek vypnutý.
- Zapojte nízkonapěťový konektor síťového adaptéru, který je součástí dodávky, do napájecí zdířky (4 V/DC) (2).
- Zapojte síťový adaptér do bytové síťové zásuvky odpovídající předpisům (230 V/AC, 50 Hz).
- Vyjměte držák na hodinky (4). Ten je připevněný klipem a lze ho vytáhnout směrem dopředu.
- Připevněte na držák (4) hodinky.
- Držák na hodinky (4) vložte zpátky do příslušné šachty otočného stojanu.
- Zvolte směr otáčení držáku na hodinky (4) pomocí otočného knoflíku vpravo pod držákem na hodinky (4). Viz náhled výrobku, „A/B/C“.
- Pomocí přepínače režimů (3) zvolte požadovaný režim (viz kapitola Vysvětlivky k volitelným režimům).
- Zapněte otočný stojan na hodinky tak, že přepnete vypínač „EIN/AUS“ (1) do pozice „EIN“ (zapnuto).

### Vysvětlivky k volitelným režimům

Na zadní straně pláště najdete přepínač mezi režimy (3). Pomocí tohoto přepínače můžete volit následující režimy:

Režim A: automatické otáčení 33 sekund, přestávka 12 minut = cca 375/TPD

Režim B: automatické otáčení 10 minut, přestávka 90 minut = cca 684/TPD

Režim C: automatické otáčení 30 minut, přestávka 3 hodiny = cca 1 080/TPD

Režim D: automatické otáčení 1 hodina, přestávka 3 hodiny = cca 2 160/TPD

## Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do stojanu na hodinky. Případné opravy svěďte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří k do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly děti spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

Otočný stojan na hodinky nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a pouzdro stojanu.

## Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

**Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!**

## Záruka

Na otočný stojan na hodinky poskytujeme **záruku 24 měsíců**.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

## Technické údaje

### a) Otočný stojan na hodinky

Napájení	4 V/DC prostřednictvím síťového adaptéru, který je součástí dodávky
Příkon	1,5 W / 0,1 W (provoz/Stand-By)
Hmotnost	cca 2 900 g
Rozměry	cca 270 × 205 × 160 mm

### b) Síťový adaptér

Vstupní napětí	100 až 240 V/AC, 50/60 Hz
Napětí na výstupu	4 V/DC (500 mA)

Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

MIH/10/2011