


HC-B 16-SMQ-67/O1M25

Rendelési szám: 1604788

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1604788>HEAVYCON aljzat tokozat, B16 kialakítás, keresztirányú kengyellel,
magasság: 67mm, 1xM25-ös csőcsonkkal

Kereskedelmi adat	
EAN	 4 017918 881481
Csomag	10
Vámtarifa	85389099
Katalógusoldal információ	Oldal 516 (CAT-4-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.01.18



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok**Általános adatok**

Megjegyzés	HC-B16, BB32, D40, DD72, HS6, M, K érintkezőbetétekhez
Kialakítás	B16
Magasság	67 mm
Szélesség	57 mm
Hossz	117 mm
Elektronikaház típus	Aljzat tokozat

Reteszelés módja	keresztirányú kengyellel
A kábeléágazások száma	1
Vezetékleágazás	oldalsó
tömszelence	nélkül
A tömszelence típusa	1x M25
A készülékház védettsége	IP65
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 125 °C
Elektronikaház anyaga	Fröccsöntött alumínium
Készülékház felületének anyaga	porral bevont, szürke
Tömítés anyaga	NBR
Reteszelés anyaga	Rozsdamentes acél, markolat: PA
A fogantyú reteszelés anyaga	PA
Szerelési utasítás	Fél- és teljes tömszelencékhez

Tanúsítványok



Tanúsítások

GOST

Igényelt tanúsítások:


Ex tanúsítások:

Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
Általános		
1690639	HC-K-KV-M25(11-17)	Műanyag tömszelence 5 bar-ig, menet hossza 8 mm, vezeték átmérője 11 - 17 mm, SW 29, tömszelence M25
1690574	HC-M-KV-M25(11-16)	Fém tömszelence 5 bar-ig, menet hossza 7 mm, vezeték átmérője 11 - 16 mm, SW 27, tömszelence M25
1646007	HC-M-KV-M25(14-21)	Fém tömszelence 5 bar-ig, menet hossza 7 mm, kábel átmérője 14 - 21 mm, SW 34, M25 tömszelence
1584020	HC-M-KV-M25(1ASI)	Fém tömszelence egy AS-Interface szalagkábelhez, M25 menet
1580228	HC-M-KV-M25(1X10/1X11)	Speciális tömszelence M25, nikkelezett sárgaréz, tömítés 10 mm-es és 11 mm-es furattal

Rajzok

Méretrajz

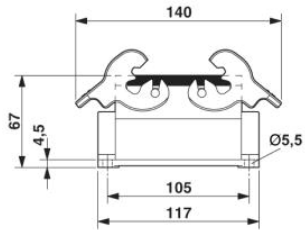

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;