

HC-B 16-SMQ-67/O1M25

Artikelnummer: 1604788

<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1604788>

HEAVYCON-sokkelbehuizing B16, met dwarsbeugels, hoogte: 67 mm,
met schroefdraadbus 1 x M25

Commerciële gegevens

EAN	 4 017918 881481
sales group	D002
VPE	10 Pcs.
Douanetarief	85389099
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 516 (CAT-4-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Algemene gegevens

Opmerking	voor contactblokken HC-B16, BB32, D40, DD72, HS6, M, K
bouwworm	B16
hoogte	67 mm
breedte	57 mm
lengte	117 mm
behuizingstype	sokkelbehuizing
vergrendelingsmethode	met dwarsbeugels

aantal kabelaansluitingen	1
kabeluitgang	zijdelings
wartels	zonder
schroefmethode	1x M25
beschermklasse behuizing	IP65
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 125 °C
materiaal behuizing	sputgietaluminium
materiaal behuizingsoppervlak	poedercoating, grijs
materiaal afdichting	NBR
Materiaal vergrendeling	roestvaststaal, greep: PA
isolatiemateriaal vergrendeling	PA
montage-instructie	voor halve en complete wartels

Toelatingen



toelatingen

GOST

aangevraagde toelatingen:


Ex-toelatingen:

Toebehoren

Artikel	Omschrijving	Omschrijving
algemeen		
1690639	HC-K-KV-M25(11-17)	Kunststof kabelwartel tot 5 bar, schroefdraadlengte: 8 mm, kabeldiameter: 11 -17 mm, SW 29, wartel: M25
1690574	HC-M-KV-M25(11-16)	Metalen kabelwartel tot 5 bar, schroefdraadlengte: 7 mm, kabeldiameter: 11-16 mm, SW 27, wartel: M25
1646007	HC-M-KV-M25(14-21)	Metalen kabelwartel tot 5 bar, schroefdraadlengte: 7 mm, kabeldiameter: 14-21 mm, SW 34, wartel: M25
1584020	HC-M-KV-M25(1ASI)	Metalen kabelwartel voor één platte AS-interface-kabel, schroefdraadsoort M25
1580228	HC-M-KV-M25(1X10/1X11)	Speciale kabelwartel M25, messing vernikkeld, afdichting met 10 mm en 11 mm boring

Tekeningen

Maatschets

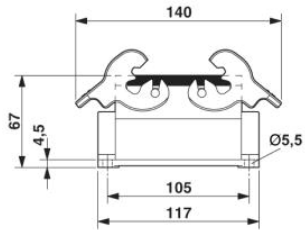

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden