


HC-B 16-APV-GY

Référence: 1661121

<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=1661121>

Cache HEAVYCONNEC, pour découpes de paroi de type B16, 7 mm d'épaisseur, gris

Caractéristiques commerciales

EAN	 4 017918 022471
Unité d'emballage	10 pcs.
Tarif douanier	39269097
Poids brut par pièce	kg
Donnée de page de catalogue	Page 542 (PC-2009)

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr> Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Données techniques

Autres caractéristiques

Remarque	Pour découpes de paroi de type B16
Longueur	123 mm
Hauteur	52 mm
Diamètre de perçage	4,5 mm
Largeur	52 mm
Matériau	PA
Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB
Coloris	gris
Type	B16
Distance horizontale entre les trous de perçage	103 mm
Distance verticale entre les trous de perçage	32 mm

Approbations




Homologations GOST

Homologations demandées :

Homologations EX :

Schémas

Dessin coté

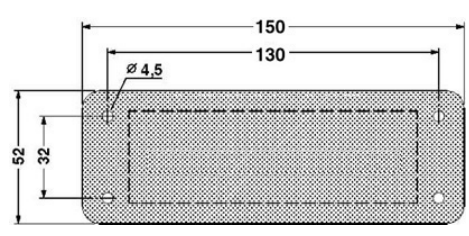

Surface d'usinage, épaisseur 2 mm

Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques