


HC-B 32-SMQ-72/M1PG29

Obj.č.: 1775703



<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1775703>

Kryt podstavce, s příčným zámkem, výška 72 mm, se šroubením, 1x Pg29

Údaje	
EAN	 4 017918 038274
Balení	1 ks
Celní tarif	85389099
Váha brutto v kusech	0,57661 kg
Informace v katalogu	Strana 581 (PC-2011)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
18.01.2006



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecná data	
Poznámka	pro kontaktní vložky HC-B32, DD144, M
Typ konstrukce	B32
Výška	72 mm
Šířka	81,5 mm
Délka	124 mm

Druh pouzdra	Kryt podstavce
druh zajištění	s příčným zámkem
Počet kabelových vývodů	1
kabelový vývod	boční
Šroubení	s
Druh šroubení	1x Pg29
Klíčový otvor čepičkové matice	37 mm
Vnější průměr vedení	18 mm ... 27 mm
Krytí pouzdra	IP65
Teplota prostředí (provoz)	-40 °C ... 125 °C
Materiál pouzdra	Hliníkový tlakový odlitek
Materiál povrchu pouzdra	práškově povrstvený, šedý
Materiál těsnění	NBR
Materiál šroubového uzávěru	Mosaz, niklovaná
Materiál kabelové těsnění	NBR
Materiál zajištění	ocel pozinkovaná

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

GOST

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Výkres/schéma

Výkres v měřítku

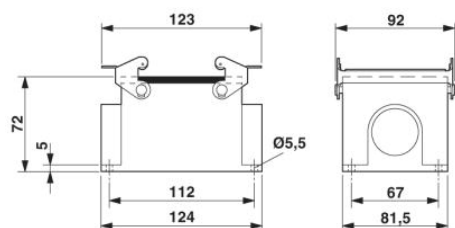


Schéma s rozměry

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.