

HC-B 10-SMLD-52/O1PG16

Artikelnummer: 1673465



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1673465>

Sokkelbehuizing, met lengtebeugel, hoogte: 52 mm, zonder wartel, 1x Pg16, met beschermkap

Commerciële gegevens

EAN	
sales group	D002
VPE	10 Pcs.
Douanetarief	85389099
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 496 (CAT-4-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Algemene gegevens

Opmerking	voor contactblokken HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24
bouwvorm	B10
hoogte	52 mm
breedte	52 mm
lengte	93 mm
behuizingstype	sokkelbehuizing
vergrendelingsmethode	met lengtebeugel

aantal kabelaan sluitingen	1
kabeluitgang	links (gezien in richting van de geopende lengtebeugel)
wartels	zonder
schroefmethode	1x Pg16
beschermkap	ja
beschermklasse behuizing	IP65
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 125 °C
materiaal behuizing	sputgietaluminium
materiaal behuizingsoppervlak	poedercoating, grijs
materiaal afdichting	NBR
Materiaal vergrendeling	roestvaststaal, greep: PA
isolatiemateriaal vergrendeling	PA
materiaal beschermkap	PA

Toelatingen



toelatingen


GOST

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

Tekeningen

Maatschets

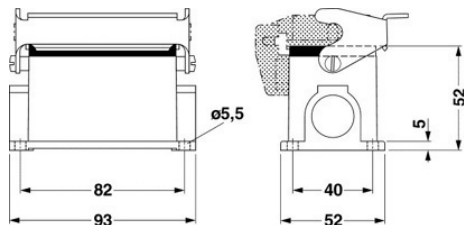

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden