

## HC-B 24-ANDOCK


Rendelési szám: 1586141



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1586141>

Felfogó keret, B24 kialakítású érintkezőbetétekhez, 4 laposfejű M5 csavarral, betolás-kiegyenlítés az x/y tengelyen +- 1,5mm

### Kereskedelmi adat

EAN	 4 046356 345750
Csomag	1
Vámtarifa	85389099
Katalógusoldal információ	Oldal 576 (CAT-4-2013)

### Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2008.02.27



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

### Muszaki adatok

#### Általános adatok

Anyag	Rozsdamentes acél
-------	-------------------

### Tanúsítványok



Tanúsítások


GOST

Igényelt tanúsítások:



Ex tanúsítások:

## Rajzok

### Méretrajz

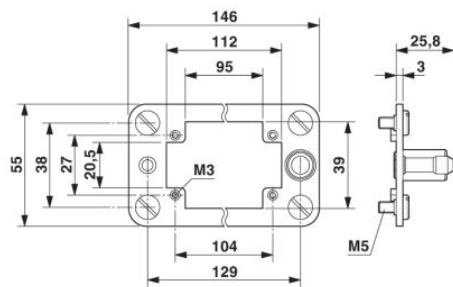

### Méretrajz

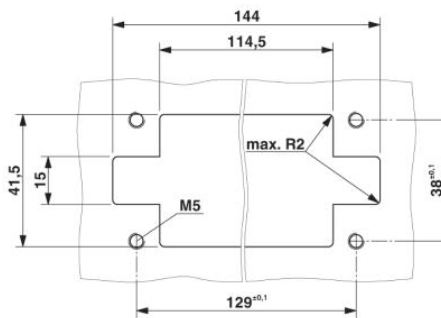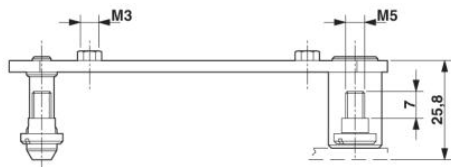

### Szerelési kivágás

A két felfogó keret max. távolságmérete (standard érintkezőknél 25,8 mm; optikai kábel érintkezőknél 27 mm; pneumatika érintkezőknél 26,5 mm)

Cím

Phoenix Contact Kft.  
Gyár utca 2  
2040 Budaörs, Hungary  
Telefon +36-23/501-160  
Fax +36-23/418-438  
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.  
Muszaki módosítás fenntartva;