


## HC-B 16-TMQ-65/O1M25S

Artikelnummer: 1604816

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1604816>

HEAVYCON Tüllengehäuse B16, mit Querbügel, Höhe 65 mm, mit  
Stutzen 1x M25, Leitungsabgang seitlich

### Kaufmännische Daten

|                     |  |
|---------------------|--|
| GTIN (EAN)          |  |
| Verkaufsgruppe      | D002   |
| VPE                 | 10 stk.  |
| Zolltarif           | 85389099   |
| Katalogseitenangabe | Seite 582 (PC-2011)  |

### Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:  
18.01.2006



<http://download.phoenixcontact.de>  
Bitte beachten Sie, dass die  
hier angegebenen Daten dem  
Online-Katalog entnommen sind.  
Die vollständigen Informationen  
und Daten entnehmen Sie bitte  
der Anwenderdokumentation.  
Es gelten die Allgemeinen  
Nutzungsbedingungen für Internet-  
Downloads.

### Technische Daten

#### Allgemeine Daten

|         |  |
|---------|--|
| Hinweis | für Kontakteinsätze HC-B16, BB32, D40, DD72, HS6, M, K |
| Bauform | B16  |
| Höhe    | 65 mm  |
| Breite  | 43 mm  |

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Länge                             | 94 mm                       |
| Gehäuseart                        | Tüllengehäuse               |
| Verriegelungsart                  | mit Querbügel               |
| Anzahl der Kabelabgänge           | 1                           |
| Kabelabgang                       | seitlich                    |
| Pg-Verschraubung                  | ohne                        |
| Art der Verschraubung             | 1x M25                      |
| Schutzart Gehäuse                 | IP65                        |
| Umgebungstemperatur (Betrieb)     | -40 °C ... 125 °C           |
| Material Gehäuse                  | Aluminium-Druckguss         |
| Material Gehäuseoberfläche        | pulverbeschichtet, grau     |
| Material Verriegelung             | Edelstahl, Griffteil: PA-GF |
| Material Griffkörper Verriegelung | PA-GF                       |

## Approbationen




Approbationen

GOST

## Zeichnungen

Maßzeichnung

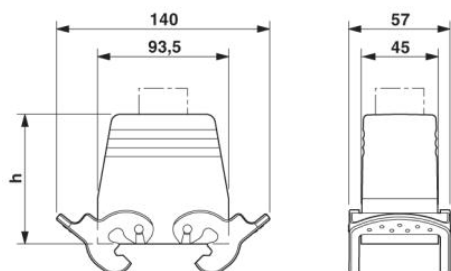

**Adresse**

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstr. 8  
32825 Blomberg, Germany  
Tel +49 5235 3 12000  
Fax +49 5235 3 41200  
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact  
Technische Änderungen vorbehalten