


HC-B 24-TFQ-H-O1STM32S

Artikelnummer: 1409367

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1409367>HEAVYCON Tüllengehäuse B24, für Querbügel, Höhe 76 mm, mit
Gewinde 1x M32, Leitungsabgang seitlich

Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	 4 046356 664233
Verkaufsgruppe	D002
VPE	10 stk.
Zolltarif	79070000

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:
03.05.2011

<http://download.phoenixcontact.de>
Bitte beachten Sie, dass die
hier angegebenen Daten dem
Online-Katalog entnommen sind.
Die vollständigen Informationen
und Daten entnehmen Sie bitte
der Anwenderdokumentation.
Es gelten die Allgemeinen
Nutzungsbedingungen für Internet-
Downloads.

Technische Daten


Allgemeine Daten

Hinweis	für Kontakteinsätze HC-B24, BB46, D64, DD108, M
Bauform	B24
Höhe	76 mm
Breite	43 mm

Länge	120 mm
Gehäuseart	Tüllengehäuse
Verriegelungsart	für Querbügel
Anzahl der Kabelabgänge	1
Kabelabgang	seitlich
Pg-Verschraubung	ohne
Art der Verschraubung	1x M32
Schutzart Gehäuse	IP65
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 125 °C
Material Gehäuse	Aluminium-Druckguss
Material Gehäuseoberfläche	pulverbeschichtet, grau

Zeichnungen

Maßzeichnung

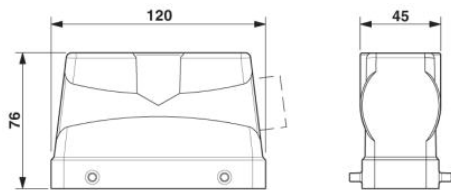

Adresse

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten