

HC-B 32-TFQ-80/O1PG29S


Obj.č.: 1675094



<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1675094>

Pouzdro konektoru, pro příčný zámek, výška 80 mm, bez šroubení, 1 x Pg29, kabelový vývod po straně

Údaje

EAN	 4 017918 149857
Balení	1 ks
Celní tarif	85389099
Váha brutto v kusech	0,43809 kg
Informace v katalogu	Strana 544 (CAT-4-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
31.01.2006



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecná data

Poznámka	pro kontaktní vložky HC-B32, DD144, M
Typ konstrukce	B32
Výška	80 mm
Šířka	79 mm
Délka	94 mm

Druh pouzdra	Izolační pouzdro vidlice
druh zajištění	pro příčný zámek
Počet kabelových vývodů	1
kabelový vývod	boční
Šroubení	bez
Druh šroubení	1x Pg29
Krytí pouzdra	IP65
Teplota prostředí (provoz)	-40 °C ... 125 °C
Materiál pouzdra	Hliníkový tlakový odlitek
Materiál povrchu pouzdra	práškově povrstvený, šedý

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace


GOST

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Výkres/schéma

Výkres v měřítku

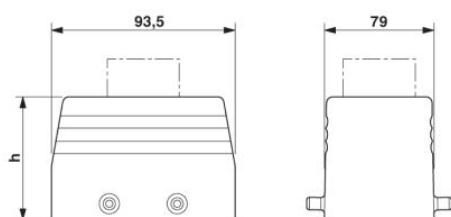

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.