

HC-B 16-SML-67/M1PG21


Obj.č.: 1771642



<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1771642>

Kryt podstavce, s podélným zámkem, výška 67 mm, se šroubením, 1x Pg21

Údaje

EAN	 4 017918 036362
Balení	1 ks
Celní tarif	85389099
Váha brutto v kusech	0,36257 kg
Informace v katalogu	Strana 573 (PC-2011)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
31.01.2006



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecná data

Poznámka	Kontaktní vložky HC-B16, BB32, D40, DD72, HS6, M, K
Typ konstrukce	B16
Výška	67 mm
Šířka	57 mm
Délka	117 mm

Druh pouzdra	Kryt podstavce
druh zajištění	s podélnou západkou
Počet kabelových vývodů	1
kabelový vývod	vlevo (pohled na otevřený podélný zámek)
Šroubení	s
Druh šroubení	1x Pg21
Klíčový otvor čepičkové matice	28 mm
Vnější průměr vedení	10 mm ... 19 mm
Krytí pouzdra	IP65
Teplota prostředí (provoz)	-40 °C ... 125 °C
Materiál pouzdra	Hliníkový tlakový odlitek
Materiál povrchu pouzdra	práškově povrstvený, šedý
Materiál těsnění	NBR
Materiál šroubového uzávěru	Mosaz, niklovaná
Materiál kabelové těsnění	NBR
Materiál zajištění	Ušlechtilá ocel, rukojet': PA
Materiál zajištění těla úchytky	PA

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace


GOST

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Výkres/schéma

Výkres v měřítku

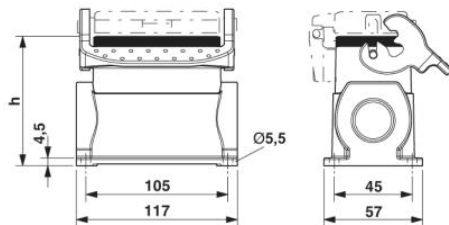

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.