


HC-B 16-SML-67/M1PG21

Rendelési szám: 1771642

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1771642>Aljzat tokozat, hosszanti kengyellel, magassága 67 mm,
tömszelencével, 1 x Pg21

Kereskedelmi adat	
EAN	 4 017918 036362
Csomag	10
Vámtarifa	85389099
Katalógusoldal információ	Oldal 573 (PC-2011)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.01.31



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok	
Általános adatok	
Megjegyzés	HC-B16, BB32, D40, DD72, HS6, M, K érintkezőbetétekhez
Kialakítás	B16
Magasság	67 mm
Szélesség	57 mm
Hossz	117 mm
Elektronikaház típus	Aljzat tokozat

Reteszelés módja	hosszanti kengyellel
A kábeléágazások száma	1
Vezetékleágazás	balra (nézet a kinyitott hosszanti kengyelre)
tömszelence	a következővel:
A tömszelence típusa	1x Pg21
Anyacsavar kulcsmérete	28 mm
Vezeték külső átmérője	10 mm ... 19 mm
A készülékház védettsége	IP65
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 125 °C
Elektronikaház anyaga	Fröccsöntött alumínium
Készülékház felületének anyaga	porral bevont, szürke
Tömítés anyaga	NBR
Tömszelence anyaga	Nikkelezett sárgaréz
Kábeltömítés anyaga	NBR
Reteszelés anyaga	Rozsdamentes acél, markolat: PA
A fogantyú reteszelés anyaga	PA

Tanúsítványok



Tanúsítások


GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Rajzok

Méreterajz

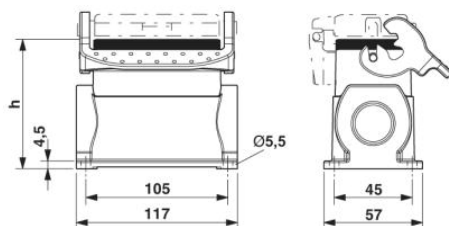

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;