


HC-B 16-SML-67/M1PG21

Codice articolo: 1771642

<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1771642>

Custodia a zoccolo, con bloccaggio longitudinale, altezza 67 mm, con attacco a vite, 1x Pg21

Dati commerciali

EAN	 4 017918 036362
VPE	10 pcs.
Tariffa doganale	85389099
Peso lordo pezzi	362,57 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 489 (PC-2009)

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 31.01.2006



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Dati generali

Nota:	per inserti portacontatti HC-B16, BB32, D40, DD72, HS6, M, K
Esecuzione	B16
Altezza	67 mm
Larghezza	57 mm
Lunghezza	117 mm
Tipo di custodia	Custodia a zoccolo

Tipo di bloccaggio	con blocc. longitudinale
Numero uscite cavi	1
Uscita cavo	sinistra (vedere sul bloccaggio longitudinale aperto)
Collegamento a vite	con
Tipo di collegamento a vite	1x Pg21
Apertura chiave dadi	28 mm
Diametro esterno conduttore	10 mm ... 19 mm
Grado di protezione custodia	IP65
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 125 °C
Materiale custodia	Pressofuso di alluminio
Materiale superficie custodia	rivestimento con polveri, grigio
Materiale guarnizione	NBR
Materiale viti	Ottone, nichelato
Materiale guarnizione per cavi	NBR
Bloccaggio materiale	Acciaio inox, manico: PA
Materiale delle impugnature di bloccaggio	PA

Omologazioni



Omologazioni


GOST

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

Disegni

Disegno quotato

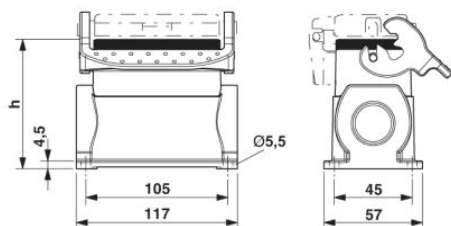

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.