


APK 1

Référence: 5022795

<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=5022795>

Capot profilé escamotable, permet, avec son support APK-TU et le profilé de fixation APK-HP, d'obtenir un couvercle de protection escamotable de barrettes de raccordement ; s'encliquette dans le profilé APK-HP, dimensions : 95 x 50 mm

Caractéristiques commerciales

EAN	 4 017918 095291
Unité d'emballage	10 pcs.
Tarif douanier	39162000
Poids brut par pièce	kg
Donnée de page de catalogue	Page 704 (CL-2009)

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr> Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Données techniques

Généralités

Longueur (b)	50 mm
Largeur (a)	95 mm
Coloris	transparent
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V2
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 115 °C
Composants	exempt de silicone et d'halogène
Matériau	Polycarbonate PC

Approbations


Homologations

Homologations demandées :

Homologations EX :

Schémas

Dessin coté

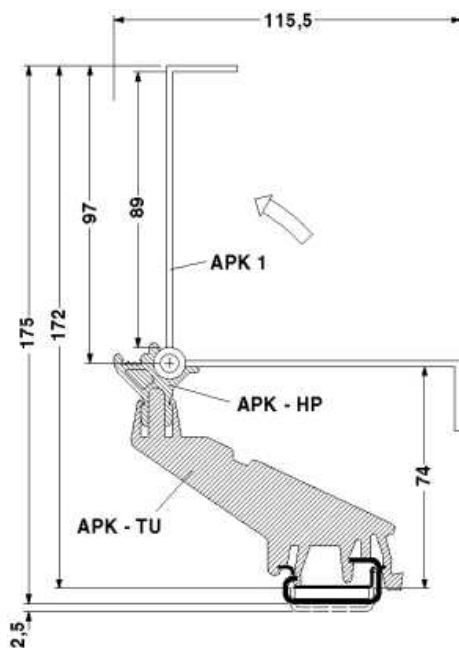

Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques