

Stapelbare Ø 2 mm-Stecker


SL205-K



Stapelbarer Ø 2 mm-Stecker mit federnder Kontaktlamelle für die Selbstmontage von Messleitungen. Mit starrer Isolierhülse.

Lötanschluss.


Stackable Ø 2 mm Plugs

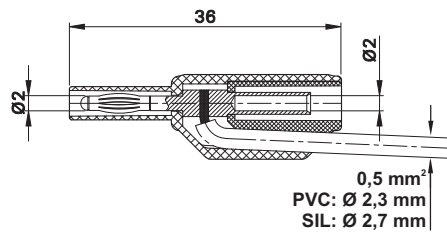

Stackable Ø 2 mm plug with spring-loaded Multilam for self-assembly of test leads. With rigid insulating sleeve.

Solder connection.

Fiches Ø 2 mm à reprise arrière

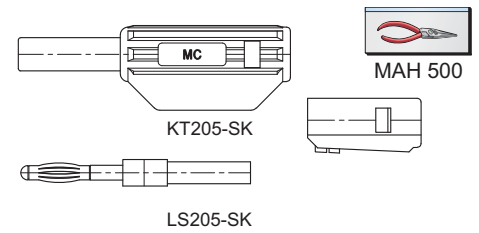

Fiche à lamelles Ø 2 mm à reprise arrière, destinée à la confection de cordons de mesure. Protégée par un fourreau isolant rigide.

Raccord à souder.

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Einzelteile: Knüpfhülle / Stecker Component parts: Insulator / Plug Pièces détachées : Capuchon isolant / Fiche	*Farben *Colours *Couleurs
---------------------	-------------------------------------	--	---	----------------------------------

SL205-K	65.9182-*	600 V, CAT II / max. 10 A	KT205-SK, 65.9183-* / LS205-SK, 65.9184	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 5px;">Au</div> <div style="display: flex; gap: 2px;"> <div style="background-color: black; color: white; padding: 2px;">21</div> <div style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">22</div> <div style="background-color: blue; color: white; padding: 2px;">23</div> <div style="background-color: yellow; color: black; padding: 2px;">24</div> <div style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">25</div> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 2px; margin-left: 10px;">29</div> </div>
----------------	------------------	---------------------------	---	--