

Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper	Thermoplastischer Kunststoff, nach UL94 V-0
Insulator	Thermoplastic, rated UL94 V-0
Kontaktmaterial	Kupferlegierung
Contact Material	Copper alloy
Kontaktoberfläche	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni
Contact Surface	Acc. to options (see below), over Ni
Durchgangswiderstand	< 20mΩ
Contact Resistance	< 20mΩ
Isolationswiderstand	> 1000MΩ
Insulation Resistance	> 1000MΩ
Spannungsfestigkeit	500V _{AC}
Test Voltage	500V _{AC}
Nennstrom	1A
Current Rating	1A
Temperaturbereich	-40°C ... +105°C
Temperature Range	-40°C ... +105°C



© W+P PRODUCTS


Passende Gegenstecker Serien:

Mate with Connector Series:

238 634 635 2380 6340 9510

Einsetzbar für Stiftheiten mit Vierkantstiften
0,5mm.

Accept Pin Headers with rectangular pins
0.5mm.

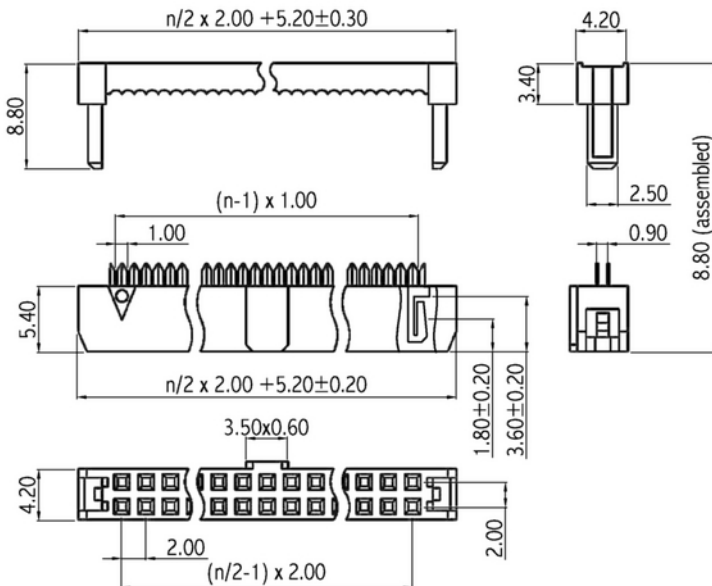

Series

343

Contacts *

20

10/12/14/16/18/
20/22/24/26/30/
32/34/36/40/44/
50/60/64/68

Plating *

60

00 Vergoldet
Gold plated
60 Sel. Au/Sn
Duplex Plating

Bump (Optional)

1

1 Mit Nase
With bump

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an **order example** -
please replace by your specifications.