


**USB A + B, Konfektions-Version**  
**USB A + B, Assembly-Type**

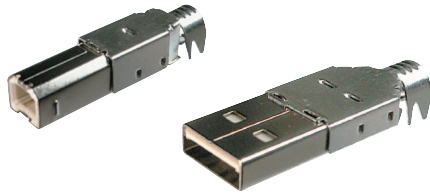

**Isolierkörper**

PBT, Glasfaserverstärkt,  
UL94V-0

**Kontakte**

Messing

**Nennspannung**

30V AC

**Nennstrom**

1A

**Isolationswiderstand**

1000MΩ min.

**Kontaktwiderstand**

30mΩ max.

**Durchschlagspannung**

750V AC

**Betriebstemperatur**

-55°C bis +105°C

**Insulator**

PBT, Glass fiber reinforced,  
UL94V-0

**Contacts**

Brass

**Voltage rating**

30V AC

**Current rating**

1A

**Insulation resistance**

1000MΩ min.

**Contact resistance**


30mΩ max.

**Withstanding voltage**

750V AC

**Operating temperature**

-55°C to +105°C

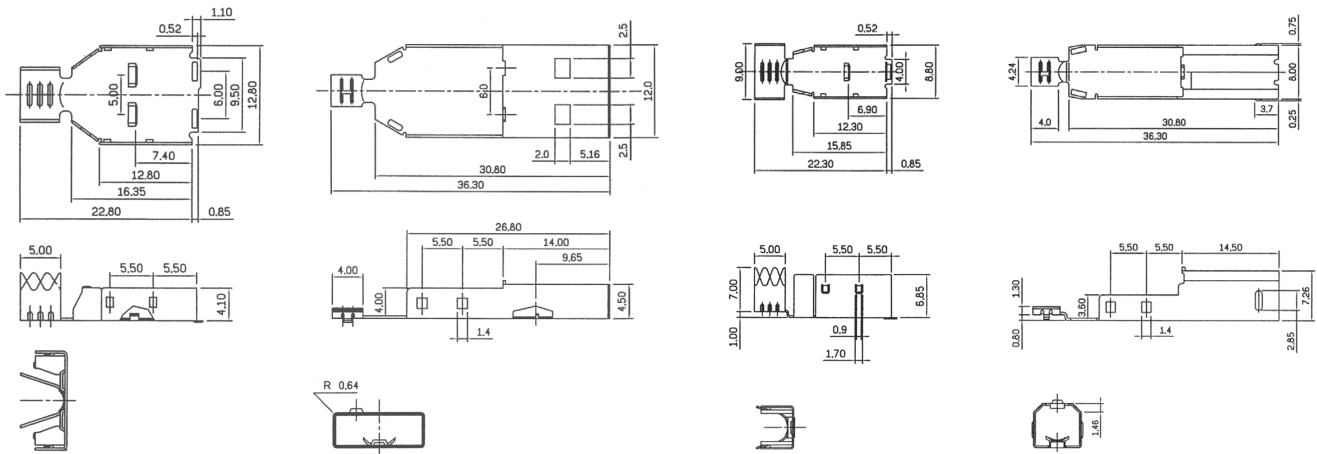

Bestellcode : **A - USBP - x**  
 Ordercode :

Bitte „x“ durch die unten geeignete Optionen ersetzen  
 Please replace „x“ with appropriate options listed below

- 1.
- |    |                   |                |
|----|-------------------|----------------|
| 1. | <b>Ausführung</b> | <b>Version</b> |
|    | A - Bauform A     | A - Type A     |
|    | B - Bauform B     | B - Type B     |

**Hauben für USB-Konfektions-Version**  
**Hoods for USB-Assembly-Type**



**Farbe**

Transparent

**Material**

ABS

**Colour**

Transparent

**Material**

ABS

Bestellcode : **A - USBPA - HOOD**  
 Ordercode :

**A - USBPB - HOOD**

Type A

Type B