

Poplašné zariadenie na dvere/okno s číselným kódom Obj.č. 750 011



Tento návod na použitie je súčasťou výrobku. Obsahuje dôležité pokyny k uvedeniu do prevádzky a k obsluhu. Ak výrobok odovzdáte iným osobám, nezabudnite priložiť aj tento návod. Preto ho uschovajte, aby ste si ho mohli kedykoľvek znovu prečítať!

Produkt je preskúšaný EMV a spĺňa požiadavky platných európskych a národných smerníc. Zhoda (CE) bola preukázaná, príslušné vyhlásenia sú uložené u výrobcu. Aby ste tento stav zachovali a zaistili bezpečnú prevádzku, musíte ako používateľ dbať na dodržiavanie tohto návodu na použitie! Pred uvedením do prevádzky si prečítajte celý návod, dbajte na všetky pokyny k obsluhu a bezpečnosti.


Účel použitia

Poplašné zariadenie na dvere/okno s číselným kódom slúži na kontrolovanie dverí a okien, je vhodné aj na signalizáciu príchodu prostredníctvom gongu alebo melódie.

Produkt napájajte výhradne batériami. Prístroj používajte len v suchých, uzavretých priestoroch, nikdy nie v exteriéri. Bezpodmienečne zabráňte kontaktu s vlhkosťou.

Iné než uvedené použitie vedie k poškodeniu produktu! Okrem toho je spojené s ďalším nebezpečenstvom, ako je napr. skrat, požiar, úder elektrickým prúdom atď. Produkt sa nesmie pozmeňovať resp. prestavovať. Bezpodmienečne dodržiavajte bezpečnostné pokyny.

Popis jednotlivých častí

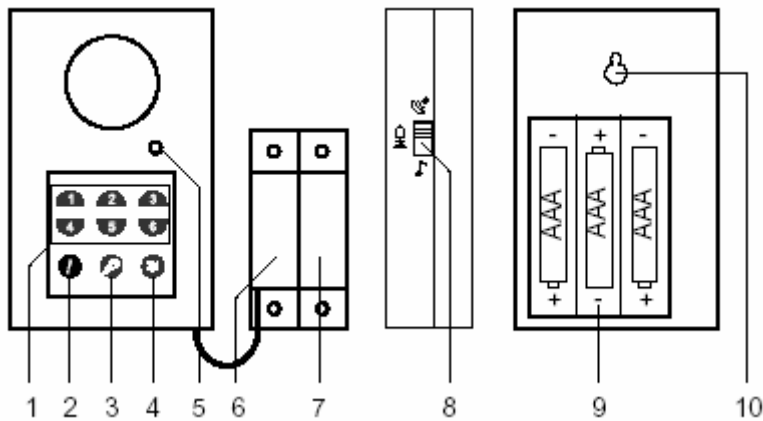

- | | |
|---------------------------------|---|
| (1) tlačidlá | (7) magnet |
| (2) tlačidlo Alarm | (8) posuvný prepínač (alarm - gong - melódia) |
| (3) tlačidlo Password | (9) priehradka na batérie |
| (4) tlačidlo Set | (10) otvor na montáž na stenu |
| (5) LED indikátor stavu batérie | |
| (6) magnet na hlavnom prístroji | |

Bezpečnostné pokyny



Ak vzniknú škody nedodržaním tohto návodu na použitie, zanikne nárok na poskytnutie záruky! Neručíme za následné škody, ktoré by z toho vyplynuli. Nezodpovedáme za vecné škody, úrazy osôb, ktoré boli spôsobené neprimeraným zaobchádzaním alebo nedodržovaním bezpečnostných predpisov. V týchto prípadoch zaniká akýkoľvek nárok na poskytnutie záruky.

- Z bezpečnostných dôvodov a dôvodov registrácie (CE) je zakázané produkt svojvoľne prestavovať a/alebo pozmeňovať!
- Prístroj napájajte výhradne batériami (3 x 1,5 V batéria micro, AAA). Nikdy sa nepokúšajte napájať prístroj iným napätím ani iným typom batérií.
- Nevystavujte prístroj vysokým teplotám, vlhkosti ani vode, silným vibráciám ani veľkému mechanickému namáhaniu.
- Ak máte pochybnosti o zapojení alebo bezpečnosti produktu, obráťte sa na odborníka.
- Baliaci materiál nenechávajte ležať bez dozoru! Plastikové fólie/vrecká, atď. by mohli byť nebezpečné pre deti.
- Tento prístroj nie je vhodný na priemyselné použitie.
- Nepoužívajte prístroj v tropickej klíme ani za nepriaznivých podmienok, teda na miestach s výskytom pár, horľavých plynov, prachov atď.
- Prístroj nikdy nezapínajte ihneď po tom, ako ste ho preniesli z chladnej miestnosti do teplej. Kondenzovaná voda, ktorá pri tom vznikne, by za určitých okolností mohla prístroj zničiť. Nechajte prístroj vypnutý, kým sa nezohreje na izbovú teplotu. Počkajte, kým sa skondenzovaná voda odparí.

Popis produktu

Poplašné zariadenie treba pripevniť na okná alebo dvere, pričom netreba pokladať káble ani prístroj pripájať k elektrickej sieti.

Zariadenie pozostáva z hlavného prístroja, ku ktorému je pripevnený magnet s cca. 30 cm dlhým vedením. Ďalší magnet slúži na to, aby prístroj zaregistroval, keď sa dvere alebo okno

vzdialia od magnetu hlavného prístroja viac než 10 mm. Keď sa dvere alebo okno otvoria, magnetický spínač spustí alarm s akustickým tlakom 95 dB, alebo gong resp. melódiu.

Inštalácia

Mechanické pripevnenie



Pri voľbe miesta montáže dbajte na to, aby ste predišli priamemu slnečnému žiareniu, vibráciám, prachu, teplu, chladu a vlhkosti.

V blízkosti zariadenia sa nesmú nachádzať prístroje so silným magnetickým alebo elektrickým poľom, ktoré by ho mohli negatívne ovplyvňovať.

Do krytu prístroja nevráťte a neupevňujte doňho ďalšie skrutky.

Na montáž vyvrtajte do steny dieru vo vzdialenosti max. 30 cm od okna/dverí, ktoré chcete sledovať.




Dbajte na to, aby sa danom mieste nenachádzalo elektrické vedenie, vodovod a pod.

Do steny zaskrutkujte jednu z priložených skrutiek. V prípade potreby použite hmoždinku. Hlava skrutky by mala zo steny vyčnievať na cca. 5 mm.

Poplašné zariadenie zaveste na skrutku prostredníctvom otvoru (10) na zadnej strane prístroja. Z lepiacej pásky na zadnej strany magnetov (6 a 7) stiahnite ochrannú fóliu a magnety pevne prilepte na rám okna/dverí. V prípade potreby použite na upevnenie magnetov skrutky.

Dbajte na to, aby vzdialenosť medzi oboma magnetmi nebola väčšia než 10 mm a aby ležali vyvýšeniny magnetov proti sebe.

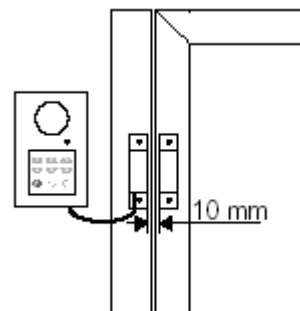

Vloženie batérií



Batérie nepatria do detských rúk.

Pri vkladaní batérií dbajte na dodržanie správnej polarít.

Ak prístroj dlhšiu dobu nepoužívate, batérie vyberte, aby ste predišli ich vytečeniu. Batérie nenechávajte voľne ležať, hrozí nebezpečenstvo, že ich deti alebo domáce zvieratá prehltnú. V takom prípade okamžite vyhľadajte lekára. Vytečené alebo inak poškodené batérie/akumulátory môžu spôsobiť poleptanie pokožky. Používajte vhodné ochranné rukavice!

Batérie sa nesmú skratovať, rozoberať ani hádzať do ohňa. Batérie nenabíjajte! Hrozí nebezpečenstvo výbuchu!

- Otvorte priehradku na batérie (9) na zadnej strane prístroja.
- Vložte 3 batérie micro (AAA). Dbajte na dodržanie správnej polarít.
- Priehradku na batérie opäť uzatvorte.
- LED kontrolka (5) Vám indikuje, že kapacita batérií už nedostačuje na bezproblémovú prevádzku.





Vždy vymieňajte všetky tri batérie súčasne. Používajte batérie s rovnakým stavom nabitia. Podľa možnosti používajte alkalické batérie, pretože majú dlhšiu životnosť.

Programovanie


Poplašné zariadenie môžete naprogramovať podľa Vašich potrieb. Hlavný kód (master code) je nastavený na „111“.

Zmena hlavného kódu

- Posuvný prepínač (8) posuňte do polohy .
- Stlačte tlačidlo Password (3).
- Zadajte starý hlavný kód. Pôvodné nastavenie je „111“.
- Po zadaní správneho hlavného kódu prístroj odvysiela 2 zvukové signály.
- Teraz zadajte Váš nový 3-miestny hlavný kód. Prístroj zadanie opäť potvrdí 2 zvukovými signálmi.

 V prípade, že hlavný kód zabudnete, jednoducho z prístroja na cca. 1 minútu vyberte batérie. Obnovia sa tým všetky pôvodné nastavenia.

Zmena nastavenia alarmu

Ak chcete zmeniť signalizáciu alebo dobu, po ktorej sa signál ozve, posuňte prepínač (8) do polohy , potom stlačte tlačidlo Set (4) a následne číslo podľa tabuľky.

Alarm

- 1 trvanie alarmu 1 minúta (pôvodné nastavenie)
- 2 trvanie alarmu 1 minúta, 30 sekúnd pauza (3 x)
- 3 trvanie alarmu 1,5 minúty, 30 sekúnd pauza (kým nezadáte hlavný kód, alebo sa nevybijú batérie)


Doba, kým sa signál ozve

- 4 krátka (pôvodné nastavenie)
- 5 5 sekúnd na vstup


Prístroj zadané nastavenie potvrdí zvukovým signálom. Po každom programovaní musíte stlačiť tlačidlo Set (4), aby ste mohli v programovaní pokračovať.

Ovládanie


Použitie ako poplašné zariadenie

- Prepínač (8) posuňte na symbol .
- Stlačte tlačidlo Alarm (2).
- Po uplynutí 15 sekúnd začujete zvukový signál. Poplašné zariadenie je spustené.
- Otvorte kontrolované dvere resp. okno.
 - a) Programovanie bez času na vstup:
Okamžite sa ozve alarm s hlasitosťou 95 dB.
 - b) Programovanie bez času na vstup 5 sekúnd:
Predtým, ako sa alarm spustí, zadajte správny hlavný kód. Prístroj ho potvrdí dvojitým zvukovým signálom.
V prípade, že zadáte nesprávny kód (alebo ak kód nestihnute zadať v priebehu 5 sekúnd), ozve sa alarm s hlasitosťou 95 dB.
- Alarm vypnete tak, že zadáte hlavný kód.

Použitie na hlásenie príchodu gongom

- Prepínač (8) posuňte na symbol .
- Keď sa dvere/okno otvoria, ozve sa gong.

Použitie na hlásenie príchodu melódiou

- Prepínač (8) posuňte na symbol .
- Keď sa dvere/okno otvoria, ozve sa melódia.

Údržba

Pravidelne kontrolujte technickú bezpečnosť poplašného zariadenia, napr. či nie je poškodené vedenie. Ak predpokladáte, že už nie je možné zaistiť bezpečnú prevádzku, prístroj sa musí vyradiť z prevádzky a zaistiť proti náhodnej prevádzke! Môžete predpokladať, že bezpečná prevádzka už nie je možná, ak:

- prístroj vykazuje viditeľné poškodenie,
- prístroj už nefunguje
- bol prístroj dlhšie uskladnený za nepriaznivých podmienok alebo
- nemožno vylúčiť veľké transportné zaťaženie.



Pri otvorení krytov alebo odstraňovaní častí sa môžu odhaliť časti vedúce elektrický prúd. Pred údržbou preto prístroj odpojte od všetkých zdrojov napätia! Opravy prístroja môže vykonávať len odborník oboznámený so súvisiacimi predpismi! Dbajte na bezpečnostné pokyny!

Likvidácia

a) Všeobecne

Nepoužiteľný prístroj likvidujte podľa platných zákonných predpisov.

b) Likvidácia použitých batérií

Ako používateľ ste povinný vrátiť všetky použité batérie a akumulátory; **likvidácia prostredníctvom domového odpadu je zakázaná!**



Batérie/akumulátory obsahujúce škodliviny sú označené symbolmi (pozri vľavo), ktoré poukazujú na zákaz likvidácie prostredníctvom domového odpadu. Označenia rozhodujúcich ťažkých kovov sú: **Cd** = kadmium, **Hg** = ortuť, **Pb** = olovo (označenie sa nachádza na batérii/akumulátore, napr. pod vľavo zobrazenými symbolmi). Použité batérie/akumulátory môžete odovzdať v zberni, v našej filiálke a všade tam, kde sa batérie/akumulátory predávajú! Prispejete tak k ochrane životného prostredia!

Odstraňovanie problémov

Problém	Riešenie
Alarm sa neozýva	Skontrolujte, či sú batérie nabité a správne vložené. Skontrolujte, či sa prepínač (8) nachádza v polohe . Stlačili ste tlačidlo Alarm (2)? Skontrolujte, či vzdialenosť medzi oboma magnetmi nie je väčšia než 10 mm.
Zabudli ste hlavný kód	Na cca. 1 minútu z prístroja vyberte batérie a potom ich opäť vložte. Obnoví sa pôvodný kód "111".

Iné opravárske práce môže na prístroji vykonávať výhradne autorizovaný odborník!

Technické údaje

Prevádzkové napätie:	3 x alkalická batéria micro (AAA)
Spotreba prúdu:	cca. 260 μ A (pohotovostný režim) cca. 280 mA (gong/melódia) cca. 160 mA (alarm)
Životnosť batérií:	cca. 1 rok (melódia 4 x denne alebo 1 min alarmu týždenne)
Heslo:	000 - 999 (možnosť naprogramovať)
Čas na odchod:	15 sekúnd
Čas na vstup:	0 alebo 5 sekúnd (možnosť naprogramovať)
Hlasitosť alarmu vo vzdialenosti 1 m:	95 dB (A)
Dĺžka vedenia k magnetu:	cca. 30 cm
Vzdialenosť medzi magnetmi:	max. 10 mm
Nastavenie posuvného prepínača:	alarm - gong - melódia

Tento návod na použitie je publikácia firmy Conrad Electronic, s.r.o., prevádzka Karpatská 5, 81105, Bratislava a zodpovedá technickému stavu pri tlači. Zmeny v technickom stave vyhradené. Majetok firmy Conrad Electronic, s.r.o. Verzia 03/07