


VS-15-ST-DSUB-ER

Rendelési szám: 1688081

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1688081>

D-SUB-érintkezőbetét Shell - Méret 2, 15 jelérintkezővel, érintkező típusa: dugasz, döntött, a nyomtatott áramköri kártya számára, rögzítés M3 menettel és forrasztó csappal, a VS-15-... ráépíthető kerethez

Kereskedelmi adat

EAN	 4 017918 179588
Csomag	10
Vámtarifa	85366990
Katalógusoldal információ	Oldal 211 (CAT-2-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2005.03.01



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Mechanikai paraméterek

Pólusszám	15
Profil	D-SUB 15
Csatlakoztatási ciklus	≥ 200
Csatlakozási mód	Forrasztható csatlakozás
Dugaszerő jelérintkezőnként	≤ 3,40 N
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-55 °C ... 125 °C

Anyagadatok

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Elektronikaház anyaga	acél sárgára krómozott
Érintkezőtartó anyaga	Poliészter GF
Érintkező anyaga	Rézötvezet
Érintkezőfelület anyaga	nikkelre aranyozott

Jellemző villamos paraméterek

Méretezési feszültség (III/3)	125 V
Méretezési átütési szilárdság	1 kV
Méretezési áram	5 A

Tanúsítványok



Tanúsítások

GOST


Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Rajzok


Furatterv/forrasztópád-geometria

Furatterv

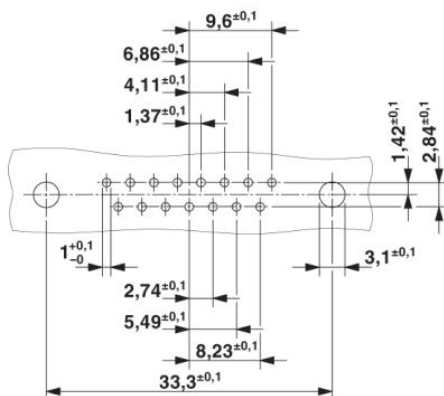

Méretrajz

D-SUB érintkezőbetét

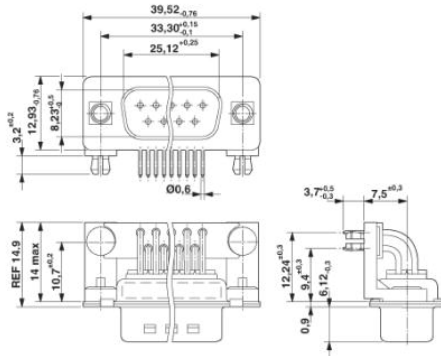

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;