

## QC 1/ 2-ST-BUS


Obj.č.: 1921670

Vyobrazení ukazuje 6-pólovou variantu


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1921670>

Zástrčka, Jmenovitý proud: 10 A, Jmenovité napětí (III/2): 630 V, Počet pólů: 2, Měřítka rastru: 5 mm, Typ připojení: Zářezová svorka QUICKON, Barva: zelená, Povrch kontaktů: Cín, Pomocí zástrčky lze vodiče provádět bez přerušení od modulu k modulu

### Údaje

EAN	 4 017918 606244
Balení	1 ks
Celní tarif	85366990
Váha brutto v kusech	0,00427 kg
Informace v katalogu	Strana 291 (CAT-1-2013)

### Poznámky k produktu

 WEEE/RoHS-compliant since:  
01.01.2003


<http://www.download.phoenixcontact.com>  
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

### Technické údaje

#### Rozměry / póly

Měřítka rastru	5 mm
Rozměr a	5 mm
Počet pólů	2

**Technická data**

Rodina výrobků	QC 1/..-ST-BUS
skupina izolačního materiálu	I
zatěžovací rázové napětí (III/3)	6 kV
zatěžovací rázové napětí (III/2)	6 kV
zatěžovací rázové napětí (II/2)	6 kV
jmenovité napětí (III/2)	630 V
jmenovité napětí (II/2)	1000 V
Přípojka podle normy	EN-VDE
Jmenovitý proud $I_N$	10 A
Jmenovité napětí $U_N$	500 V
jmenovitý průřez	1 mm <sup>2</sup>
Zatěžovací proud maximální	10 A (při průřezu vodiče 1 mm <sup>2</sup> )
Izolační materiál	PA
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Jmenovité napětí UL/CUL Usegroup B	300 V
Jmenovitý proud UL/CUL Usegroup B	10 A
Jmenovité napětí UL/CUL Usegroup D	300 V
Jmenovitý proud UL/CUL Usegroup D	10 A

**Data připojení**

Min. průřez vodiče, ohebný	0,5 mm <sup>2</sup>
Max. průřez vodiče, ohebný	1 mm <sup>2</sup>
Průřez vodiče AWG/kcmil min.	20
Průřez vodiče AWG/kcmil max.	18
AWG podle UL/CUL min	22
AWG podle UL/CUL max	18

**Certifikáty/Osvědčení**

Aprobace

cULus Recognized, GOST, VDE Gutachten mit  
Fertigungsüberwachung, CCA, IECIEE CB Scheme

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

### Příslušenství

Informace      Popis      Popis výrobku

#### Nářadí


1204504	SZF 0-0,4X2,5	Ovládací nástroj, pro svorky ST, vhodný také jako šroubovák s drážkou, velikost: 0,4x2,5x75mm, 2komponentní rukojeť, s ochranou proti odvinutí
---------	---------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### Zástrčka / adaptér

1734634	CP-MSTB	Kódovací profil, zasunuje se do drážky na zástrčce, resp. na invertované zásuvce konektoru, z červeného izolačního materiálu
---------	---------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Výkres/schéma

Výkres v měřítku

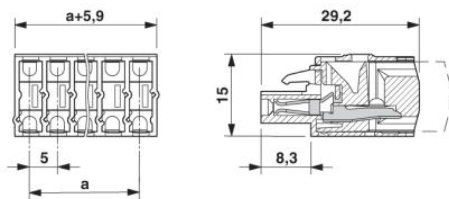

**Adresa**

PHOENIX CONTACT, s.r.o.  
Dornych 47  
617 00 Brno, Czech Republic  
Telefon +420 542 213 401  
Fax +420 542 213 701  
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact  
Technické změny vyhrazeny.