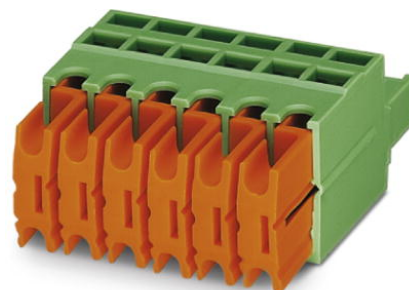


## QC 1/ 2-ST-BUS


Rendelési szám: 1921670

Az ábrán egy 6 pólusú változat látható

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1921670>

Dugaszrész, Névleges áram: 10 A, Méretezési feszültség (III/2): 630 V, Pólusszám: 2, Raszterméret: 5 mm, Csatlakozástechnika: QUICKON gyorscsatlakozó kapocs, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink, A csatlakozó segítségével megszakítás nélkül át lehet hurkolni a vezetékeket az egységek között

### Kereskedelmi adat

EAN	 4 017918 606244
Csomag	50
Vámtarifa	85366990
Katalógusoldal információ	Oldal 291 (CAT-1-2013)

### Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2003.01.01



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

### Muszaki adatok

#### Méreték / pólusok

Raszterméret	5 mm
„a” méret	5 mm
Pólusszám	2

### Műszaki adatok

Termékcsalád	QC 1/..-ST-BUS
Szigetelőanyag csoport	I
Méretezési lökőfeszültség (III/3)	6 kV
Méretezési lökőfeszültség (III/2)	6 kV
Méretezési lökőfeszültség (II/2)	6 kV
Méretezési feszültség (III/2)	630 V
Méretezési feszültség (II/2)	1000 V
Szabvány szerinti csatlakozás	EN-VDE
I <sub>N</sub> névleges áram	10 A
U <sub>N</sub> névleges feszültség	500 V
Névleges keresztmetszet	1 mm <sup>2</sup>
Maximális terhelőáram	10 A (1 mm <sup>2</sup> -es keresztmetszetű vezeték esetén)
Szigetelőanyag	PA
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
UL/CUL Usegroup B névleges feszültség	300 V
UL/CUL Usegroup B névleges áram	10 A
UL/CUL Usegroup D névleges feszültség	300 V
UL/CUL Usegroup D névleges áram	10 A

### Csatlakozási adatok

Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,5 mm <sup>2</sup>
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	1 mm <sup>2</sup>
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil min	20
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max	18
AWG az UL/CUL szerint min.	22
AWG az UL/CUL szerint max.	18

### Tanúsítványok



Tanúsítások

cULus Recognized, GOST, VDE Gutachten mit  
Fertigungsüberwachung, CCA, IECIEE CB Scheme

Igényelt tanúsítások:


Ex tanúsítások:

## Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
<b>dugasz/adapter</b>		
1734634	CP-MSTB	Kódolóprofil, a dugaszfél hornyába ill. az invertált alapházba betolható, piros szigetelőanyagból
<b>szerszámok</b>		
1204504	SZF 0-0,4X2,5	Működtető szerszám, ST kapcsokhoz, hornyos csavarhúzóként is alkalmazható, mérete: 0,4x2,5x75 mm, kétkomponensű markolat, csúszásmentes

## Rajzok

### Méreterajz

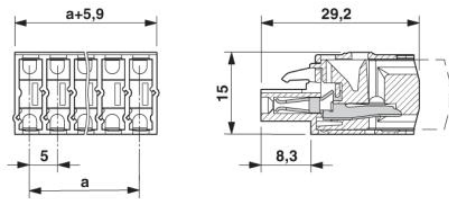

Cím

Phoenix Contact Kft.  
Gyár utca 2  
2040 Budaörs, Hungary  
Telefon +36-23/501-160  
Fax +36-23/418-438  
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.  
Muszaki módosítás fenntartva;