

brother® P-touch 1000 típusú címke-feliratozó készülék

Rendelési szám: 774764

Általános ismertetés

A Brother P-touch 1000 típusú címke-feliratozó készülékkel a legkülönbözőbb célokra szolgáló címkéket készíthetünk. A készülék sokoldalúsága révén a címkéhez különféle írásméretet, nyomtatási stílusok és keretek választhatók. Ezen túlmenően sokféle, különböző szélességű laminált és nem laminált feliratozó szalag kapható markáns színekben, úgyhogy a célnak és ízlésünknek mindenben megfelelő címkéket készíthetünk.

Biztonsági előírások/ápolás

- **Ehhez a készülékhez csak eredeti Brother TZ-feliratozó szalagokat használjunk, TZ jelöléssel nem rendelkező szalagot semmi esetre sem.**
- **Soha ne húzzuk a szalagot, mert ez által megsérthetjük a szalag-kazettát.**
- Nyomtatás vagy szalagtovábbítás közben ne vágjuk le a feliratozó szalagot, mert megsérülhet.
- Ne használjunk a készülék tisztításához alkoholt vagy más szerves oldószert. A tisztításhoz csak egy száraz, puha ruhát használjunk.
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem fogjuk használni, húzzuk ki az opcionális hálózati tápegységet, és vegyük ki az elemeket, hogy megelőzzük az elemek kifolyásából származó károkat.

Megjegyzés: Ha a táplálás három percnél hosszabb ideig megszakad, törlődnek az üzemi- és szövegtároló összes adata, továbbá a kiválasztott nyelv/mértékegység.

 
- Ne tegyük ki a készüléket magas hőmérséklet vagy magas páratartalom behatásának. Ne hagyjuk gépkocsi magas hőmérsékletű belsejében heverni.
- Ne használjuk a készüléket nagyon poros helyen. Óvjuk a közvetlen napsütéstől és nedvességtől.
- Ne nyúljunk a nyomtatófejhez. Ha véletlenül hozzáértünk, azonnal és nagyon óvatosan tisztítsuk meg (egy vattarudacskával, vagy a TZ-CL3 opcionális tisztítókazettával, hogy megelőzzük a maradandó károsodást).
- A sérülések megelőzése érdekében ne nyúljunk a szalagvágó késhez.
- **Kizárólag az ehhez a készülékhez kifejlesztett G/G1 típusú opcionális hálózati adaptert alkalmazzuk.**

Műszaki adatok

- Méret: 108 x 196 x 55 mm
(sz x mé x ma)
- Súly: 335 gramm (elemek és szalagkazetta nélkül)
- Táplálás: 6 db AAA-méretű alkáli elem, vagy a G/G1 opciós hálózati tápegység
- Szalagkazetta: Brother TZ felirati szalag háromféle
Szélességgel: 6 mm/9 mm/ 12 mm
- Vágószerkezet: TC-5 (cserélhető)

Tápáramellátás és szalagkazetták

1. Vegyük le a hátlapot a készülék felső részén lévő nyelv lenyomásával.
Ha már vannak benne elemek, illetve egy feliratozó szalagkazetta, vegyük ki egyenesen felfelé.
2. 1 – Rakjunk be hat db új alkáli típusú, AAA (L3) méretű elemet helyes polaritással.
Mindig egyszerre mind a hat elemet cseréljük ki.
2 – Rakjunk be egy szalagkazettát ügyelve arra, hogy bepattanjon a helyére.
 - Győződjünk meg arról, hogy a szalag vége a szalagvezetők alatt fekszik.
 - Feltétlenül távolítsuk el, a szalagvédő kartont, amikor berakunk egy új kazettát.
 - Ha a feliratozó szalag nincs jól megfeszítve az új kazettában, forgassuk el az ujjunkkal a szalagtovábbító gombot a nyíl irányába, amíg nem lesz feszes a szalag.
 - Ehhez a készülékhez kizárólag Brother TZ-típusú feliratozó szalagot használjunk.
3. Rögzítsük ismét a hátlapot a készülékhez úgy, hogy a hátlap alján lévő két nyelvet beakasztjuk a készüléken lévő nyílásokba, majd erősen lenyomjuk a hátlapot, amíg be nem pattan a helyére.
A szalagkazetta berakása után csévéljük egyszer előre a szalagot (lásd Szalag előretekerése), és nyomjuk meg a szalagvágó szerkezetet, hogy a felesleges szalagot levágjuk.




Opcionális hálózati tápegység (G/G1)

1. Dugjuk be a hálózati tápegység tápdugóját a készülék alján található táphüvelybe.
2. Dugjuk be a tápegység hálózati dugóját a legközelebbi dugaszaljba.



A vágószerkezet cseréje

Ha idővel eltompul a vágószerkezet kése, és már nem vágja le éles széllel a feliratozó szalagot, cseréltesük ki a vágószerkezetet (TC-5) a Brother-képviselettel.

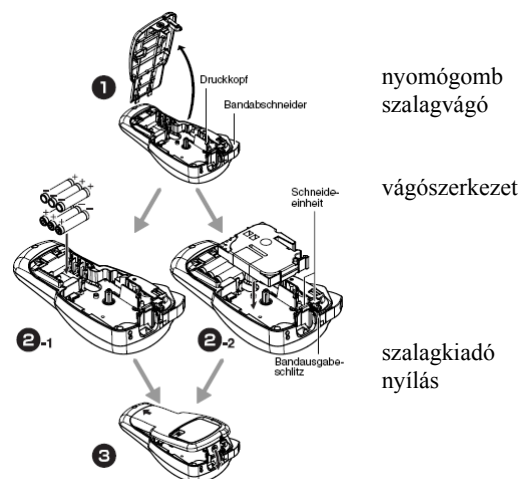


nyomógomb
szalagvágó

vágószerkezet

szalagkiadó
nyílás

Tasztatúra és LCD-kijelző


LCD-kijelző

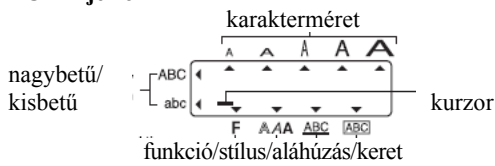

Az LCD-kijelzőben 8 karakter jeleníthető meg, de akár 55 jel is beadható szövegenként.

Tasztatúra

LCD-kijelző

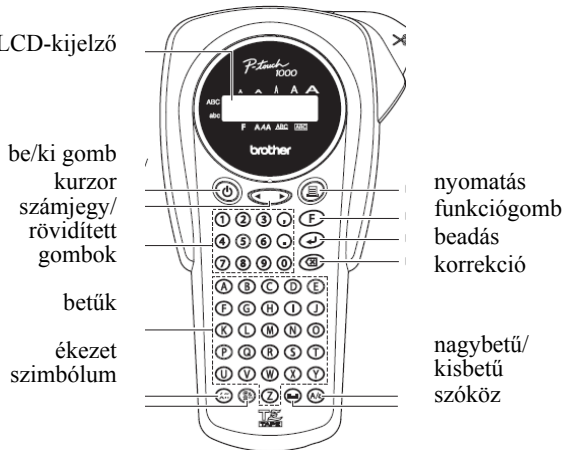

Üzembeállítás

1. A készülék bekapcsolása

Rakjunk be 6 db alkáli-típusú (AAA) elemet, vagy csatlakoztassuk az opcionális hálózati tápegységet (G/G1), majd nyomjuk meg a gombot.

2. A nyelv kiválasztása (angol/francia/német)

1. ENG? →

Válasszuk ki a kurzorgombbal az egyik nyelvet, majd nyomjuk meg a gombot.

ENGLISH FRANÇAIS DEUTSCH

Erősítsük meg a kijelzett beállítást a gombbal (a funkció megszakítása céljából a gombot nyomjuk meg).

3. A mértékegység kiválasztása (mm/inch)

1. MM? →

Válasszuk ki a kurzorgombbal az egyik mértékegységet, majd nyomjuk meg a gombot.

mm inch

Erősítsük meg a kijelzett beállítást a gombbal (a funkció megszakítására nyomjuk meg a gombot).

Megjegyzés:

- A nyelvet és a mértékegységet a megfelelő számjegy-gomb (1, 2, ill. 3) megnyomásával is kiválaszthatjuk.
- A kiválasztott nyelvtől függően a szövegbeadásnál különböző ékezetes betűk állnak rendelkezésünkre.

MEGJEGYZÉS:

- A gombbal megszakíthatjuk a beállításokat, vagy karaktereket törölhetünk.
- A készüléket úgy állíthatjuk vissza a gyári beállításokra, hogy kikapcsoljuk, majd újra bekapcsoljuk, miközben megnyomva tartjuk az és az gombot. Majd engedjük fel ezeket a gombokat.

Szövegbeadás

Váltás a NAGY- ÉS KISBETŰK között



KÉTSOROS SZÖVEG elkészítése

 
Vigyünk a kurzort arra a helyre, ahol a második sornak kell elkezdődnie, majd nyomjuk meg a gombot.

Megjegyzés: A kétsoros szövegek kinyomtatására használjunk 9 mm-es vagy 12 mm-es szalagot.

kijelző kinyomtatott szöveg



SZIMBÓLUMOK BEADÁSA




Gruppe	Symbole	Gruppe	Symbole
A	? ! " ' : ; - _	F	→ ← ↑ ↓ ↶ ↷
B	\ / & @ ~ § ·	G	° \$ & € ¢ Fr f ij
C	@ # % * & # ^	H	ª º β μ ∂ ð þ
D	+ - x * ± = ÷	I	☎ ★
E	() [] < >		

Megjegyzés:

- Egy csoport szimbólumait úgy is megjeleníthetjük, hogy megnyomjuk a gombokat.
- A következő csoport megjelenítéséhez nyomjuk meg a gombot.
- Egy másik csoportra úgy válthatunk át, hogy megnyomjuk a csoportnak megfelelő betűgombot.
- Egy csoport szimbólumain úgy mehetünk végig, hogy ismételten nyomogatjuk a megfelelő betűgombot.

 ÉKEZETES BETŰK BEADÁSA



Buchstabe	Akzentbuchstabe	Buchstabe	Akzentbuchstabe
A	Á Á Á Á Á Á	a	á á á á á á
C	Č č	c	ć ć
D	Đ đ	d	đ đ
E	É é É é É é	e	é é é é é é
I	Í í	i	í í
L	Ł ł	l	ł ł
N	Ń ń	n	ñ ñ
O	Ó ó Ó ó Ó ó	o	ó ó ó ó ó ó
R	Ř ř	r	ř ř
S	Š š	s	š š
T	Ť ť	t	ť ť
U	Ú ú Ú ú Ú ú	u	ú ú ú ú ú ú
Y	Ÿ ŷ	y	ÿ ÿ
Z	Ž ž	z	ž ž

Megjegyzés:

 
- Egy csoport ékezetes betűit úgy is megjeleníthetjük, hogy megnyomjuk a gombokat.
- A következő betűcsoport megjelenítéséhez nyomjuk meg a gombot.
- Egy másik betűcsoportra úgy válthatunk át, hogy megnyomjuk a csoportnak megfelelő betűgombot.

- Egy csoport ékezetes betűin úgy is végiglapozhatunk, hogy többször megnyomjuk a megfelelő betűgombot.

- A kiválasztott nyelvtől függően különböző ékezetes betűk állnak rendelkezésünkre.

A címkék formátálása


A betűfajta (FONT) beállítása (F+1)



A betűméret (GRÖSSE) beállítása (F+2)




Az AUTO funkcióval a szövegméret automatikusan illeszhető a berakott feliratozó szalag szélességéhez.

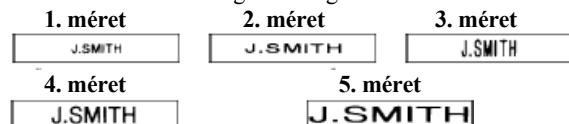

Megjegyzés: A kétsoros szövegeket a készülék az itt kiválasztott betűnagyságtól függetlenül az 1. méretben nyomtatja ki. A 6 mm-es szalagok esetében csak az AUTO, az 1. és a 2. méret alkalmazható.


A NYOMTATÁSI STÍLUS beállítása (F+3)

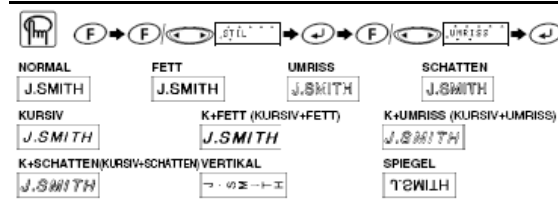


Megjegyzés:

- A kétsoros szövegeket a készülék az itt kiválasztott betűnagyságtól függetlenül NORMAL beállításban nyomtatja ki.
- A tüköríráshoz átlátszó szalagot használunk, ekkor a feliratozott szalagot belülről felragaszthatjuk az ablaküvegre, és kívülről olvasható lesz.

 Az ALÁHÚZÁS/BEKERETEZÉS beállítása (F+4)



 AUS (ki) UNT (aláhúzás) RUND (kerékített)



Megjegyzés: Ha a nyomtatási stílus VERTIKAL-ra (függőleges) van beállítva, akkor nyomtatáskor a szöveg nem lesz aláhúzva vagy bekeretezve.

 
A TAB (tabulátor) funkció (F+5)

A szöveget a tabulátor helyzetekben azonos távolságokra is elhelyezhetjük, hogy például biztosíték- és szerszám-szekrényeket, vagy gyógyszerládák fiókokat feliratozzunk. A TAB-funkcióval a soron következő szöveget előre ugraszthatjuk a következő tabulátor-pozícióba.

Példa: Ha az „abc” és a ”d” között a TAB-funkciót alkalmazzuk:



A kinyomtatott címke:



Megjegyzés: A kurzornak a következő tabulátor-pozícióban kinyomtatandó első karakter előtt kell lennie.

A tabulátor-távolság (0 – 100 mm) beállítása (F+6)

Ezzel a funkcióval a tabulátor-pozíciók távolságát állíthatjuk be.
Megjegyzés: A kívánt tabulátor-távolságot a számjegy-gombokkal is beadhatjuk.

A CÍMKEHOSSZ (AUTO/40-300 mm) beállítása (F+7)



Megjegyzés:

- A kívánt hosszát a számjegy-gombok segítségével is beadhatjuk.
- Az AUTO beállításra egy betűgomb, vagy a gomb megnyomásával térhetünk vissza.

Az AUTOFORMAT használata (F+8)

A címke hosszúságát kiválaszthatjuk hat automatikus formátum-javaslatból is, hogy speciális alkalmazásokhoz készíthessük el a címkét.



LCD	alkalmazás	hossz	LCD	alkalmazás	hossz
VHS	VHS VCR	140 mm	AKTE	iratrendező	70 mm
FD 3,5"	3,5"-floppy	68 mm	AUDIO	hangkazetta	89 mm
CD-tok	CD	100 mm	VIDEO8	8 mm VCR	92 mm

Törlés (LÖSCHEN) (F+0)

Ezzel a funkcióval törölhetjük az összes szöveget és beállítást.



Kinyomtatás

Megtekintés (VORSCHAU) (F+9)

Nyomtatás előtt megnézhetjük a szöveget.



Megjegyzés:

- A kijelzőben a teljes szöveg, és a címke hosszúsága (mm/inch) megjelenik, majd visszatér az eredeti szöveg kijelzése.
- Ez a bemutató csak a szöveget látatja, a betűfajta, a nyomtatási stílust, a betűméretet stb. nem.

A szalag előretekerése (BV) (F+10)




 



Nyomtatás



Megjegyzés:

- A szalag levágása céljából nyomjuk meg a készülék tetején jobbra lévő szalagvágót.
- Ne próbáljuk aközben levágni a szalagot, mialatt a kijelzőn a DRUCK (nyomtatás), vagy a BV szöveg látható, mert különben a szalag megsérülhet.

a kijelzőn a készülék első bekapcsolásakor.	<p>vannak-e berakva az elemek.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cseréljük ki esetleg a kimerült elemeket. • Nézzük meg, hogy az opciós hálózati tápegység (G/G1) csatlakoztatva van-e.
Nincs egyáltalán nyomtatás, vagy az írás elmosódott.	<ul style="list-style-type: none"> • Nézzük meg, hogy jól van-e berakva a szalagkazetta. Ha üres a kazetta, rakjunk be újat. • Nézzük meg, hogy a beállított betűméret alkalmas-e az alkalmazott szalagszélességhez.
A kinyomtatott karakterek torzak.	<ul style="list-style-type: none"> • Az elemek esetleg már gyengék. Rakjunk be új elemkészletet.
A feliratozó szalag csíkos.	<ul style="list-style-type: none"> • A szalag a végére ért. Rakjunk be új feliratozó szalagkazettát.
A tároló törlődött.	<ul style="list-style-type: none"> • Rakjunk be új elemkészletet.
A kinyomtatott szalagon egy vonal húzódik végig.	<ul style="list-style-type: none"> • Lehet, hogy a nyomtatófej már piszkos. Vegyük ki a szalag-kazettát, és óvatosan tisztítsuk meg egy száraz vattarudacskával felfelé és lefelé. • Vagy használjuk az opciós tisztító-kazettát (TZ-CL3) a nyomtatófej egyszerű tisztítására.
A készülék nem reagál a beadásokra (semmi sem történik, ha megnyomunk egy gombot, bár be van kapcsolva a készülék.	<ul style="list-style-type: none"> • Kapcsoljuk ki a készüléket. A  gombbal kapcsoljuk be újra, míg nyomva tartjuk az  és a  gombot. Majd engedjük fel az  és a  gombot. <p>Megjegyzés: Töröljük a szövegeket, formátum-beállításokat, továbbá a nyelv- és a mértékegység beállítását.</p>