

## Datenblatt

### Artikel-Bezeichnung

#### Kabelbox-Set Serie 9002




bestehend aus:

- 1 Stück Kabelbox
- 2 Stück Tüllen für Rundkabel
- 1 Stück Stopfen

Nennspannung: 250 V  
 Nennstrom: 16 A  
 Einsatztemperatur: -40° C bis 85° C,  
 Anschlüsse: Schraubklemmen,  
 Schutzart: IP 44  
 Schutzklasse: I + II  
 Anschlussleitungen: bis H07RN-F 3G2,5

Als Reparaturset verwendbar, z. B. für  
 Rasenmäher-Kabel bei Kabelbruch usw.

### Artikel-Abbildung

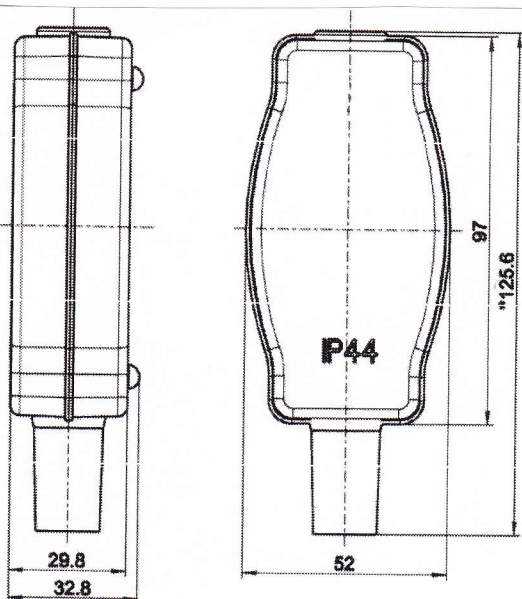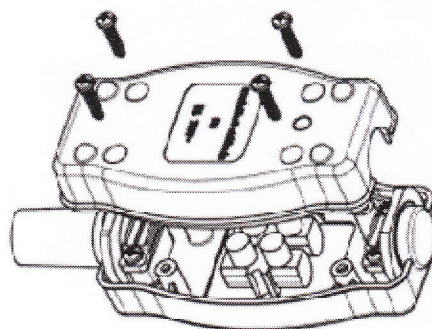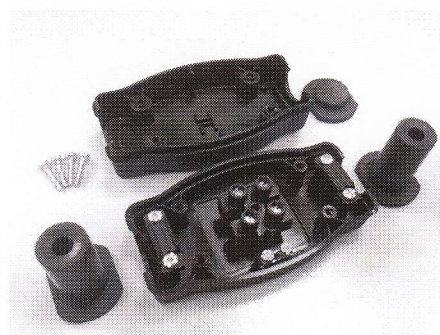

\* Bei der Verwendung der Tüllenkombination  
 Rund / Rund 152

inter BÄR-Nr.	Farbe	Ausführung
9002-104.02	schwarz	Set im Polybeutel

Technische Änderungen vorbehalten!

Der Anschluss an das 230 V-Netz darf nur von einem Fachmann durchgeführt werden!