

Krokomierz z dużym wyświetlaczem



Nr produktu **840182**

Ten produkt spełnia wymagania obecnych krajowych i Europejskich wytycznych. Zgodność została potwierdzona a odpowiednie oświadczenia i dokumenty złożone u producenta.

Przeznaczenie

Ten Krokomierz z dużym wyświetlaczem liczy twoje kroki (od 0 do 99,999 kroków). Dodatkowo wyświetla czas (tryb 12 lub 24 godzinny), datę (dzień/miesiąc), odległość (od 0 do 9,999.9 km) i spalone kalorie (od 0 do 9,999.9 kcal). Ponadto posiada stoper (1/10). Powyższe funkcje sprawiają że ten Krokomierz jest idealny nie tylko dla sportowców lecz również dla studentów, kobiet pracujących w domu etc.

Ten produkt nie nadaje się do użytku komercyjnego/przemysłowego lub medycznego. Nie narażaj tego urządzenia na wilgotność! Do zasilania potrzebne będą dwie baterie guzikowe (1.5 V każda).

Użytkowanie niezgodne z opisanym poniżej jest niedozwolone i może uszkodzić ten produkt. Środki bezpieczeństwa i specyfikacje techniczne muszą być cały czas przestrzegane!

Środki bezpieczeństwa



Gwarancja zostaje unieważniona gdy szkoda powstanie w wyniku nieprzestrzegania instrukcji obsługi. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za szkody następcze. Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia mienia lub uszkodzenia ciała na skutek nieprawidłowego użytkowania lub nieprzestrzegania instrukcji bezpieczeństwa ! Wszelkie roszczenia gwarancyjne wygasają w takich przypadkach!

Dla bezpieczeństwa i ze względów licencyjnych (CE), nieupoważnione przetwarzanie i/lub zmiany dokonane na produkcie są niedozwolone.

Urządzenie to działa wyłącznie na baterie (2 x 1.5 V baterie guzikowe). Nigdy nie próbuj podłączać urządzenia do innego napięcia, innego typu baterii lub innego źródła energii.

Trzymaj urządzenie z dala od dzieci! To nie jest zabawka!

Unikaj ekspozycji na poniższe:

- wysokie obciążenie mechaniczne
- skrajne temperatury
- silne wibracje

Nie pozostawiaj nierozważnie opakowania po urządzeniu. Folia plastikowa i części wykonane z poliestru mogą stać się niebezpiecznymi zabawkami dla dzieci i zwierząt!

Krokomierz nie powinien ulec zawilgoceniu! Jeśli zmoczy się przez przypadek, wytrzyj go natychmiast!


Obchodź się z urządzeniem w sposób delikatny, zarówno przy noszeniu jak i ściąganiu. Upuszczenie go na ziemię może spowodować uszkodzenie obwodu lub wyświetlacza a w wyniku tego uszkodzenie krokomierza.

Gdy produkt jest nieużywany wyjmij z niego baterie, gdyż mogą wyciec i spowodować uszkodzenie Krokomierza! Przechowuj Krokomierz w temperaturze pokojowej.

Unikaj skrajnych temperatur, ponieważ mogą zmniejszyć żywotność baterii, uszkodzić baterie i/lub spowodować odkształcenie plastikowych części.

Zaleca się regularne czyszczenie Krokomierza aby zawsze wyglądał jak nowy! W tym celu jednak nie wolno używać mocnych chemikaliów, rozpuszczalników lub środków czyszczących!

Komponenty

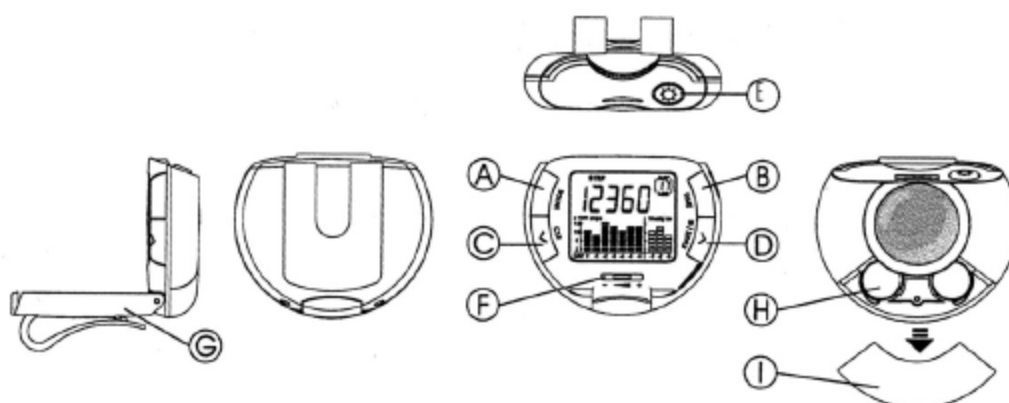

A: Przycisk MODE

Wielokrotnie naciskaj ten przycisk aby wyświetlić w kolejności: licznik kroków, odległość oraz spalone kalorie.

B: Przycisk TIME

Wielokrotnie naciskaj ten przycisk aby wyświetlić w kolejności: czas, datę oraz stoper.

C: Przycisk CLR

Wielokrotnie naciskaj ten przycisk aby ustawić datę, zresetować stoper lub zmniejszyć wartości ustawień.

D: Przycisk START

Wielokrotnie naciskaj ten przycisk aby włączyć/wyłączyć stoper lub zwiększyć wartości ustawień.

E: PODŚWIETLENIE

Naciśnięcie tego przycisku włącza podświetlenie. Wyłączy się automatycznie po ok. 5 sekundach. Zwróć uwagę, że częste używanie tej funkcji zwiększa zużycie energii.

F: CZUŁOŚĆ

Ten przełącznik ustawia czułość wykrywania kroków. Dzięki niemu można zwiększyć dokładność Krokomierza.

G: Zaczep na pasek

H: Komora baterii

I: Osłona komory baterii

Wkładanie baterii



Trzymaj baterie z dala od zasięgu dzieci! Upewnij się, że podczas wkładania baterii biegunowość jest poprawna. Wyjmij baterie z komory, gdy urządzenie jest nieużywane przez dłuższy okres czasu. W momencie kontaktu ze skórą wyciekające lub uszkodzone baterie mogą spowodować poparzenia. W takich sytuacjach zaleca się użycie odpowiednich ochronnych rękawiczek.

Baterie nie powinny być poddawane zwarcia lub wrzucane do ognia! Ponadto, nie wolno ponownie ładować tych baterii. Istnieje ryzyko wybuchu!

Przesuń pokrywę komory baterii (I) w kierunku wskazanym przez strzałkę, i włóż dwie nowe 1.5V baterie guzikowe (LR 44) do komory baterii, należy przestrzegać poprawnej biegunowości. Polaryzacja: biegun dodatni "+" skierowany w górę! Zamknij komorę baterii w odwrotnej kolejności!

Zaczep na pasek

Dzięki praktycznemu zaczepowi na pasek (G) możesz zaczepić Krokomierz do każdego paska. Przy pomocy zaczepu, przypnij Krokomierz pionowo do paska! Upewnij się, że jest bezpiecznie przyczepiony aby go nie zgubić podczas chodzenia lub biegania!.

Wskazówka: Nieprawidłowe noszenie Krokomierza może wpłynąć na dokładność pomiaru!

Ustawianie czasu i daty

Naciśnij i przytrzymaj Przycisk TIME (B) przez ok. 2 sekundy! W pierwszej kolejności możesz ustawić tryb 12 (am/pm) lub 24 godzinny. Poprzez ponowne naciśnięcie Przycisku TIME (B) możesz ustawić godzinę, minuty, rok, dzień i miesiąc (D = dzień / M = miesiąc).

Naciskanie Przycisków START (D) / CLR (C) zwiększa / zmniejsza wartość ustawienia. Jeśli przytrzymasz te przyciski wciśnięte przez 2 sekundy, wejdiesz w tryb szybkiego zwiększania / zmniejszania wartości.

Po ustawieniu każdej wartości naciśnij Przycisk TIME (B) aby je potwierdzić (zapisać)!

Wskazówka: Nieprzyciśnięcie żadnego przycisku przez więcej niż 5 sekund spowoduje anulację i automatyczne wyjście z trybu ustawiania czasu!

Tryb ustawień

Naciśnij i przytrzymaj Przycisk MODE (A) przez ok. 2 sekundy! Wejdiesz w tryb ustawiania długości kroków – zakres od 30 cm do 213 cm. Zwróć uwagę, że długości kroków są różne dla wędrówek, chodzenia, biegania, etc. i zależą także od długości nóg. Zaleca się wcześniejsze zmierzenie różnych długości kroków. Im precyzyjniej określisz długość kroku, tym bardziej precyzyjny będzie pomiar Krokomiernika.

Poprzez ponowne naciśnięcie Przycisku MODE (A) możesz ustawić w kolejności płeć (F = kobieta / M = mężczyzna) i wagę (wprowadź wagę swojego ciała od 20 kg do 227 kg).

Naciskanie Przycisków START (D) / CLR (C) zwiększa / zmniejsza wartość ustawienia. Jeśli przytrzymasz te przyciski wciśnięte przez 2 sekundy, wejdiesz w tryb szybkiego zwiększania / zmniejszania wartości.

Po ustawieniu każdej wartości naciśnij Przycisk TIME (B) aby je potwierdzić (zapisać)!

Wskazówka: Nieprzyciśnięcie żadnego przycisku przez więcej niż 5 sekund spowoduje anulację i automatyczne wyjście z trybu ustawień!

Stoper

Przyciśnij wielokrotnie Przycisk TIME (B) do momentu ukazania się na wyświetlaczu stopera (0 0 0 0). Aby włączyć/ wyłączyć stoper, przyciśnij Przycisk START (D). Aby zresetować stoper przyciśnij Przycisk CLR (C) – stoper musi być zatrzymany. Stoper rozpoczyna odmierzenie od 1 sekundy i kończy na 99 minutach i 59 sekundach. Po zakończeniu, rozpoczyna ponownie od „0”.

Funkcja Listy

Funkcja ta przechowuje wszystkie dane (licznik kroków, odległości i spalonych kalorii) z ostatnich 27 dni. Aby przywołać zapisane dane jeden po drugim, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

Przyciśnij Przycisk MODE (A) i wybierz licznik kroków, odległość lub spalone kalorie.

Następnie przyciśnij Przycisk START (D) lub CLR (C) aby zobaczyć zapisy z ostatnich 27 dni. Poprzez naciskanie Przycisków START (D) i CLR (C) możesz przewijać do wybranego dnia (od najstarszych zapisów / do najnowszych zapisów).

Wielokrotne przyciskanie Przycisku MODE (A) wyświetli naprzemiennie datę i wartość, w zależności od wcześniejszego wyboru (licznik kroków, odległość lub spalone kalorie). W ten sposób możesz sprawdzić zapisane przez ostatnie 27 dni wartości licznika kroków, odległości oraz spalonych kalorii.

Wskazówka: Nieprzyciśnięcie żadnego przycisku przez więcej niż 5 sekund spowoduje anulację i automatyczne wyjście z trybu listy!

Użytkowanie

Po zakończeniu powyższych czynności, Krokomierz jest gotowy do użycia i zapisywania kroków, odległości oraz spalonych kalorii.

Aby usunąć wartości bieżącego dnia, przyciśnij Przycisk MODE (A) i wybierz „Step”! Przyciśnij i przytrzymaj przez ok. 2 sekundy Przycisk CLR (C) aby usunąć wartości dla licznika kroków, odległości oraz spalonych kalorii. Liczenie wartości rozpocznie się ponownie od zera.

Czyszczenie

Krokomierz należy czyścić lekko wilgotną ściereczką lub ściereczką antystatyczną! Nie wolno używać środków czystości lub silnych rozpuszczalników.

Usuwanie



Należy usunąć niezdatne do użytku części zgodnie z odpowiednimi ustawowymi wymaganiami!

Usuwanie zużytych baterii/ baterii nadających się do ponownego ładowania!



Baterie/ baterie nadające się do ponownego ładowania zawierające szkodliwe substancje są oznaczone następującymi symbolami, co oznacza iż nie mogą być wyrzucane do domowych śmietników. Oznaczenia dla odpowiednich metali ciężkich są następujące: **Cd** = kadm, **Hg** = rtęć, **Pb** = ołów. Możesz dostarczyć zużyte baterie / baterie nadające się do ponownego ładowania bezpłatnie do swojego lokalnego punktu przyjmowania baterii, naszych sklepów lub gdziekolwiek gdzie sprzedawane są baterie.

Stosując się do prawnych obowiązków przyczyniasz się do ochrony środowiska naturalnego!

Dane techniczne

Źródło zasilania:	2 x 1.5 V bateria guzikowa, typ LR44
Zużycie prądu:	20 μ A
Długość życia baterii:	około 200 dni
Wyświetlanie czasu	tryb 12 lub 24 godzinny
Licznik odległości:	od 0 do 9,999.9 km
Licznik kroków:	od 0 do 99,999 kroków
Licznik spalonych kalorii:	od 0 do 9,999.9 kalorii
Regulacja długości kroku:	od 30 cm do 213 cm
Regulowana masa ciała:	od 20 kg do 227 kg
Wybór płci:	kobieta / mężczyzna
Stoper:	1/10 sekundy
Wymiary:	58 x 48 x 28 mm
Waga (wraz z bateriami):	35 kg