



## TROJHLASNÉ FANFÁRY

### **Pozor!**

**Pri škodách, ktoré budú spôsobené nedodržaním užívateľského návodu zaniká nárok na reklamáciu! Za následné škody neručíme! Pred inštaláciou si prečítajte tento návod.**

### **1. Použitie**

Trojhlasné fanfáry sú dodatkový klaksón do motorových vozidiel s palubnou sieťou 12V.

Majú pridelené E-číslo a zodpovedajú predpisom podľa nariadení StVZO.

Iné použitie ako je popísané hore môže viesť k poškodeniu produktu. Okrem toho je spojené s rizikom skratu, požiaru, úderu elektrickým prúdom atď. Produkt sa nesmie otvárať, zmeniť, príp. prestavať.

Dodržiujte bezpečnostné odporúčania a technické dáta!

### **2. Bezpečnostné odporúčania**

**Fanfáry pri montáži upevnite pevne. Pokiaľ by sa za jazdy uvoľnili, môžu poškodiť Vaše auto alebo spôsobiť inú škodu.**

Pred uvedením do prevádzky overte, či nie sú poškodené.

Ak zistíte, že bezpečná prevádzka už nie je možná potom ich vyradíte z prevádzky a zabezpečte aby sa nemohli do prevádzky uviesť. Prevádzka nie je bezpečná ak:

- fanfáry nefungujú
- fanfáry vykazujú viditeľné poškodenie
- boli dlhodobo skladované v nevhodných podmienkach
- boli poškodené pri preprave

Na vonkajšie očistenie používajte mäkkú vlhkú utierku. Nepoužívajte rozpúšťadlá.

Zabráňte prílišnej mechanickej záťaži prístroja, nevystavujte ho vysokým teplotám, vibráciám alebo príliš vysokej vlhkosti.

Prístroj môže byť pripojený výlučne na palubnú sieť automobilu 12V. Nepokúšajte ho pripájať na iné napätie.

Vo všeobecnosti platí, že pred uvedením prístroja do prevádzky ho treba preskúšať, či je vhodný na účel, za ktorým bude nainštalovaný.

### **3. Popis produktu**

Trojhlasné fanfáry slúžia vo Vašom aute ako prídavný klaksón. Ich špeciálny zvuk pripomína zvuk talianskych športových áut. Fanfáry majú vlastný kompresor a dajú sa namontovať do každého auta s palubnou sieťou 12V.


#### **Rozsah zásielky**

- tri fanfáry rôznej dĺžky
- samomazaný kompresor
- výkonové relé



## Montáž pri spínanom mínuspóle

Fanfáry zapojte podľa nákresu:

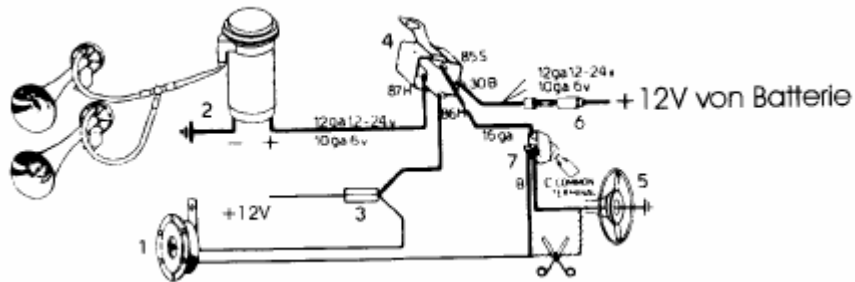

1. sériovo zabudovaný klaksón
2. kompresor
3. fanfáry
4. výkonové relé
5. volant s tlačidlom klaksónu
6. poistka 20A
7. prídavný spínač (nie je v dodávke)

Prídavným spínačom (7) je na výber spustenie zabudovaného klaksónu alebo fanfár.

## Údržba a starostlivosť

Trojhlasné fanfáry sú - až na výmenu batérie – bezúdržbové.

Na vonkajšie čistenie používajte jemnú, mokrú handru. Nepoužívajte prášky alebo rozpúšťadlá.

## Technické údaje

Prevádzkové napätie	12V DC
Hlasitosť	118 dB(A)
Odber prúdu	cca. 17A
Hmotnosť	25g

Tento návod na použitie je publikácia firmy Conrad Electronic, s.r.o., prevádzka Karpatská 5, 811 05 Bratislava a zodpovedá technickému stavu pri tlači. Zmeny v technickom stave vyhradené.  
Majetok firmy Conrad Electronic, s.r.o. Verzia 1/05