

SPORT-PEDAL-SET


Der sportliche Kick für Ihr Fahrzeug

MONTAGEANLEITUNG

BREMS- UND KUPPLUNGSPEDAL

1 Entfernen Sie bestehenden Pedalüberzug (Gummi) und reinigen Sie das Pedal mit einer geeigneten Flüssigkeit.

2 Lockern Sie die obere auf der Rückseite befindliche Feststellplatte, indem Sie die Schrauben lösen.

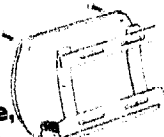

3 Schieben Sie die Pedalabdeckung von unten auf das Pedal (wie in Abb. gezeigt)



4 Passen Sie die Pedalabdeckung dem Pedal an und montieren wieder die obere Feststellplatte und ziehen die Schrauben fest an.



(wie nebenstehende Abb.)
Achten Sie darauf, dass alle Schrauben fest angezogen sind.

GASPEDAL


1 siehe Punkt 1 links!

Beim Gaspedal ist eine saubere Oberfläche wichtig, da bei der Vormontage Klebepads verwendet werden.

2 Drücken Sie das Klebepad auf die Montageplatte. (siehe Abb.)
Achten Sie auf die richtige Seite


Klebepad Montageplatte

3 Befestigen Sie die Metallspannschelle. (siehe Abb.)
mit Schraube fixieren

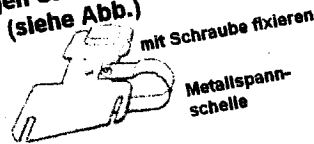

4 Entfernen Sie vorsichtig die Schutzfolie des Klebepads und drücken die Metallfixierungsplatte fest auf das Gaspedal.
Führen Sie die Metallspannschelle

um das Pedal (siehe Abb.) und sichern die Schelle mit dem beigefügten Hakensystem, das mit der Schraube auf der Platte fixiert wird.

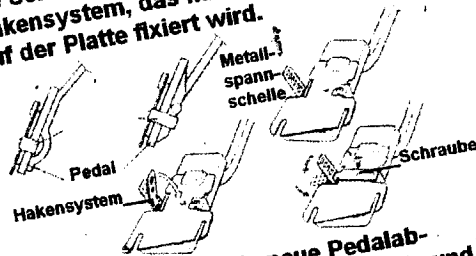

5 Schieben Sie die neue Pedalabdeckung auf die Montageplatte und befestigen sie unten mit den 2 übrigen Schrauben.
Dem Set sind 2 verschiedene Distanzhülsen beigefügt, die Sie wahlweise zwischen Montageplatte und Pedalabdeckung einsetzen können, um den bestmöglichen Bedienkomfort zu erreichen.



Vergewissern Sie sich dass alle Schrauben fest angezogen sind und die neue Pedalabdeckung einwandfrei und sicher befestigt ist.

Leichte
Montage.
Ohne
Bohren.

WARNUNG!!!

Dieses Produkt MUSS ordnungsgemäß montiert sein. Jedes Pedal muss ohne Einschränkung zu bedienen sein. Beim Bedienen eines Pedals darf kein anderes eingeschränkt sein. Es ist absolut sicherzustellen, daß jedes Pedal uneingeschränkt zu kontrollieren ist.

Vertrieb: Eufab GmbH, 42781 Haan (Rhld.)

ART.Nr. 17164



4 017681 171642

