



NAVODILA ZA UPORABO

**Troblja s 5 zvoki La Cucaracha**

Kataloška št.: 85 74 82

## KAZALO

1. PRITRDITEV KOMPRESORJA .....	3
2. PRITRDITEV TROBELJ .....	3
3. PNEVMATSKA POVEZAVA .....	3
4. ELEKTRIČNI PRIKLOP .....	3
GARANCIJSKI LIST .....	5

## 1. PRITRDITEV KOMPRESORJA

V bližini motorja poiščite prostor, ki je zaščiten pred škropljenjem vode in zelo oddaljen od vseh virov vročine.

S pomočjo sponk in nekaj vijakov kompresor namestite navpično in bodite pozorni, da se sponka dotika šasije vozila (če je potrebno odstranite barvo vozila ali zvočno oblogo).

## 2. PRITRDITEV TROBELJ

Izberite mesto poleg kompresorja, kamor boste pritrdili troblje. Le-te morajo biti z odprtino obrnjene naprej in rahlo nagnjene navzdol. Troblje pritrdite s 6 mm vijaki, kot je prikazano na spodnji sliki.



## 3. PNEVMATSKA POVEZAVA

S pomočjo razvejanih kosov in plastičnih cevok kompresor povežite s trobljami. Pri tem pazite, da jih ne preščipnete ali prepognete ter hkrati sledite barvnim oznakam na kompresorju in trobljah.


## 4. ELEKTRIČNI PRIKLOP

- Vse priklope je potrebno izvesti s 4 mm<sup>2</sup> električnim kablom.
- Terminal povežite na ozemljitev (kovinska stran, šasija).
- Terminal kompresorja priklopite na terminal releja št. 87. Terminal D+ (glejte opcijsko nastavitve zvoka) je potrebno povezati z vstavljanjem stikala na terminal releja št. 87 in nikoli direktno na + akumulatorja.
- Terminal releja 30/51 priklopite s + 12 Vcc in vstavljeno 30A varovalko.

Kompresor in troblje morajo biti nameščene tako, da so zaščiteni pred dežjem, pršenjem blata in vodnimi curki.


### A. Priklop stikalnega gumba na ozemljen kabel:

- Terminal releja št. 85 priklopite na stikalni gumb.
- Terminal releja št. 86 priklopite na + pozitivni kontakt.

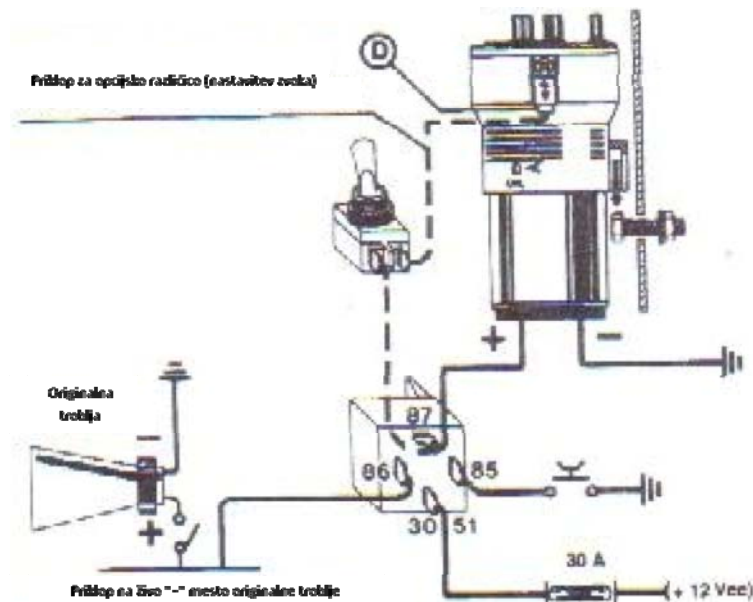

### B. Priklop stikalnega gumba na pozitivni kabel:

- Terminal releja št. 85 priklopite na stikalni gumb.
- Terminal releja št. 86 priklopite na - negativni kontakt.

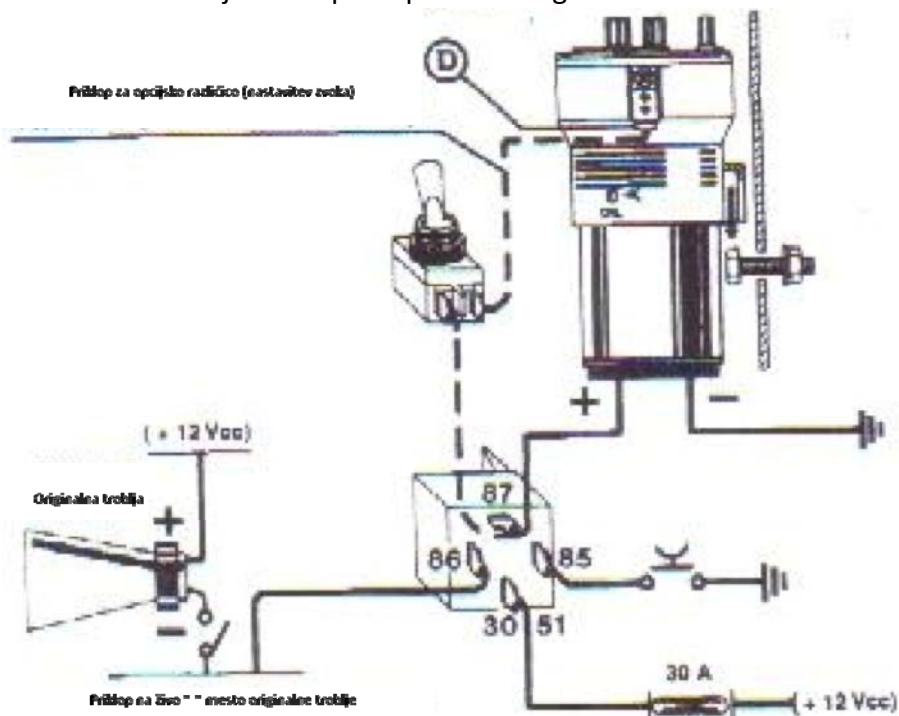

NB: Upoštevacite polariteto. Če obrnete kompresor in troblje ne hupajo, zamenjajte glavne kable kompresorja.

Kompresor je potrebno redno oljiti na naslednji naain: 1 – odstranite plastiine cevke z zgornje strani kompresorja, ki so povezane na troblje. 2 – poženite prazen kompresor in hkrati v ustrezne odprtine kapnite nekaj kapljic finega olja (na sliki oznaeno z "oil"). Olje samodejno spolzi navznoter in se izloai skozi šobe. 3 – vrh kompresorja držite stran od oai in telesa, da se ne poškodujete. Zraane cevke ponovno namestite na ustrezne šobe na pokrovu kompresorja.



## GARANCIJSKI LIST

Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje  
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248  
[www.conrad.si](http://www.conrad.si), [info@conrad.si](mailto:info@conrad.si)

Izdelek: **Troblja s 5 zvoki La Cucaracha**  
Kat. št.: **85 74 82**

### Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: \_\_\_\_\_

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:  
\_\_\_\_\_

**Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.**