




Tele ötlettel

Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588
Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250

Hitrax Step 3D lépésszámláló órával
Rend. sz.: 86 00 13

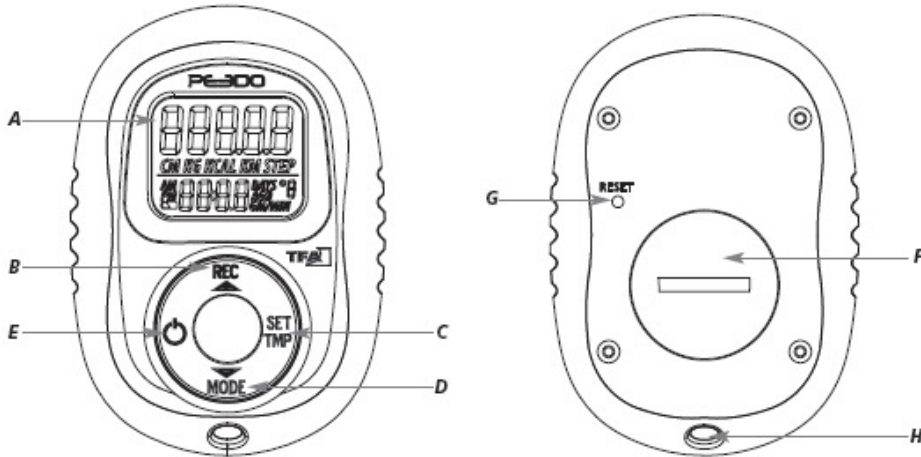

1. Funkciók

- A 3 D érzékelővel – bárhol hordható (öv, táska...)
- beállítható lépéshossz (cm - inch)
- óraidő (12/24-órás kijelzés)
- kalória fogyasztás, zsírégetés (kcal és g/oz (gramm/uncia))
- távolság (km - mile(mérföld))
- sebesség (km/óra - mérföld/óra)
- hőmérséklet (°C/°F)
- 7 napi adat tárolása
- elemmel (CR2032), csatos nejlontáskával

2. A készülék részei (1+2 ábra)

- A: kijelző
B: REC/▲ gomb
C: SET/TMP gomb
D: MODE/▼ gomb
E: ON / OFF gomb
F: elemtartó
G: Reset gomb
H: szem zsinór számára

3. Üzembehelyezés

- Vegye le a védőfóliát a kijelzőről.
- Nyissa ki az elemtartót úgy, hogy a fedelét egy pénzérmével az óramutató járásával ellentétes irányba elforgatja, és vegye ki az elemszigetelő csíkot.
- Gondosan zárja vissza az elemtartó rekeszt.
- A kijelző összes szegmense rövid időre felvilág.
- A készülék most üzemkész.

4. Alapbeállítás

- Az elem berakása után, vagy ha 3 másodpercig nyomva tartja a SET/TMP-gombot, az alapbeállítási üzemmódba jut.
- A kijelzőn a °C kiírás villog.
- Nyomja meg a MODE/▼ gombot, hogy váltson a °C és a °F hőmérsékletegység között. A többi mértékegység ennek megfelelően fog változni.
- Erősítse meg ezt a SET/TMP gombbal.
- A kijelzőn 00:00 jelenik meg, és villog az óra kijelzett számjegye.
- Nyomja meg a REC/▲ gombot (+ 1 óra) vagy a MODE/▼ gombot (- 1 óra) az óra számjegyének a beállítására.
- Erősítse meg ezt a SET/TMP gombbal.
- Most a perc számjegye villog, és a fentiekhez hasonló módon állítsa be a percet.
- Erősítse meg ezt a SET/TMP gombbal.
- A lépéshossz beállítása (alapbeállítás: 60 cm/ 23,5 in) villog.
- Nyomja meg a REC/▲ gombot (+ 1 cm) vagy a MODE/▼ gombot (- 1 cm), hogy beállítsa a lépéshosszt.
- Erősítse meg ezt a SET/TMP gombbal.
- A súlybeállítás (alapbeállítás: 50 kg/110 lb (font)) villog.
- Nyomja meg a REC/▲ gombot (+ 1 kg) vagy a MODE/▼ gombot (- 1 kg), hogy beállítsa a testsúlyt.
- Erősítse meg ezt a SET/TMP gombbal.
- A készülék ezzel használatra kész.
- Ha az adott beállítási módban nyomva tartja a MODE/▼ vagy a REC/▲ gombot, a gyorsbeállítás üzemmódba jut.

5. Lépésszámlálás

- Ha akarja, nyomja meg a MODE/▼ gombot (3 másodpercre), hogy visszaállítsa a nap adatait.
- 0 lépés jelenik meg a kijelzőn .

Figyelem: Gondoljon arra, hogy az első lépések nem azonnal jelennek meg a kijelzőn. A lépésszámláló 10 folyamatos lépésnél kezd el számlálni, és az első lépéseket közvetlenül ehhez adja hozzá.

6. Hőmérséklet kijelző

- Nyomja meg a SET/TMP gombot, és az aktuális hőmérséklet megjelenik a kijelzőn (5 másodpercre).



7. Kijelző:

- Nyomja meg a MODE/▼ gombot, és választhat az alábbiak közül:
 - a kalória fogyasztás kilokalóriában (KCAL) és a zsírfogyasztás grammban (GM) vagy unciában (OZ) történő kijelzése
 - a mért távolság kilométerben (KM) vagy mérföldben (M) , és az eltelt idő órában és percben történő kijelzése
 - az átlagos sebesség kilométer/órában (KM/H) vagy mérföld/órában (M/H) történő kijelzése
- Nyomja meg a MODE/▼ gombot még egyszer, hogy visszatérjen a normál üzemmódba (lépés (STEP) és pontos idő kijelzése).

8. 7-nap tárolása

- Nyomja meg a REC/▲ gombot.
- A kijelzőben a DAYS AGO 1 (1 nappal ezelőtt) szöveg jelenik meg.
- A REC/▲ gomb újabb megnyomásával lekérdezheti a 7-napos tárolót (DAYS AGO 2 – 7/2 - 7 nappal ezelőtt).
- Nyomja meg a MODE/▼ gombot, ha a megfelelő napnál van, és most egymás után a következőket kérdezheti le:
 - kalória fogyasztás és zsírégetés (a kijelzőben KCAL és GM vagy OZ jelenik meg).
 - távolság és eltelt idő (a kijelzőben KM vagy M és az idő órában és percben jelenik meg)
 - átlagsebesség (a kijelzőben KM/H vagy M/H jelenik meg)
- Éjfél után az aktuális adatok automatikusan a memóriában tárolódnak.
- A pontos idő és 0 lépés jelenik meg ekkor a kijelzőn.
- Az alapbeállítás megmarad.

9. ON/OFF (be/ki) gomb

- Tartsa 3 másodpercig megnyomva a  gombot, és a készülék kikapcsolódik.
- Az alapbeállítás és a tárolt adatok megmaradnak.
- Nyomja meg ismét a  gombot, és a készülék bekapcsolódik.

10. Energiatakarékos üzemmód

- Ha nem használja a készüléket (kb. 10 percig), aktivizálódik az energiatakarékos üzemmód.
- A kijelzőn már csak a pontos idő látható.
- Az energiatakarékos üzemmód inaktívá tételéhez mozgassa meg egy kicsit a készüléket, és a kijelzőn ismét megjelenik a pontos idő mellett a lépés (STEP) is.

11. Reset (visszaállítás)

- Nyomja meg egy hegyes tárgyval a készülék hátoldalán található Reset gombot, és ezzel indítsa újra a készüléket.

- A kijelzőn a °C kiírás jelenik meg.
- Az összes beállítás törlődik, és újra el kell végezni az alapbeállításokat.

12. Elhelyezés:

- A 3 D érzékelőnek köszönhetően a lépésszámláló bárhol hordható (az övön, a zsebben, a nyak körül stb.).
- Az övön: Rögzítse a táskájában lévő lépésszámlálót a táska csatjával a nadrág övrészére vagy a nadrágszíjra.
- A nyak körül: Húzzon át egy zsinórt a készüléken lévő szemén, és kössön rá csomót.

13. Elemcsere

- Cserélje ki az elemet, ha a kijelzőn megjelenik az elemszimbólum.

• Győződjön meg arról, hogy az elem helyes polaritással (a "+" pólusnak felfelé kell néznie) van-e berakva. A kimerült elemet lehetőleg minél hamarabb cserélje ki, hogy megelőzze a kifolyását. Az elemek az egészségre káros savakat tartalmaznak. Kifutott elemekkel való érintkezésnél vegyen fel védőkesztyűt és védőszemüveget!

Figyelem: A tönkrement készülékeket és kimerült elemeket ne dobja a háztartási hulladékba! A környezetkímélő selejtezés érdekében adja le az elemeket a kereskedelemben, vagy a megfelelő gyűjtőállomáson a helyi rendelkezéseknek megfelelően.

14. Karbantartás:

- A készüléket mindig tiszta, száraz helyen tartsa.
- Ne tegye ki a készüléket szélsőséges hőmérsékletnek, erős rezgésnek és rázkódásnak.
- A készüléket puha, enyhén megnedvesített kendővel tisztítsa. Ne használjon súrolószert vagy oldószert.
- Ha a készülék nem működik kifogástalanul, végezzen el egy újraindítást (lásd 11. pont), vagy cserélje ki az elemet.

15. Rendeltetésszerű használat, kizárás a garanciából

Biztonsági előírások

- A készülék nem játék. Az elemeket/akkukat úgy tárolja, hogy gyerekek ne férhessenek hozzájuk.
- A készülék nem alkalmas gyógyászati célokra vagy a nyilvánosság informálására, csak privát használatra lett tervezve.
- A készülék műszaki adatai előzetes értesítés nélküli megváltozhatnak!
- Ezt a használati útmutót vagy részleteit csak a TFA Dostmann hozzájárulásával szabad közzétenni.
- A szakszerűtlen kezelés vagy a készülék önkényes felnyitása a garancia elvesztéséhez vezet.

16. Műszaki adatok

- Max. Lépésszám: 0 ~ 99,999
- Max. Távolság: 0 ~ 999.99 km (0~ 624.99 Mile (mérőöld))
- Max. Sebesség: 0 ~ 10 km/h (0~ 6.25 Mile/Hr (mérőöld/óra))
- Max. Kalóriakijelzés: 0 ~ 99,999 kcal
- Max. Zsírégetés: 0 ~ 999.9 g (0 ~ 35.9 oz)
- Hőmérséklet: -10°C...+50°C (14°F...122°F)
- Lekapcsolási funkció: automatikus 10 perc után
- A lépésszám pontossága: ±50 lépés 1000 lépésenként

Tartozék

CR 2032 gombelem
táska csíptetővel