

Krokomierz TFA Hitrax 3D

Instrukcja obsługi

Nr produktu: 860013

Fig. 1


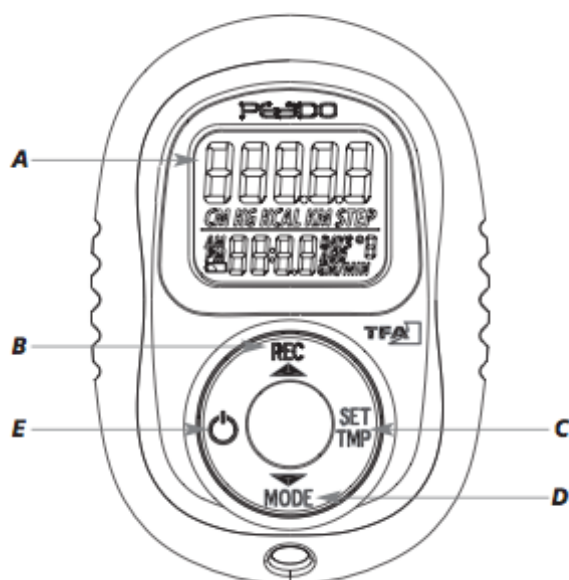


Fig. 2

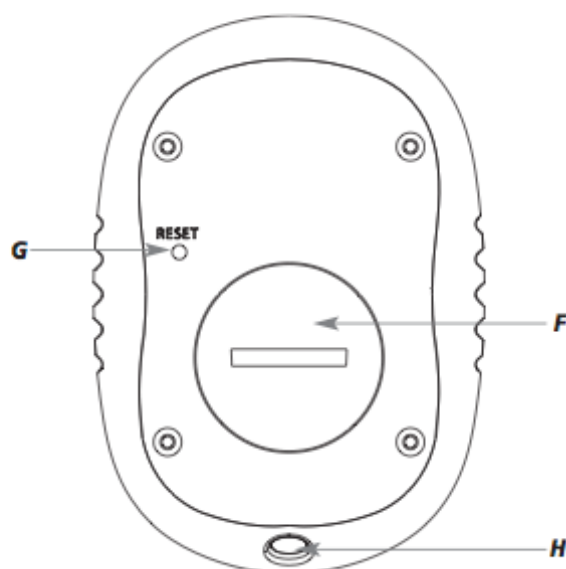

Funkcje

- Z czujnikiem 3D – można zamontować wszędzie (pasek, kieszeń, torba...)
- Regulowana długość kroku (cm-cale)
- Zegar (12/24 format godziny)
- Zużycie kalorii (kcal – g/oz)
- Odległość (km – mila)
- Prędkość (km/h – mila/h)
- Temperatura (°C/°F)
- 7 dniowa pamięć
- Zawiera baterię (CR2032), nylonowy pokrowiec z zaczepem

2. Elementy (Fig. 1+2)

A. Wyświetlacz

B. Przycisk REC/▲

C. Przycisk SET/TMP

D. Przycisk MODE/▼

E. Włącznik/wyłącznik 

F. Komora baterii

G. Przycisk RESET

H. Otwór dla paska

3. Uruchamianie

- Ściągnij folię ochronną z wyświetlacza.
- Otwórz komorę baterii przekręcając, za pomocą monety, pokrywę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i zdejmij pasek ochronny.
- Zamknij komorę baterii.
- Przez kilka sekund wszystkie segmenty wyświetlacza LCD zostaną podświetlone.
- Urządzenie jest gotowe do użycia.

4. Ustawienia podstawowe

- Po włożeniu baterii, naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk SET/TMP aby wejść w tryb ustawień podstawowych.
- Na wyświetlaczu miga °C.
- Za pomocą MODE/▼ możesz zmienić jednostkę temperatury z °C na °F.
- Zatwierdź ustawienie za pomocą SET/TMP.
- Na wyświetlaczu pojawia się 0:00 i cyfra godziny miga.
- Aby ustawić godzinę naciśnij przycisk REC/▲ (+1 godzina) lub MODE/▼ (-1 godzina).
- Zatwierdź ustawienie za pomocą SET/TMP.
- Minuty zaczynają migać. Ustaw minuty w ten sam sposób.
- Zatwierdź ustawienie za pomocą SET/TMP.
- Regulacja długości kroku miga (domyślnie: 60cm/23.5 in)
- Aby wyregulować długość kroku naciśnij przycisk REC/▲ (+1 cm) lub MODE/▼ (-1 cm).

Strona 2 z 6

- Zatwierdź ustawienie za pomocą SET/TMP.
- Miga ustawienie wagi ciała (domyślnie: 50 kg/110 lb).
- Aby wyregulować wagę naciśnij przycisk REC/▲ (+1 kg) lub MODE/▼ (-1 kg).
- Zatwierdź ustawienie za pomocą SET/TMP.
- Urządzenie jest teraz gotowe do użycia.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk REC/▲ lub MODE/▼ dla szybkiej zmiany wartości.

5. Liczenie kroków

- Naciśnij przez 3 sekundy przycisk REC/▲ lub MODE/▼ aby zresetować dane dzienne.
- Na wyświetlaczu pojawi się 0 kroków.

Uwaga: Zauważ, że pierwsze kroki nie pojawiają się od razu na wyświetlaczu. Krokومتر rozpocznie liczenie po 10 stątych krokach i doda bezpośrednio pierwsze kroki.

6. Wskazanie temperatury

- Naciśnij SET/TMP, aktualna temperatura pojawi się na wyświetlaczu (5 sekund).

7. Wyświetlacz



- Naciśnij MODE/▼ i wybierz pomiędzy:
 - Zużyciem kalorii i spalonym tłuszczem: KCAL i GM oraz OZ
 - Przebytą odległością wyświetloną w KM (kilometrach) lub M (milach) w danym czasie (godziny i minuty)
 - Średnią prędkością w KM lub M
- Naciśnij ponownie MODE/▼ aby wrócić do normalnego trybu wyświetlania (kroki i godzina).

8. 7 dniowa pamięć

- Naciśnij przycisk REC/▲.
- Na wyświetlaczu pojawi się DAYS AGO 1 (dni temu)
- Naciśnij ponownie przycisk REC/▲ aby wyświetlić 7 dniową pamięć (DAYS AGO 2-7)
- Gdy znajdziesz się w odpowiednim dniu, naciśnij MODE/▼ aby wyświetlić jeden po drugim:
 - Zużycie kalorii i spalony tłuszcz: KCAL i GM oraz OZ

- Przebytą odległością wyświetloną w KM (kilometrach) lub M (milach) w danym czasie (godziny i minuty)
- Średnią prędkość w KM lub M
- Po północy aktualne dane są automatycznie zapisywane w pamięci. Godzina i 0 Step (kroki) pojawiają się na wyświetlaczu.
- Ustawienia podstawowe są zachowane.

9. Włącznik/wyłącznik

- Naciśnij przez 3 sekundy przycisk  aby wyłączyć urządzenie.
- Ustawienia podstawowe i pamięć są zachowane.
- Naciśnij ponownie przycisk  aby włączyć urządzenie.

10. Tryb oszczędzania energii

- Gdy urządzenie nie jest w użyciu (ok. 10 minut), włączany zostaje tryb oszczędzania energii.
- Na wyświetlaczu pojawi się wyłącznie godzina.
- Aby dezaktywować tryb oszczędzania energii, rusz delikatnie krokomierzem. Na wyświetlaczu pojawi się godzina oraz Step.


11. Funkcja resetu

- Za pomocą igły naciśnij przycisk RESET znajdujący się z tyłu urządzenia.
- Na wyświetlaczu pojawi się °C.
- Wszystkie ustawienia zostały usunięte i należy przeprowadzić proces regulacji ustawień początkowych.

12. Zaczep

- Dzięki czujnikowi 3D, krokomierz może być zaczepiony w dowolnym miejscu (pasek, torba, dookoła szyi...).
- Na pasku: przymocuj krokomierz do opaski biodrowej lub paska używając zaczepu.
- Dookoła szyi: Przeciągnij sznurek przez otwór i zawiąż.

13. Wymiana baterii

- Symbol  na wyświetlaczu oznacza konieczność wymiany baterii.
- Zwróć uwagę na poprawną polaryzację, biegun + skierowany do góry. Puste baterie należy wymienić natychmiast celem uniknięcia ich wylania. Baterie zawierają szkodliwe kwasy. Zaleca się noszenie ochronnych rękawiczek i okularów podczas pracy z wylanymi bateriami! Uwaga! Urządzeń elektrycznych i zużytych baterii nie wolno utylizować wraz z odpadami domowymi! Aby chronić środowisko, zabierz je do punktu sprzedaży lub do odpowiedniego punktu zbiórki, zgodnie z lokalnymi regulacjami prawnymi.

14. Konserwacja

- Trzymaj w suchym miejscu.
- Nie narażaj urządzenia na skrajne temperatury, wibracje lub wstrząsy.
- Czyść za pomocą miękkiej, wilgotnej szmatki. Nie używaj rozpuszczalników lub środków czyszczących.
- Jeśli urządzenie nie działa poprawnie, należy je zresetować (zobacz punkt 11) lub wymienić baterię.

15. Przeznaczenie, wyjątki od gwarancji, środki bezpieczeństwa

- Produkt nie jest zabawką. Należy trzymać go z dala od dzieci.
- Produkt nie może być używany do celów medycznych lub informacji publicznej; przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego.
- Specyfikacje produktu mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia.
- Żadna część tej instrukcji obsługi nie może być kopiowana bez pisemnej zgody TFA Dostmann.
- Niepoprawne użycie lub nieautoryzowane otwarcie urządzenia spowoduje utratę gwarancji.

16. Specyfikacje

- Maks. liczba kroków 0-99.99
- Maks. odległość 0-999.99 km (0- 624.00 mil)
- Maks. prędkość 0-10 km/h (0-6.25 mil/h)
- Maks. liczba spalonych kalorii 0-99.999 kcal
- Maks. ilość spalonego tłuszczu 0-999.9 hm (0-35.9 oz)
- Temperatura -1- do +50°C (14 - 122°F)
- Tryb auto-off po 10 minutach
- Dokładność pomiaru kroków ±50 na 1000 kroków

Strona 5 z 6

Aksesoria

Bateria

guzikowa CR2032 (dołączona)

Pokrowiec z zaczepem