




ŠTEVEC KORAKOV Z URO HITRAX ST EP 3D

Številka izdelka : 860013

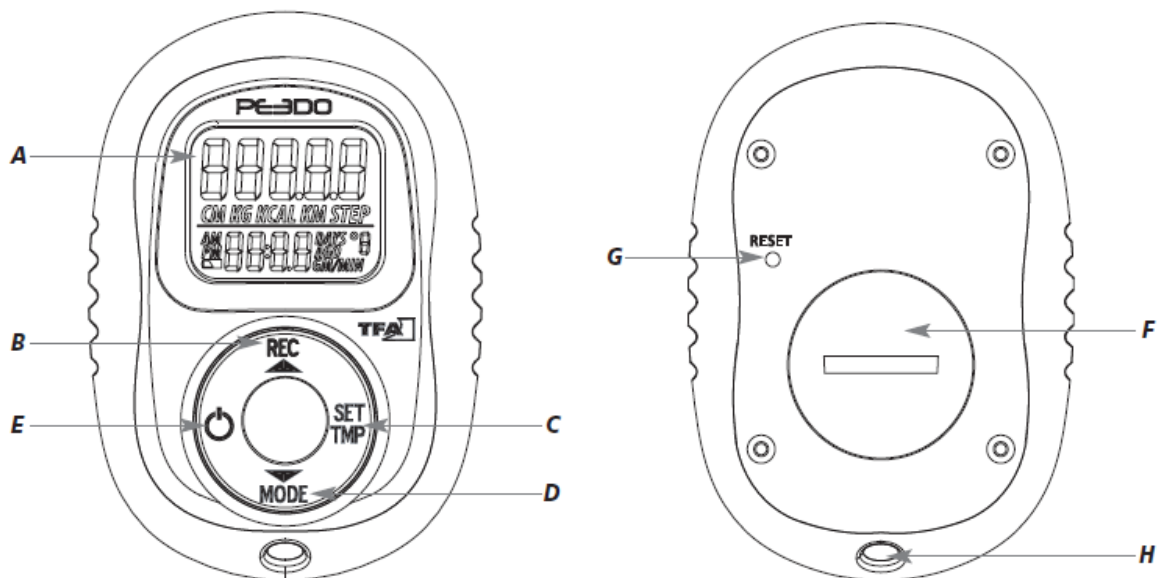

1. Funkcije:

- Števec korakov je opremljen s tridimenzionalnem senzorjem. Števek korakov lahko zataknete za vaš pas, ga vstavite v vas žep ipd.
- Možnost nastavitve dolžine vašega koraka (mere so v centimetrih ali palcih).
- 12/24-urni prikaz časa.
- Izračun porabe kalorij, izgorevanja maščob.
- Prikaz razdalje v km in miljah.
- Prikaz hitrosti v km/uro in miljah/uro.
- Prikaz temperature v °C (stopinje Celzija) in °F (stopinje Farnhaita).
- Kapaciteta pomnilnika za 7 dni.
- *Vključena gubmna baterija (CR 2032).

2. Sestavni elementi:

- A: osvetljen prikazovalnik.
 B: gumb REC/△
 C: gumb SET/TMP (nastavitev tempa).
 D: gumb MODE.
 E: gumb ON/OFF.
 F: prostor za baterijo.
 G: gumb RESET.
 H: obroček (luknjica).

3. Kako začeti:

- Odstranite zaščitno folijo.
- Odprite prostor za baterijo s pomočjo kovanca. Pokrov odprite v smeri urinega kazalca ter odstranite trak poleg baterije.
- Zaprite prostor za baterijo.
- Vsi LCD označevalniki se bodo prižgali v nekaj sekundah.
- Naprava je sedaj pripravljena za uporabo.

4. Osnovne nastavitve

- Potem, ko vstavite gumbno baterijo v prostor za baterijo, pritisnite in tiščite gumb SET/TMP za tri sekunde, da aktivirate možnost nastavitve naprave.
- Znak °C se pojavi na zaslonu.
- Pritisnite gumb MODE, ki vam omogoča spremembo merske enote temperature v °C ali °F.
- Nastavitev merske enote temperature potrdite s pritiskom na gumb SET/TMP.
- Na zaslonu se pojavi prikaz 0:00 in utripajoče mesto za nastavitev ure.
- Pritisnite gumb REC/ (+1 h) ali gumb MODE/ (- 1 h).
- Nastavitev časa (h) potrdite s pritiskom na gumb SET/TMP.
- Utripati začne del zaslona za nastavitev števila minut. Število minut nastavite na enak način kot ure.
- Nastavitev dolžine koraka (začetna nastavitev ⇨ en korak je 60 cm/23,5 palca).
- Pritisnite gumb REC/ (+ 1cm) ali gumb MODE/ (- 1 cm).
- Nastavitev dolžine koraka potrdite s pritiskom na gumb SET/TMP.
- Utripati začne del zaslona za nastavitev teže (začetna nastavitev = 50 kg/ 110 lb).
- Pritisnite gumb REC/ (+ 1kg) ali gumb MODE/ (- 1 kg).
- Nastavitev teže potrdite s pritiskom na gumb SET/TMP.
- Naprava je sedaj pripravljena za uporabo.

5. Štetje korakov

- Pritisnite gumb MODE/ (za tri sekunde), če želite resetirati dnevne podatke.
- Številka 0 se pojavi na zaslonu.

Opozorilo!

Prvih deset korakov naprava ne zazna, zato se število le-teh ne bo pojavilo na zaslonu. Štetje korakov se bo aktiviralo po prvih desetih korakih, ki se bodo avtomatsko dodali.

6. Prikazovalnik temperature:

- Pritisnite gumb SET/TMP in aktualna temperatura zraka se bo pojavila na zaslonu (v 5 sekundah).

7. Zaslون:

- Pritisnite gumb MODE/. Sedaj lahko izbirate med naslednjimi možnostmi:
 - Poraba kalorij in izgoravanje maščob (KCAL in GM ali OZ).
 - Razdalja (v kilometrih ali miljah) in čas v urah in minutah.
 - Povprečna hitrost (km/h ali m/h)
- Pritisnite gumb MODE še enkrat, da pride na začetni prikaz zaslona.

8. Kapaciteta pomnilnika (za 7 dni):

- Pritisnite gumb REC/.
- Na zaslonu se prikažejo podatki iz prejšnjega dne.
- Pritisnite gumb REC/ ponovno. Prikazali se bodo podatki prejšnjih dni (2-7 dni nazaj).
- Izberite podatke vašega dneva s pritiskom na gumb MODE. Na zaslonu se bodo prikazali naslednji podatki:
 - Poraba kalorij ter izgorevanje maščob (KCAL in GM ali OZ).
 - Razdalja in čas (km/m in ure/ minute).
 - Povprečna hitrost (KM/H ali M/H).
- Po polnoči se bodo podatki prejšnjega dne avtomatično shranili v pomnilnik.

9. Gumb ON/OFF:

- Pritisnite gumb ON/OFF (za tri sekunde) in naprava se bo izključila.
- Aktivirale se bodo začetne nastavitve.
- Pritisnite gumb ON/OFF in napravo se bo aktivirala nazaj.

10. Prihranek energije:

- Ob prenehanju uporabe naprave bo naprava aktivirala funkcijo prihranka energije (po cca 10 minutah).
- Na zaslonu se bo pojavila samo ura.
- Za deaktivacijo funkcije prihranka energije rahlo premaknite napravo in na zaslonu se bo zopet pojavilo začetno izhodišče.


11. Funkcija Reset

- Za aktiviranje funkcije reset, uporabite iglo ali šivanko. Tipka je na zadnji strani naprave.
- Na zaslonu se pojavi znak °C.
- Vse dosedanje nastavitve so zbrisane. Potrebno je ponovno nastaviti napravo.

12. Dodatno

- Ker je naprava opremljena z 3 dimenzionalnem senzorjem, lahko napravo nosite na pasu, v torbici ali okoli vrata...)
- Na pasu: napravo pritrdite na vaše zapestje ali na pas s pomočjo sponke.
- Okrog vratu: skozi luknjico vtaknite trak in ga zavežite okrog vratu.

13. Menjava baterijskega vložka

- Baterijo zamejajte ko se na zaslonu pojavi simbol .
- Pri vstavitvi nove (polne) baterije bodite pozorni da pravilno vstavite baterijo v prostor za baterijo. Pomagate si lahko z znakoma + in -. Če pride do poškodbe baterije, bodite pozorni saj baterije vsebuje škodljiva sredstva (v primeru razlitve zlitine...). V tem primeru uporabite rokavice.
- Prosimo vas, da baterije ne zavržete v domače odlagališče smeti, vendar jo zavržete v smetnjake, ki so namenjena takovrstnim izdelkom.

14. Vzdrževanje

- Naprava naj ostane na suhem.
- Naprave ne izpostavljajte visokim temperaturam in vibracijam.
- Napravo čistite s suho krpo.
- Če pride do blokade naprave, uporabite gumb RESET.

15. Dodatne informacije

- Naprava ni igrača.
- Naprava je primerna samo za domačo uporabo.
- Naprava ni primerna za uporabo v medicini.
- Nepravilna uporaba naprave lahko rezultira k izgubi garancije.

16. Specifikacije

- Maksimalno število korakov: 0 – 99.999.
- Maksimalna razdalja: (0 - 999.99 km) oziroma (0 – 624.99 milj).
- Maksimalna hitrost: (0 – 10 km/h) oziroma (0 – 6.25 milj/h).
- Maksimalna poraba kalorij: 0 – 99,999 kcal.
- Maksimalna izgorjena maščoba: 0 – 999.9 gm oziroma 0 – 35.9 oz.
- Temperatura: -10 °C ... 50 °C oziroma 14°F...122°F.
- Avtomatična zaustavitev delovanja: po 10 minutah.
- Natančnost števila korakov: + - 50 korakov na 1000 korakov.
- Vključeno v dostavo: gumbna baterija CR 2032.



GARANCIJSKI LIST

Izdelek: _____
Kat. št.: _____

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska Izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev.

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum prodaje in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.

