

axIng Productinformatie

SZU 6-02

Datum: 14 november 2001 1 (2)

SAT-Overspanningsbeveiliging

De SZU 6 wordt tussen de receiver en LNB geschakeld en beschermd alle navolgend geïnstalleerde componenten

Typische gebruiksdata:


Frequentiebereik : 5...2500 MHz
 Doorgangsdemping : < 0,5 dB
 Teruglooptdemping : > 20 dB -1,5 dB/ octaven, ≥ 10 dB
 Stootbelasting : max. 4500 A (8/20 μsec.)
 Impedantie : 75 Ω

Aansluitingen : 1 x F-bus, 1 x F-stekker met borging

Keuringtekens:

Afschermingsmaat : Klasse A
 CE-keuringsteken

Insertion Loss / Return loss

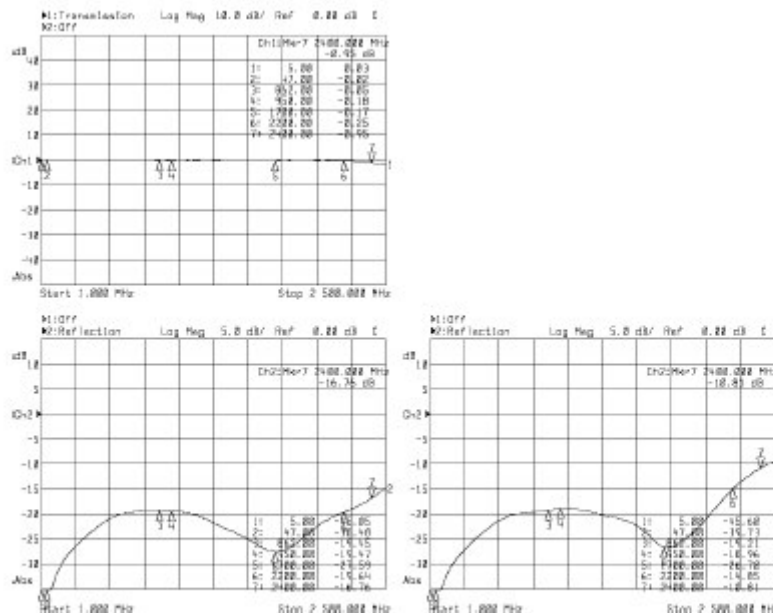

Top: Insertion loss
 Bottom: Return loss Input

Bottom: Return loss Output

SAT-OVERSPANNINGSBEVEILIGING

Screening / Afschermingsmaat:

